

I/Oロック USB-AUK

I/O LOCK USB-AUK
For USB power plugs

I/Oロック®USB-AUKは、特殊金属を曲げ加工した固定プレートと強靱タイプの粘着テープで構成されています。

機器に取付ける固定プレートは4種類。設置する面にあわせてお選びください。
ネジ止めなど機器に加工せず簡単に取付けることができます。

The I/O USB-AUK is a product made of special bent metal. It consists of adhesive material and metal.



デスク型PC など取付スペースが狭い場合に最適です
Ideal for desktop PCs and other devices when setup space is very small.

型 式	Model	取付イメージ Installation image
USB Type A	AUK-01-01-Y 1個ロックするタイプ 1 connector lock type	
USB Type A	AUK-01-01-H 1個ロックするタイプ 1 connector lock type	
USB Type B	AUK-01-01-B 1個ロックするタイプ 1 connector lock type	
USB Type A	AUK-01-02 2個ロックするタイプ 2 connector lock type	


構成部材 Components

本体: 金属板バネ [1個] (カラー: オレンジ)
Body: metal plate spring (1 pcs)(color: Orange)


ガラスクロステープ [1枚] (カラー: 白)
Heat resistant cloth tape (1 pcs)(color: White)

寸 法 Size

AUK-01-01-Y

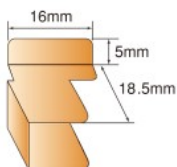


AUK-01-01-H

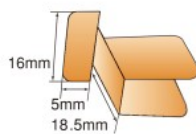

AUK-01-01-B



AUK-01-02

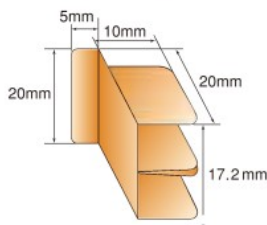

寸法 : mm
寸法公差
size tolerance
±3mm

装着例 Practical applications



①AUK-01-01-Y ②AUK-01-01-H
USB-TypeA + デスクトップPC
USB TypeA + desktop PC



AUK-01-02
USB-TypeA+ バックアップハードディスク
USB TypeA+ backup HD



AUK-01-01-B
USB-TypeB+USB(無停電電源装置)
USB TypeB+ UPS

I/Oロック USB-AUK

別売専用リペアパーツ I/O LOCK USB-AUK Optional
dedicated repair parts

■ 型式 Model AUK-01/ 02REP

■ セット内容 Set contents

粘着テープ Adhesive tape (20mm×5mm)
ガラスクロステープ Heat resistant cloth tape
(100mm×10mm)



5枚 5pcs

5本 5pcs