


ADR-SUSマイクロドリル ステンレス細穴加工用

ADR-SUS Micro Drill for Stainless steel

FCSコーティング

ADR-SUS

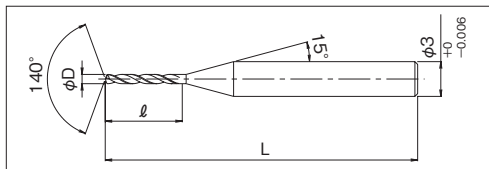

■ 軟鋼難削材 SUS304、コバル、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に長寿命を実現！

Long tool life is achieved for mild steel materials hard-to-cut such as SUS304, Kovar, Inconel etc.

■ 高剛性設計で難削材加工時のドリル折損を防止！

High stiffness tool design prevents the breakage in drilling hard-to-cut materials.

φD≥0.3

刃径公差：+0～-0.01

φD Tolerance



単位 Unit : mm

型番 CODE NUMBER	径 φD	刃長 ℓ	全長 L	シャンク d	定価 ¥
ADR-SUS-0010	0.1	1	38	3	6,100
ADR-SUS-0011	0.11	1.1	38	3	6,100
ADR-SUS-0012	0.12	1.2	38	3	6,100
ADR-SUS-0013	0.13	1.3	38	3	6,100
ADR-SUS-0014	0.14	1.4	38	3	6,100
ADR-SUS-0015	0.15	1.5	38	3	5,600
ADR-SUS-0016	0.16	1.5	38	3	5,600
ADR-SUS-0017	0.17	1.5	38	3	5,600
ADR-SUS-0018	0.18	1.8	38	3	5,600
ADR-SUS-0019	0.19	1.8	38	3	5,600
ADR-SUS-0020	0.2	2	38	3	5,270
ADR-SUS-0021	0.21	2	38	3	5,270
ADR-SUS-0022	0.22	2	38	3	5,270
ADR-SUS-0023	0.23	2.3	38	3	5,270
ADR-SUS-0024	0.24	2.3	38	3	5,270
ADR-SUS-0025	0.25	2.5	38	3	5,270
ADR-SUS-0026	0.26	2.5	38	3	5,270
ADR-SUS-0027	0.27	2.5	38	3	5,270
ADR-SUS-0028	0.28	2.8	38	3	5,270
ADR-SUS-0029	0.29	2.8	38	3	5,270
ADR-SUS-0030	0.3	3	38	3	4,640
ADR-SUS-0031	0.31	3	38	3	4,970
ADR-SUS-0032	0.32	3	38	3	4,970
ADR-SUS-0033	0.33	3.3	38	3	4,970
ADR-SUS-0034	0.34	3.3	38	3	4,970
ADR-SUS-0035	0.35	3.5	38	3	4,970

型番 CODE NUMBER	径 φD	刃長 ℓ	全長 L	シャンク d	定価 ¥
ADR-SUS-0036	0.36	3.5	38	3	4,970
ADR-SUS-0037	0.37	3.5	38	3	4,970
ADR-SUS-0038	0.38	3.8	38	3	4,970
ADR-SUS-0039	0.39	3.8	38	3	4,970
ADR-SUS-0040	0.4	4	38	3	4,640
ADR-SUS-0041	0.41	4	38	3	4,970
ADR-SUS-0042	0.42	4	38	3	4,970
ADR-SUS-0043	0.43	4	38	3	4,970
ADR-SUS-0044	0.44	4	38	3	4,970
ADR-SUS-0045	0.45	4.5	38	3	4,970
ADR-SUS-0046	0.46	4.5	38	3	4,970
ADR-SUS-0047	0.47	4.5	38	3	4,970
ADR-SUS-0048	0.48	4.5	38	3	4,970
ADR-SUS-0049	0.49	4.5	38	3	4,970
ADR-SUS-0050	0.5	5	38	3	4,640
ADR-SUS-0051	0.51	5	38	3	4,970
ADR-SUS-0052	0.52	5	38	3	4,970
ADR-SUS-0053	0.53	5	38	3	4,970
ADR-SUS-0054	0.54	5	38	3	4,970
ADR-SUS-0055	0.55	5.5	38	3	4,970
ADR-SUS-0056	0.56	5.5	38	3	4,970
ADR-SUS-0057	0.57	5.5	38	3	4,970
ADR-SUS-0058	0.58	5.5	38	3	4,970
ADR-SUS-0059	0.59	5.5	38	3	4,970
ADR-SUS-0060	0.6	6	38	3	4,640
ADR-SUS-0061	0.61	6	38	3	4,970