


マルチスパイラルチューブ

MULTI SPIRAL POLYURETHANE TUBING

型式表示例 / How To Order

3-MPS-4-5S

寸法図 / Dimensions

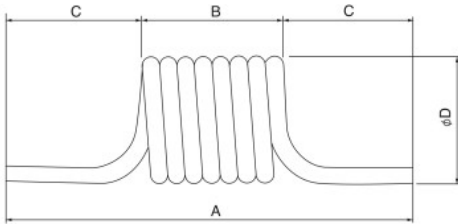

芯数
Core

マルチスパイラルチューブ
Multi Spiral Polyurethane
Tubing

チューブ
外径 (mm)
Tube O.D.

山数
No. of
turns

標準色
Standard
color

| 型式 Model | 使用 チューブ Tube Used | 使用範囲 Service Length | A | B | C | øD |
|----------------|-------------------------|---------------------------|-------|-----|-----|----|
| 2-MPS-4-5S | TP-4 | 529 | 443 | 43 | 200 | 21 |
| 2-MPS-4-10S | TP-4 | 658 | 486 | 86 | 200 | 21 |
| 2-MPS-4-15S | TP-4 | 787 | 529 | 129 | 200 | 21 |
| 2-MPS-4-20S | TP-4 | 916 | 579 | 172 | 200 | 21 |
| * 2-MPS-4-25S | TP-4 | 1,045 | 615 | 215 | 200 | 21 |
| * 2-MPS-4-30S | TP-4 | 1,174 | 658 | 258 | 200 | 21 |
| * 2-MPS-4-35S | TP-4 | 1,303 | 701 | 301 | 200 | 21 |
| * 2-MPS-4-40S | TP-4 | 1,432 | 744 | 344 | 200 | 21 |
| * 2-MPS-4-45S | TP-4 | 1,561 | 784 | 387 | 200 | 21 |
| * 2-MPS-4-50S | TP-4 | 1,690 | 830 | 430 | 200 | 21 |
| 2-MPS-6-5S | TP-6 | 595 | 465 | 65 | 200 | 38 |
| 2-MPS-6-10S | TP-6 | 790 | 530 | 130 | 200 | 38 |
| 2-MPS-6-15S | TP-6 | 985 | 595 | 195 | 200 | 38 |
| 2-MPS-6-20S | TP-6 | 1,180 | 660 | 260 | 200 | 38 |
| * 2-MPS-6-25S | TP-6 | 1,375 | 725 | 325 | 200 | 38 |
| * 2-MPS-6-30S | TP-6 | 1,570 | 790 | 390 | 200 | 38 |
| * 2-MPS-6-35S | TP-6 | 1,765 | 855 | 455 | 200 | 38 |
| * 2-MPS-6-40S | TP-6 | 1,960 | 920 | 520 | 200 | 38 |
| * 2-MPS-6-45S | TP-6 | 2,155 | 985 | 585 | 200 | 38 |
| * 2-MPS-8-5S | TP-8 | 670 | 490 | 90 | 200 | 42 |
| * 2-MPS-8-10S | TP-8 | 940 | 580 | 180 | 200 | 42 |
| * 2-MPS-8-15S | TP-8 | 1,210 | 670 | 270 | 200 | 42 |
| * 2-MPS-8-20S | TP-8 | 1,480 | 760 | 360 | 200 | 42 |
| * 2-MPS-8-25S | TP-8 | 1,750 | 850 | 450 | 200 | 42 |
| * 2-MPS-8-30S | TP-8 | 2,020 | 940 | 540 | 200 | 42 |
| * 2-MPS-8-35S | TP-8 | 2,290 | 1,030 | 630 | 200 | 42 |
| * 2-MPS-8-40S | TP-8 | 2,560 | 1,120 | 720 | 200 | 42 |
| * 2-MPS-8-45S | TP-8 | 2,830 | 1,210 | 810 | 200 | 42 |
| * 2-MPS-10-5S | TP-10 | 739 | 513 | 113 | 200 | 52 |
| * 2-MPS-10-10S | TP-10 | 1,078 | 626 | 226 | 200 | 52 |
| * 2-MPS-10-15S | TP-10 | 1,417 | 739 | 339 | 200 | 52 |
| * 2-MPS-10-20S | TP-10 | 1,756 | 852 | 452 | 200 | 52 |
| * 2-MPS-10-25S | TP-10 | 2,095 | 965 | 565 | 200 | 52 |
| * 2-MPS-10-30S | TP-10 | 2,434 | 1,078 | 678 | 200 | 52 |
| * 2-MPS-12-5S | TP-12 | 805 | 535 | 135 | 200 | 67 |
| * 2-MPS-12-10S | TP-12 | 1,210 | 670 | 270 | 200 | 67 |
| * 2-MPS-12-15S | TP-12 | 1,715 | 805 | 405 | 200 | 67 |
| * 2-MPS-12-20S | TP-12 | 2,020 | 940 | 540 | 200 | 67 |
| * 2-MPS-12-25S | TP-12 | 2,425 | 1,075 | 675 | 200 | 67 |

| 型式 Model | 使用 チューブ Tube Used | 使用範囲 Service Length | A | B | C | øD |
|----------------|-------------------------|---------------------------|-------|-----|-----|----|
| * 3-MPS-4-5S | TP-4 | 563 | 465 | 65 | 200 | 27 |
| * 3-MPS-4-10S | TP-4 | 723 | 529 | 129 | 200 | 27 |
| * 3-MPS-4-15S | TP-4 | 885 | 594 | 194 | 200 | 27 |
| * 3-MPS-4-20S | TP-4 | 1,045 | 658 | 258 | 200 | 27 |
| * 3-MPS-4-25S | TP-4 | 1,208 | 723 | 323 | 200 | 27 |
| * 3-MPS-4-30S | TP-4 | 1,368 | 787 | 387 | 200 | 27 |
| * 3-MPS-4-35S | TP-4 | 1,530 | 852 | 452 | 200 | 27 |
| * 3-MPS-4-40S | TP-4 | 1,690 | 916 | 516 | 200 | 27 |
| * 3-MPS-4-45S | TP-4 | 1,853 | 981 | 581 | 200 | 27 |
| * 3-MPS-6-5S | TP-6 | 645 | 498 | 98 | 200 | 44 |
| * 3-MPS-6-10S | TP-6 | 888 | 595 | 195 | 200 | 44 |
| * 3-MPS-6-15S | TP-6 | 1,133 | 693 | 293 | 200 | 44 |
| * 3-MPS-6-20S | TP-6 | 1,375 | 790 | 390 | 200 | 44 |
| * 3-MPS-6-25S | TP-6 | 1,620 | 888 | 488 | 200 | 44 |
| * 3-MPS-6-30S | TP-6 | 1,863 | 985 | 585 | 200 | 44 |
| * 3-MPS-6-35S | TP-6 | 2,108 | 1,083 | 683 | 200 | 44 |
| * 3-MPS-6-40S | TP-6 | 2,350 | 1,180 | 780 | 200 | 44 |
| * 3-MPS-8-5S | TP-8 | 738 | 535 | 135 | 200 | 50 |
| * 3-MPS-8-10S | TP-8 | 1,075 | 670 | 270 | 200 | 50 |
| * 3-MPS-8-15S | TP-8 | 1,413 | 805 | 405 | 200 | 50 |
| * 3-MPS-8-20S | TP-8 | 1,750 | 940 | 540 | 200 | 50 |
| * 3-MPS-8-25S | TP-8 | 2,088 | 1,075 | 675 | 200 | 50 |
| * 3-MPS-10-5S | TP-10 | 825 | 570 | 170 | 200 | 63 |
| * 3-MPS-10-10S | TP-10 | 1,248 | 739 | 339 | 200 | 63 |
| * 3-MPS-10-15S | TP-10 | 1,673 | 909 | 509 | 200 | 63 |
| * 3-MPS-10-20S | TP-10 | 2,095 | 1,078 | 678 | 200 | 63 |
| * 3-MPS-12-5S | TP-12 | 908 | 603 | 203 | 200 | 84 |
| * 3-MPS-12-10S | TP-12 | 1,413 | 805 | 405 | 200 | 84 |
| * 3-MPS-12-15S | TP-12 | 1,920 | 1,008 | 608 | 200 | 84 |
| * 4-MPS-4-5S | TP-4 | 529 | 443 | 43 | 200 | 35 |
| * 4-MPS-4-10S | TP-4 | 658 | 486 | 86 | 200 | 35 |
| * 4-MPS-4-15S | TP-4 | 787 | 529 | 129 | 200 | 35 |
| * 4-MPS-4-20S | TP-4 | 916 | 572 | 172 | 200 | 35 |
| * 4-MPS-4-25S | TP-4 | 1,045 | 615 | 215 | 200 | 35 |
| * 4-MPS-4-30S | TP-4 | 1,174 | 658 | 258 | 200 | 35 |
| * 4-MPS-4-35S | TP-4 | 1,303 | 701 | 301 | 200 | 35 |
| * 4-MPS-4-40S | TP-4 | 1,432 | 744 | 344 | 200 | 35 |
| * 4-MPS-4-45S | TP-4 | 1,560 | 787 | 387 | 200 | 35 |

※材質の関係で若干の寸法違いが生ずる事があります。
The dimensions will vary slightly from chart above due to the character of the material

型式 * マークの有る商品は、受注生産品となります。通常在庫品に比べますと多少納期を戴く事があります。

* marked items are not standard stock items. Please ask the delivery schedule to your local distributor.