 


ハイコックワンタッチジョイント


HI-COCK ONE-TOUCH COUPLING

ニップル [メネジ] NIPPLE [FEMALE]




型式 Model	A	B	二面幅 Spanner Flats H	ねじサイズ Thread T	重量 Weight (g)
H-2MP	38.0	16.0	17.0	Rc1/4	24.3
H-2MP-F	34.0	12.0	17.0	G1/4	18.9
H-3MP	42.0	20.0	21.0	Rc3/8	40.7

ニップル [オネジ] NIPPLE [MALE]

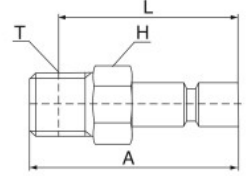


型式 Model	A	二面幅 Spanner Flats H	L	ねじサイズ Thread T	重量 Weight (g)
H-10P	40.0	14.0	36.0	R1/8	18.7
H-20P	43.0	14.0	37.0	R1/4	22.1
H-30P	45.0	17.0	38.6	R3/8	37.1

ニップル [ホース継手タイプ] NIPPLE [HOSE FITTING TYPE]

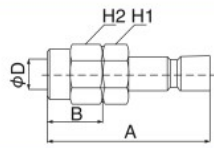


型式 Model	A	B	ホース内外径 Hose Size I.D.×O.D. φD	二面幅 Spanner Flats		重量 Weight (g)
				H1	H2	
H-SP	44.0	15.0	5×8	14.0	14.0	28.9
H-LP	46.0	17.5	6×9	17.0	16.0	39.9
H-LP (6.5用)	46.0	17.5	6.5×10	17.0	16.0	39.4
H-2TP	61.7	30.0	ホース差込口9φ	—	—	26.3

ソケット [オネジ] SOCKET [MALE]

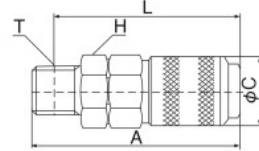


型式 Model	A	φC	二面幅 Spanner Flats H	L	ねじサイズ Thread T	重量 Weight (g)
H-20S	56.0	19.0	17.0	50.0	R1/4	59.1
H-30S	60.0	19.0	17.0	53.6	R3/8	73.1

ソケット [ホース継手タイプ] SOCKET [HOSE FITTING TYPE]

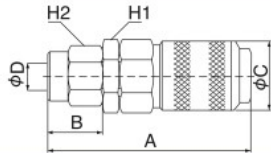


型式 Model	A	B	φC	ホース内外径 Hose Size I.D.×O.D. φD	二面幅 Spanner Flats		重量 Weight (g)
					H1	H2	
H-FCT	53.5	11.0	19.0	4×6	17.0	12.0	63.5
H-SCT	55.5	15.0	19.0	5×8	17.0	14.0	65.4
A-SCT	55.5	15.0	19.0	5×8	17.0	14.0	34.1
H-LCT	57.5	17.5	19.0	6×9	17.0	16.0	72.6
A-LCT	57.5	17.5	19.0	6×9	17.0	17.0	37.7
H-LCT (6.5用)	57.5	17.5	19.0	6.5×10	17.0	16.0	72.2
H-LLCT	63.0	20.0	19.0	8×12	19.0	19.0	91.0
H-2TS	73.2	30.0	19.0	ホース差込口9φ	17.0	17.0	61.0

ソケット [メネジ] SOCKET [FEMALE]

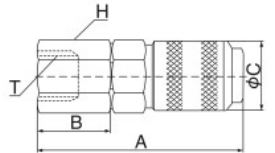

型式 Model	A	B	φC	二面幅 Spanner Flats H	ねじサイズ Thread T	重量 Weight (g)
H-2MS	56.0	20.0	19.0	17.0	Rc1/4	68.3
H-3MS	60.0	23.0	19.0	19.0	Rc3/8	83.6


ソケット [ホース継手タイプ] SOCKET [HOSE FITTING TYPE]

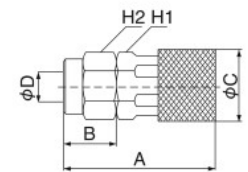

型式 Model	A	B	φC	ホース内外径 Hose Size I.D.×O.D. φD	二面幅 Spanner Flats		重量 Weight (g)
					H1	H2	
MH-1S	31.5	11.0	15.0	4×6	12.0	12.0	27.2

※MHはMH以外のハイコックには使用できません。

ニップル [オネジ] NIPPLE [MALE]

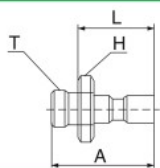

型式 Model	A	二面幅 Spanner Flats H	L	ねじサイズ Thread T	重量 Weight (g)
MH-1P	21.5	12.0	15.5	M8×1.25	6.6

※MHはMH以外のハイコックには使用できません。

※上記に表示されていない単位は全てmm