


# ラインホース DH

## SOFT POLYURETHANE BRAIDED HOSE

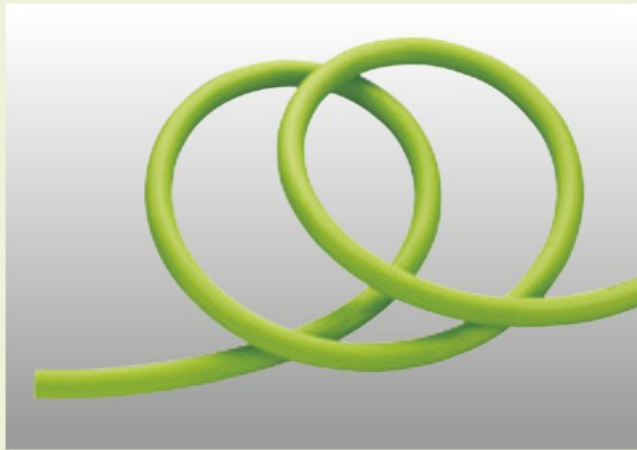

### 特長

- 極軟質ブレードホース  
柔らかく作業性抜群
- 表面ギャザー  
表面にギャザーを入れ滑りやすくし、塗装面の傷つけを防止し、さらにホースのまとわり付も防止

### Main Features

- Flexibility  
Easy use with excellent flexibility
- Unique Surface  
Jagged surface keeps itself from kinking and sticking on a floor.

### 仕様

使用流体	圧縮空気
使用温度範囲	-5~60℃
破壊圧力	5MPa
最高使用圧力	1.0MPa
適用継手	ホースフィッティング、ナットカップリング

\*上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。

\*凍結無き事。

### Specifications

Media	Compressed Air
Working Temperature Range	-5~60℃(23-140°F)
Max. Burst Pressure	5MPa
Max. Working Pressure	1.0MPa
Fitting used	Hose Fittings, Nut-Coupling

\* The value at a temperature of 20℃(68°F)

材質 ポリウレタン **Material: Polyurethane** 材質: 聚氨脂

型式 Model	内径×外径 I.D.×O.D. (mm)	外径精度 Tolerance (mm)	最小曲半径 Min. Turning Radius(mm)	重量 Weight (kg/m)	色 Color
DH-6.5	6.5×10	±0.2	40	0.06	LG
DH-8	8×12		45	0.08	
DH-11	11×16		65	0.14	

\*標準一巻(Reel): 10m・20m・30m・50m・100m  
LG(Light Green)…ライトグリーン

### 規格

使用流体	圧縮空気
使用温度範囲	-5~60℃
破壊圧力	5MPa
最高使用圧力	1.0MPa
適用连接器	软管配件、耦合

\*上述数値は以常温時(20℃)測定的。

### 表示マーク凡例 / Symbol Example



安全上のご注意  
ご使用前にP1~P33をご確認ください。