


SLB・STA

ねじ込み形管継手／Threaded Pipe Fittings

45° エルボ SLB／45° Elbow SLB

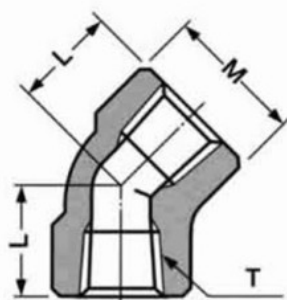


単位：mm／unit: mm

継手の呼び Part No.	T (Rc)	M	L	重量 (kg) Weight (kg)
SLB02-000F	1/4	23	17.9	0.09
SLB03-000F	3/8	28	18.9	0.13
SLB04-000F	1/2	34	24.1	0.23
SLB06-000F	3/4	39	26.7	0.31
SLB08-000F	1	47	30.3	0.50
SLB10-000F	1 1/4	57	35.5	0.75
SLB12-000F	1 1/2	64	39.6	0.95
SLB16-000F	2	77	47.4	1.57

注) 合金鋼、ステンレス鋼についてはL寸法が異なります。炭素鋼以外は寸法が異なるので、都度お問い合わせください。(Jシリーズになります。)
Note: L dimension for alloy steel and stainless steel is not the same. Stainless steel products deviate from the above dimensions. (contact us)

ティー STA／Tee STA

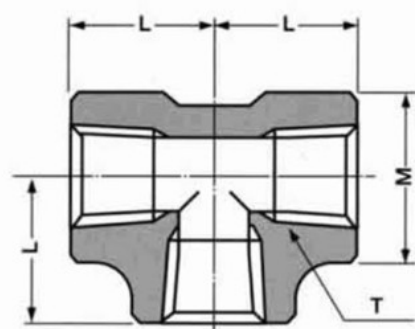

単位：mm／unit: mm

継手の呼び Part No.	T (Rc)	M	L	重量 (kg) Weight (kg)
STA02-000F	1/4	23	21.1	0.12
STA03-000F	3/8	28	24.5	0.21
STA04-000F	1/2	34	28.9	0.33
STA06-000F	3/4	39	33.1	0.45
STA08-000F	1	47	38.2	0.71
STA10-000F	1 1/4	57	45.0	1.18
STA12-000F	1 1/2	64	50.8	1.56
STA16-000F	2	77	60.1	2.45

注) 合金鋼、ステンレス鋼についてはL寸法が異なります。炭素鋼以外は寸法が異なるので、都度お問い合わせください。(Jシリーズになります。)
Note: L dimension for alloy steel and stainless steel is not the same. Stainless steel products deviate from the above dimensions. (contact us)