



# PNM

## ニップル

### Male connector

黄銅製

Brass

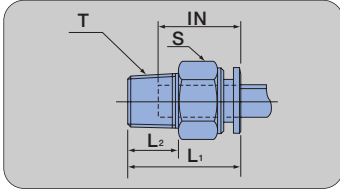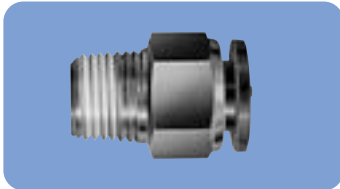

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)	T (R·M)	S 六角 対辺 HEX (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	IN (mm)	重量 WEIGHT (g)	最小内径 ORIFICE (mm)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm <sup>2</sup> )	
									ナイロンチューブ NYLON TUBE	ウレタンチューブ POLYURETHANE TUBE
PNM- 4-M5-BSM	4	M5	10	19.3	5	13	7	2.5	3.0	3.0
PNM- 4-PT1/8-BSM	4	1/8	10	19.3	9	13	8	3	3.1	3.1
PNM- 4-PT1/4-BSM	4	1/4	14	18.3	10	13	15	3	3.3	3.3
PNM- 6-M5-BSM	6	M5	12	19.8	5	14	10	2.5	4.0	4.0
PNM- 6-PT1/8-BSM	6	1/8	12	19.3	9	14	8	5.2	8.2	8.2
PNM- 6-PT1/4-BSM	6	1/4	14	19.3	10	14	14	5.2	8.4	8.4
PNM- 6-PT3/8-BSM	6	3/8	17	19.3	10	14	23	5.2	8.8	8.8
PNM- 8-PT1/8-BSM	8	1/8	14	24	9	15	13	6.3	25.4	17.1
PNM- 8-PT1/4-BSM	8	1/4	14	22	11	15	14	6.3	27.6	18.5
PNM- 8-PT3/8-BSM	8	3/8	17	20.3	11	15	23	6.3	28.2	18.5
PNM-10-PT1/8-BSM	10	1/8	17	32	9	19	26	6.3	34.6	22.0
PNM-10-PT1/4-BSM	10	1/4	17	32	12	19	26	8	42.9	30.5
PNM-10-PT3/8-BSM	10	3/8	17	31	12	19	32	8	42.9	30.5
PNM-10-PT1/2-BSM	10	1/2	22	31	16	19	58	8	42.9	30.5
PNM-12-PT1/8-BSM	12	1/8	22	35	9	21	49	7.5	47.6	35.3
PNM-12-PT1/4-BSM	12	1/4	22	35	12	21	45	9	55.2	45.1
PNM-12-PT3/8-BSM	12	3/8	22	34	12	21	48	10	59.9	45.1
PNM-12-PT1/2-BSM	12	1/2	22	35	16	21	59	10	59.9	45.1



# PNM

## ニップル

### Male connector

黄銅製

Brass

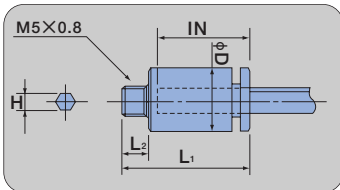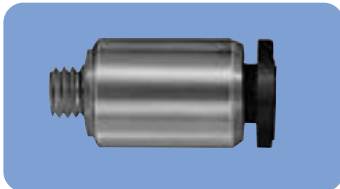

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)	T	φD (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	IN (mm)	H 六角 レンチ HEXAGON KEY (mm)	重量 WEIGHT (g)	最小内径 ORIFICE (mm)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm <sup>2</sup> )	
										ナイロンチューブ NYLON TUBE	ウレタンチューブ POLYURETHANE TUBE
PNM-4-M5-BSMC	4	M5	10	20	4	13	2.5	7	2.5	3.0	3.0

BSMCの取付けには六角レンチをご使用下さい。  
Connect BSMC with a hexagonal KEY.



# PNM

## ニップル

### Male connector

黄銅製

Brass

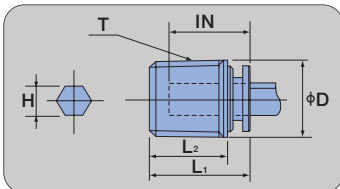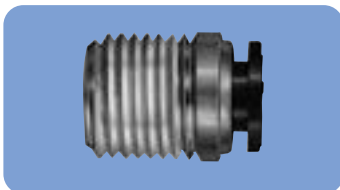

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)	T (R)	φD (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	IN (mm)	H 六角 レンチ HEXAGON KEY (mm)	重量 WEIGHT (g)	最小内径 ORIFICE (mm)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm <sup>2</sup> )	
										ナイロンチューブ NYLON TUBE	ウレタンチューブ POLYURETHANE TUBE
PNM-4-PT1/4-BHM	4	1/4	14	18	14	13	3	12	3	3.3	3.3
PNM-6-PT1/4-BHM	6	1/4	14	18	14	13	4	11	3	8.4	8.4
PNM-6-PT3/8-BHM	6	3/8	17	18	14	13	4	19	4	8.8	8.8
PNM-8-PT3/8-BHM	8	3/8	17	18	14	13	6	16	6	28.2	18.5

BHMの取付けには六角レンチをご使用下さい。  
Connect BHM with a hexagonal KEY.

※R (PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できるR (PT) ネジ別の色シールがついています。PAT.NO.1820889  
The R (PT) screws have different color seals so that they can be distinguished at a glance.  
●R1/8: 白 white ●R1/4: 青 blue ●R3/8: 黄 yellow ●R1/2: 灰 gray