



# PYCM

## メールYコネクター

### Male Y connector

樹脂製

Plastic body

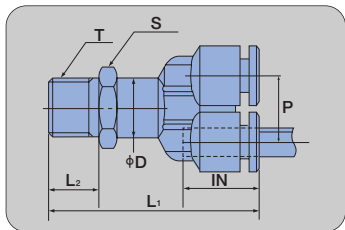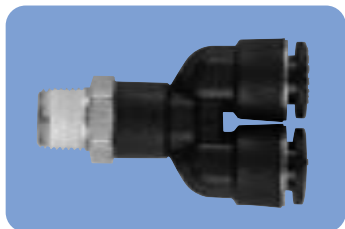

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)	T (R·M)	φD (mm)	S 六角 対辺 HEX (mm)	P (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	IN (mm)	重量 WEIGHT (g)	最小内径 ORIFICE (mm)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm <sup>2</sup> )	
											ナイロンチューブ NYLON TUBE	ウレタンチューブ POLYURETHANE TUBE
PYCM- 4-M5-PM	4	M5	10.5	10	11	37	5	13	9	2.5	2.4	2.4
PYCM- 4-PT1/8-PM	4	1/8	10.5	10	11	40	8	13	12	3	2.6	2.6
PYCM- 4-PT1/4-PM	4	1/4	10.5	14	11	43	11	13	19	3	2.8	2.8
PYCM- 6-M5-PM	6	M5	12.5	12	13	39	5	14	11	2.5	3.3	3.3
PYCM- 6-PT1/8-PM	6	1/8	12.5	12	13	42	8	14	14	4	6.1	6.1
PYCM- 6-PT1/4-PM	6	1/4	12.5	14	13	45	11	14	21	4	6.1	6.1
PYCM- 6-PT3/8-PM	6	3/8	12.5	17	13	46	12	14	30	4	6.1	6.1
PYCM- 8-PT1/8-PM	8	1/8	14.5	14	15	43	8	15	17	6	14.4	10.5
PYCM- 8-PT1/4-PM	8	1/4	14.5	14	15	46	11	15	23	6	14.4	10.5
PYCM- 8-PT3/8-PM	8	3/8	14.5	17	15	47	12	15	30	6	14.4	10.5
PYCM-10-PT1/8-PM	10	1/8	19	19	20	58	9	19	30	6	19.7	15.3
PYCM-10-PT1/4-PM	10	1/4	19	19	20	61	12	19	34	8	22.0	18.0
PYCM-10-PT3/8-PM	10	3/8	19	19	20	61	12	19	39	8	22.0	18.0
PYCM-10-PT1/2-PM	10	1/2	19	22	20	65	16	19	54	6	22.0	18.0
PYCM-12-PT1/8-PM	12	1/8	22	22	23	64	9	21	44	8	21.0	18.0
PYCM-12-PT1/4-PM	12	1/4	22	22	23	66	12	21	46	10	28.0	20.8
PYCM-12-PT3/8-PM	12	3/8	22	22	23	66	12	21	54	10	28.0	20.8
PYCM-12-PT1/2-PM	12	1/2	22	22	23	70	16	21	69	10	28.0	20.8

※R (PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できるR (PT) ネジ別の色シールがついています。PAT.NO.1820889  
The R (PT) screws have different color seals so that they can be distinguished at a glance.  
●R1/8: 白 white ●R1/4: 青 blue ●R3/8: 黄 yellow ●R1/2: 灰 gray

# PUM

## ユニオン


### Union

樹脂製


Plastic body



ユニオン/UNION

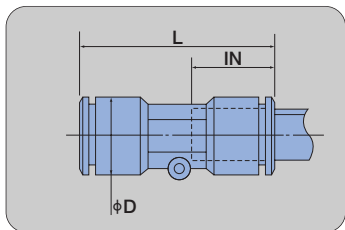

異径ユニオン/UNION OF DIFFERENT DIAMETERS

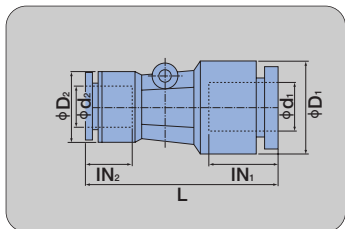

#### ユニオン/UNION

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)	φD (mm)	L (mm)	IN (mm)	重量 WEIGHT (g)	最小内径 ORIFICE (mm)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm <sup>2</sup> )	
							ナイロンチューブ NYLON TUBE	ウレタンチューブ POLYURETHANE TUBE
PUM- 4-PM	4	10.5	31	13	3	3	3.5	3.5
PUM- 6-PM	6	12.5	32	14	5	4	8.8	8.8
PUM- 8-PM	8	14.5	34	15	7	6	25.4	19.4
PUM-10-PM	10	19	42	19	15	8	42.9	34.5
PUM-12-PM	12	22	44	21	25	10	59.9	50.5

PUM-10-PMとPUM-12-PMには取り付け穴はありません。  
There is no bolt hole for fixation in "PUM-10-PM" and "PUM-12-PM"

#### 異径ユニオン/UNION OF DIFFERENT DIAMETERS

部品番号 PART NO.	適用チューブ外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)		φD <sub>1</sub> (mm)	φD <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	IN <sub>1</sub> (mm)	IN <sub>2</sub> (mm)	重量 WEIGHT (g)	最小内径 ORIFICE (mm)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm <sup>2</sup> )	
	φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>								ナイロンチューブ NYLON TUBE	ウレタンチューブ POLYURETHANE TUBE
PUM- 6- 4-PM	6	4	12.5	10.5	31.9	14	13	—	3	3.5	3.5
PUM- 8- 6-PM	8	6	14.5	12.5	33.5	15	14	—	4	8.8	8.8
PUM-10- 8-PM	10	8	19	14.5	40	19	15	—	6	25.4	13.5
PUM-12-10-PM	12	10	22	19	44.5	21	19	—	8	42.9	28.4