

B-2

下方押え型クランプ[®] (ハンドル縦型)

Hold down clamp (Vertical handle)

HOLD DOWN ACTION




- クランプ時ハンドル縦型
Hold down clamp (Vertical handle)

※-2Sはステンレス(SUS)モデル

No.40P No.40P-2S
  


締壓力 Holding capacity	1.0kN (100kgf)
質量 Weight	225g/220g (SUS)
HANDLE MOVE	65°
ARM MOVE	95°
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	スチールモデル:ボルト (Hex Head Bolt) M6×40 1本 ステンレスモデル:六角SUSボルト (Hex Head Stainless Bolt) 1本 ナット (Nut) 2個


<取付詳細>

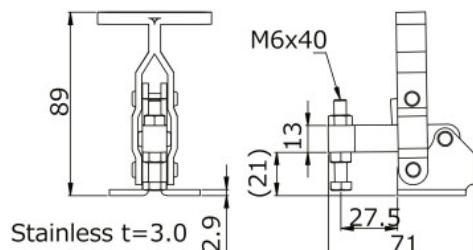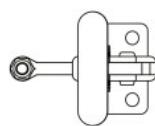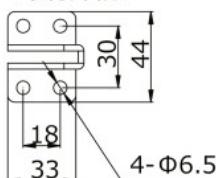

<アンクランプ時>

No.40S No.40S-2S
  


締壓力 Holding capacity	1.0kN (100kgf)
質量 Weight	225g/220g (SUS)
HANDLE MOVE	65°
ARM MOVE	95°
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	スチールモデル:ボルト (Hex Head Bolt) M6×40 1本 ステンレスモデル:六角SUSボルト (Hex Head Stainless Bolt) 1本 ナット (Nut) 2個

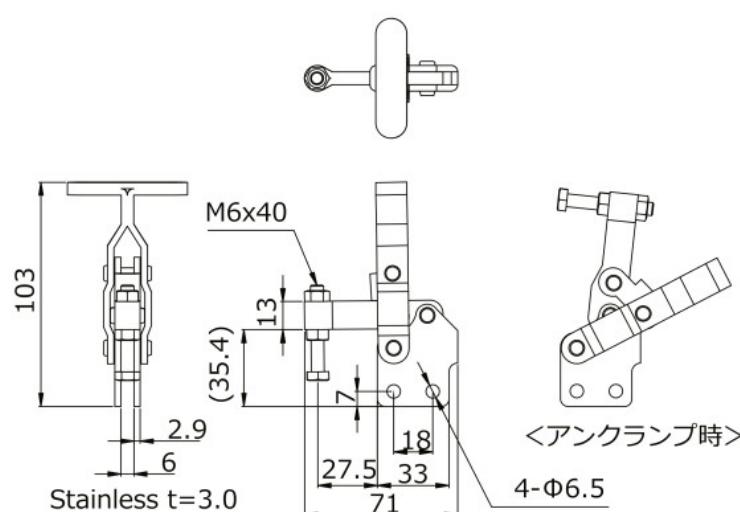

<アンクランプ時>