


ボールボタン BB


Ball Buttons BB

RoHS指令適合品

ボールプランジャーの受け側としてご利用いただけます。
取付は、圧入または打ち込みでご使用ください。

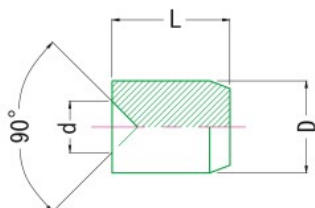

使用条件

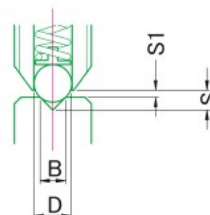

$D \leq \sqrt{2} B$ の場合

$$S1 = S - \left(\frac{D+B}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} D \right)$$

$D > \sqrt{2} B$ の場合

$$S1 = S - \frac{D - \sqrt{D^2 - B^2}}{2}$$

- S1 : 有効ストローク
- S : プランジャーの最大ストローク
- D : プランジャーのボール径
- B : ボールボタンの受け穴径

- 材 鋼材SK4 Steel
- 表 硬度60~62HRC

Unit : mm

品番	D(m6)	d	L(±0.05)	(g)	適用プランジャー
BB-4	4	1.5	5	1.1	BP-4, BPS-4, DEP-30
BB-5	5	2.0	6	1.6	BP-5, BPS-5, DEP-40
BB-6	6		8	2.0	BP-6, BPS-6, PFP-4, LP-8, DEP-50
BB-8	8	3.0	10	4.0	BP-8, BPS-8, PFP-5, LP-10
BB-10	10	4.0	12	7.0	BP-10, BPS-10, PFP-6, LP-12, DEP-70
BB-12	12	6.0	14	12.5	BP-12, BPS-12, PFP-8, LP-14, DEP-80
BB-16	16	8.0	18	30.0	BP-16, BPS-16, PFP-10

プランジャー