

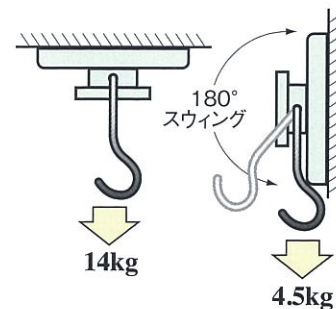
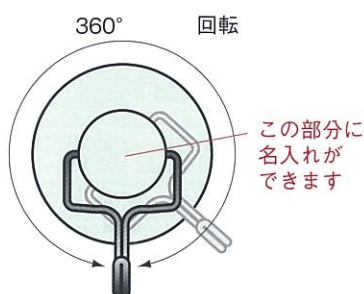


HOOK MAGNET フックマグネット

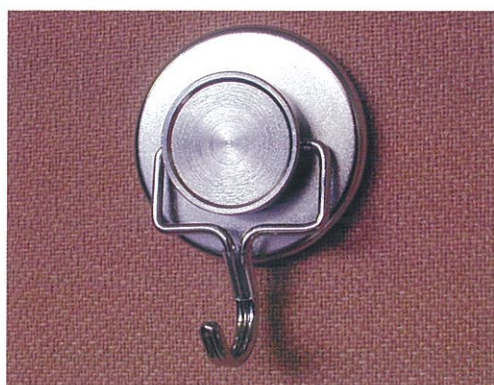


スウィングフックマグネット 52R

サイズ: 52R 異方性Srフェライト磁石使用

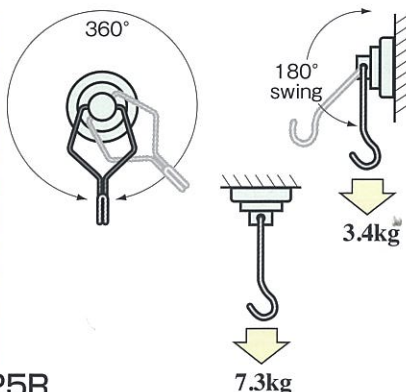

スウィングフックマグネット 25R

サイズ: 25R ネオジム磁石使用

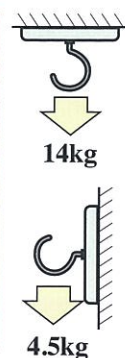

フックマグネット 52R

サイズ: 52R 異方性Srフェライト磁石使用

MAGNET SHEET マグネットシート



原反ロール

T X W X L	T X W X L
0.4 X 520 X 20 m	1.2 X 100 X 10 m
0.6 X 520 X 20 m	1.2 X 520 X 10 m
0.6 X 1020 X 10 m	1.2 X 1020 X 10 m
0.8 X 100 X 10 m	1.6 X 100 X 10 m
0.8 X 520 X 10 m	1.6 X 520 X 10 m
0.8 X 1020 X 10 m	2.0 X 100 X 10 m
1.0 X 100 X 10 m	2.0 X 520 X 10 m
1.0 X 520 X 10 m	3.0 X 100 X 10 m
1.0 X 1020 X 10 m	3.0 X 520 X 5 m

粘着剤付

T X W X L	T X W X L
0.4 X 520 X 20 m	1.2 X 100 X 10 m
0.6 X 520 X 20 m	1.2 X 520 X 10 m
0.8 X 100 X 10 m	1.6 X 100 X 10 m
0.8 X 520 X 10 m	1.6 X 520 X 10 m
1.0 X 100 X 10 m	2.0 X 100 X 10 m
1.0 X 520 X 10 m	2.0 X 520 X 10 m

異方性マグネットシート

T X W X L
1.0 X 300 X 300
3.0 X 300 X 300
3.0 X 50 X 230