


SSCMS 十字穴付き脱着防止トラス小ねじ

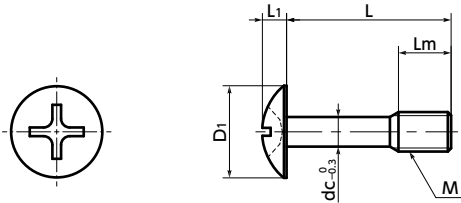


WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス



● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSCMS** のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSCMS** のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSCMS** がカバーから抜け落ちることはありません。

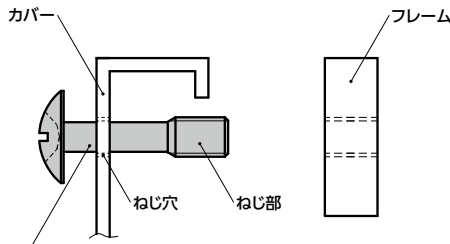

SSCMS 十字穴付き脱着防止トラス小ねじ

- ねじの脱着・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- 十字穴付きトラス小ねじタイプ。頭部が大きく取り付け面を美しく装飾します。
- CEマーキングの対応に。⇒ P.1618

● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

● 材質・仕上げ



	SSCMS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

単位: mm

品番	M	L	Lm	D1	L1	dc	質量 (g)
SSCMS-M3	M3	8 10 12 16	4	6.9	1.9	2.2	0.61 - 0.94
SSCMS-M4	M4	10 12 16 20	5	9.4	2.5	3	1.4 - 2.2
SSCMS-M5	M5	12 16 20 25	6	11.8	3.1	3.9	3.1 - 4.7
SSCMS-M6	M6	12 16 20 25 30	8	14	3.7	4.6	4.4 - 7.5
SSCMS-M8	M8	16 20 25 30 40	10	17.8	4.8	6.3	10 - 18

品番	価格/袋*1 (円)								1袋入り数
	L								
	8	10	12	16	20	25	30	40	
SSCMS-M3	230	230	230	230					1
SSCMS-M4		200	200	200	200				1
SSCMS-M5			220	220	220	220			1
SSCMS-M6			250	250	250	250	250		1
SSCMS-M8				350	350	350	350	350	1

*1: 1袋あたりの価格です。

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SSCMS-M6-12



1 バラ売り → P.1799 本商品は1本/袋です	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1797 対応可・別料金	3 ねじカット → P.1801 対応不可	4 ゆるみ止め → P.1802 対応不可	5 脱着防止加工 → P.1803 脱着防止加工済み
-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

e-nedzi.com (特殊ねじ) 真空装置用ねじ 低頭・小頭ねじ 機能性ステンレスねじ チタンねじ 特殊材質ねじ 耐薬品ねじ 特殊表面処理ねじ 微細ねじ 脱着防止ねじ (全ねじ) DZUS(クイック)アクセラスクリ 固定・位置決めねじ インチねじ いたづら防止ねじ ハワサロピコラねじ ブラグ 樹脂ねじ 塵金・ゆるみ止め