


# PEEK/BT

ポリエーテルエーテルケトン / 六角ボルト  
Polyether ether ketone / Hexagon head bolt

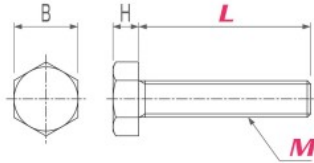


| 品番<br>Product number |       | PEEK/BT-M○-L○ |      |        |      |      |    |  |  |  |
|----------------------|-------|---------------|------|--------|------|------|----|--|--|--|
| M                    | M4    | M5            | M6   | M8     | M10  | M12  |    |  |  |  |
| ピッチ / Pitch          | 0.7   | 0.8           | 1    | 1.25   | 1.5  | 1.75 |    |  |  |  |
| B × H                | 7×2.8 | 8×3.5         | 10×4 | 13×5.5 | 17×7 | 19×8 |    |  |  |  |
| L                    | 8     | 100           | —    | —      | —    | —    |    |  |  |  |
|                      | 10    | 100           | 100  | 100    | 100  | —    |    |  |  |  |
|                      | 12    | 100           | 100  | 100    | 100  | —    |    |  |  |  |
|                      | 15    | 100           | 100  | 100    | 100  | 50   |    |  |  |  |
|                      | 16    | —             | —    | 100    | —    | —    |    |  |  |  |
|                      | 20    | 100           | 100  | 100    | 100  | 50   | 50 |  |  |  |
|                      | 25    | 100           | 100  | 100    | 100  | 50   | 50 |  |  |  |
|                      | 30    | —             | 100  | 100    | 100  | 50   | 50 |  |  |  |
|                      | 35    | —             | —    | 100    | 100  | 50   | 50 |  |  |  |
|                      | 40    | —             | —    | 100    | 100  | 50   | 50 |  |  |  |
| 45                   | —     | —             | 100  | 100    | 50   | 50   |    |  |  |  |
| 50                   | —     | —             | 100  | 100    | 50   | 50   |    |  |  |  |
| 70                   | —     | —             | —    | —      | —    | 50   |    |  |  |  |
| 100                  | 50    | 50            | 50   | 50     | —    | —    |    |  |  |  |

表中のカラー部分は半ネジとなります。M8-50(S=30) M10-50(S=35)  
Colored portion in the table indicates partially threaded screw.

販売単位 Quantity

# PEEK/CB

ポリエーテルエーテルケトン / 六角穴付ボルト  
Polyether ether ketone / Hexagon socket head cap bolt

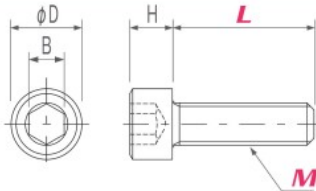


| 品番<br>Product number |       | PEEK/CB-M○-L○ |       |      |      |       |       |    |  |  |
|----------------------|-------|---------------|-------|------|------|-------|-------|----|--|--|
| M                    | M3    | M4            | M5    | M6   | M8   | M10   | M12   |    |  |  |
| ピッチ / Pitch          | 0.5   | 0.7           | 0.8   | 1    | 1.25 | 1.5   | 1.75  |    |  |  |
| D × H                | 5.5×3 | 7×4           | 8.5×5 | 10×6 | 13×8 | 16×10 | 18×12 |    |  |  |
| B                    | 2.5   | 3             | 4     | 5    | 6    | 8     | 10    |    |  |  |
| L                    | 6     | 100           | 100   | 100  | —    | —     | —     |    |  |  |
|                      | 8     | 100           | 100   | 100  | —    | —     | —     |    |  |  |
|                      | 10    | 100           | 100   | 100  | 100  | 100   | —     |    |  |  |
|                      | 12    | 100           | 100   | 100  | 100  | 100   | —     |    |  |  |
|                      | 15    | 100           | 100   | 100  | 100  | 100   | 50    |    |  |  |
|                      | 20    | 100           | 100   | 100  | 100  | 100   | 50    | 50 |  |  |
|                      | 25    | 100           | 100   | 100  | 100  | 100   | 50    | 50 |  |  |
|                      | 30    | —             | 100   | 100  | 100  | 100   | 50    | 50 |  |  |
|                      | 35    | —             | —     | —    | 100  | 100   | 50    | 50 |  |  |
|                      | 40    | —             | 100   | —    | 100  | 100   | 50    | 50 |  |  |
| 50                   | 50    | —             | —     | —    | —    | —     | —     |    |  |  |
| 100                  | —     | 50            | 50    | 50   | 50   | —     | —     |    |  |  |

販売単位 Quantity

# PEEK/NT

ポリエーテルエーテルケトン / 六角ナット  
Polyether ether ketone / Hexagon nut

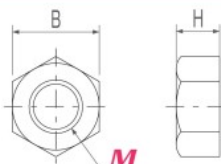

| 品番<br>Product number |       | PEEK/NT-M○ |         |       |     |      |        |      |       |  |
|----------------------|-------|------------|---------|-------|-----|------|--------|------|-------|--|
| M                    | M2    | M2.6       | M3      | M4    | M5  | M6   | M8     | M10  | M12   |  |
| ピッチ / Pitch          | 0.4   | 0.45       | 0.5     | 0.7   | 0.8 | 1    | 1.25   | 1.5  | 1.75  |  |
| B × H                | 4×1.6 | 5×2        | 5.5×2.4 | 7×3.2 | 8×4 | 10×5 | 13×6.5 | 17×8 | 19×10 |  |
| 販売単位 Quantity        | 100   | 100        | 100     | 100   | 100 | 100  | 100    | 100  | 100   |  |

ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください **RoHS compliant**

NEW  
PC  
PPS  
RENV  
PEEK  
PVC  
PI  
PP  
PTFE  
PFA  
PVDF  
CERAMIC  
ワッシャー  
ローレット  
ねじ  
特殊ボルト&  
特殊ナット  
スプーサー  
リベット&  
ワッシャー  
ワッシュ  
結束バンド  
C型止輪  
フタばね  
オアション  
サービス