


■角度付台付定規〔120°〕 OS -156E 120° ANGLED SCALE WITH A BASE OS-156E

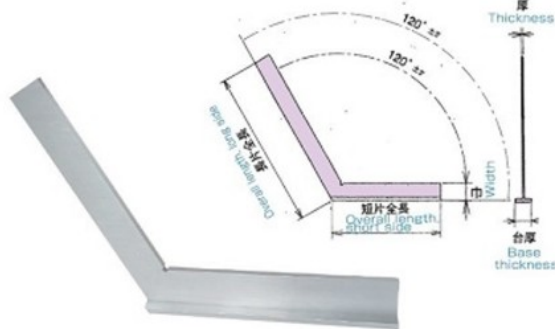

許容値 120度 (±3分以内)
Tolerance 120 degrees (±3 minutes)

用途 ●120度の測定に使用します。

材質 ●非焼入品 軟鋼

Application

●Used to measure 120 degree angles.


Materials

●Not hardened Mild steel

●OS-156E 寸法表 Dimensions OS-156E

品番 Part no.	呼寸法 Nominal size (mm)	寸法 Size (mm)					製品質量 Weight (kg)	定価 (税込) Price (円)
		長片全長 Overall length, long side	短片全長 Overall length, short side	巾 Width	厚 Thickness	台厚 Thickness base		
156E-50	50	50	55	15	4	15	0.1	15,840
156E-75	75	75	80	18	4	18	0.15	16,720
156E-100	100	100	105	19	5	19	0.2	20,680
156E-150	150	150	155	25	5	25	0.4	25,300
156E-200	200	200	205	29	6	29	0.9	33,000
156E-250	250	250	255	36	7	36	1.4	48,400
156E-300	300	300	305	40	8	40	2.2	66,000

■角度付平形定規〔45°〕 OS -156B 45° ANGLED, FLAT SCALE OS-156B

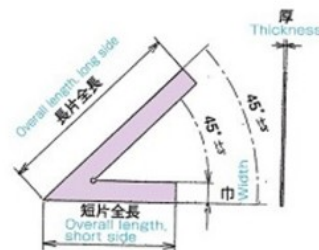

許容値 45度 (±3分以内)
Tolerance 45 degrees (±3 minutes)

用途 ●45度の測定に使用します

材質 ●非焼入品 軟鋼

Application

●Used to measure 45 degree angles.

Materials

●Not hardened Mild steel

●OS-156B 寸法表 Dimensions OS-156B

品番 Part no.	呼寸法 Nominal size (mm)	寸法 Size (mm)				製品質量 Weight (kg)	定価 (税込) Price (円)
		長片全長 Overall length, long side	短片全長 Overall length, short side	巾 Width	厚 Thickness		
156B-100	100	100	70	20	5	0.1	20,900
156B-120	120	120	80	21	5	0.15	25,300
156B-150	150	150	100	21	5.5	0.2	30,800
156B-200	200	200	130	25	5.5	0.3	37,400
156B-250	250	250	160	26	6	0.4	41,800
156B-300	300	300	200	31	7	0.8	55,000