

### ③ サニタリー継手




## ISOヘルールユニオン継手

ISO Ferrule Union Fittings

ヘルールフランジアダプタ  
JIS Flange Adapter end Ferrule

### ヘルールフランジアダプタ Type JFAD-C

### JIS Flange Adapter end Ferrule

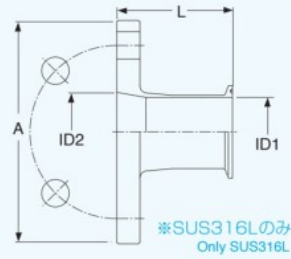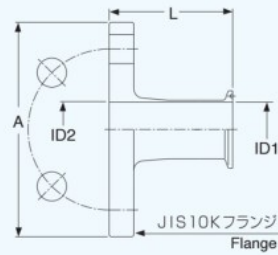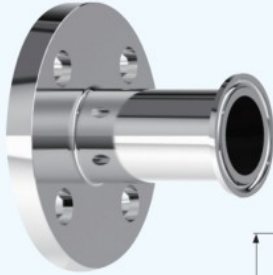

\*ガス管サイズはOSS規格です。ID2内径寸法にご注意下さい。  
The size of the gas pipe is OSS standard. Please note the inside diameter ID2 size.

ストレート						
Nom.size	ID1	ID2	A	L	Mass kg	ボルト穴 Clearance Holes 数 Quantity
1.0 <sup>S</sup> ×20A	23	23	100	80	0.84	4
1.25 <sup>S</sup> ×25A	29.4	29.4	125	80	1.66	4
1.5 <sup>S</sup> ×32A	35.7	35.7	135	80	1.76	4
2.0 <sup>S</sup> ×40A	47.8	47.8	140	80	1.80	4
2.5 <sup>S</sup> ×50A	59.5	59.5	155	80	2.35	4
3.0 <sup>S</sup> ×65A	72.3	72.3	175	100	3.13	4
3.5 <sup>S</sup> ×80A	85.1	85.1	185	100	3.32	8
4.0 <sup>S</sup> ×90A	97.6	97.6	195	100	3.44	8
*10A×10A	14	14	90	55	0.58	4
*15A×15A	17.5	17.5	95	55	0.64	4

テーパ						
Nom.size	ID1	ID2	A	L	Mass kg	ボルト穴 Clearance Holes 数 Quantity
1.0 <sup>S</sup> ×25A	23	28.4	125	80	1.29	4
1.5 <sup>S</sup> ×25A	35.7	28.4	125	80	1.30	4
1.5 <sup>S</sup> ×40A	35.7	43	140	80	1.79	4
2.0 <sup>S</sup> ×50A	47.8	54.9	155	80	2.26	4
2.5 <sup>S</sup> ×65A	59.5	70.3	175	80	3.04	4

写真は3DCGです。Photo is 3DCG.