

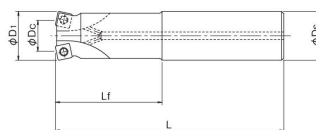
高送りラジアスカッタ ストレートシャンクタイプ

High Feed Radius Cutter with Straight Shank

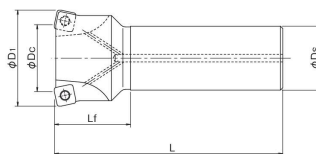
PHC SS



Type1

油穴付き
With coolant hole

Type2

油穴付き
With coolant hole

●マークの説明はP1をご覧ください。
See page 1 for explanation of icons.



P.661

■形状寸法表 Specification Chart

(単位:mm) (Unit:mm)

タイプ Type	ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 Dc	カッタ 外径 D1	刃数 z	シャン径 Ds	全長 L	首下長 Lf	適用インサート Applicable Inserts	形状 タイプ Type	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
ショート Short	7800700	PHC09R025SS25-2S	13.2	25	2	25	140	60	①	1	C	28,900
	7800701	PHC09R025SS25-3S	13.2	25	3	25	140	60		1	C	35,900
	7800716	PHC09R028SS25-3S	16.2	28	3	25	140	40		2	C	44,300
	7800717	PHC09R030SS32-3S	18.2	30	3	32	150	70		1	C	46,300
	7800702	PHC09R032SS32-3S	20.2	32	3	32	150	70		1	C	37,900
	7800718	PHC09R035SS32-3S	23.2	35	3	32	150	50		2	C	47,900
	7800703	PHC09R040SS32-4S	28.2	40	4	32	150	50		2	C	45,200
	7800719	PHC09R040SS42-4S	28.2	40	4	42	150	50		1	C	55,400
ロング Long	7800704	PHC09R025SS25-2L	13.2	25	2	25	200	120		1	C	36,300
	7800705	PHC09R025SS25-3L	13.2	25	3	25	200	120		1	C	44,500
	7800720	PHC09R028SS25-3L	16.2	28	3	25	200	40		2	C	55,200
	7800721	PHC09R030SS32-3L	18.2	30	3	32	200	120		1	C	58,900
	7800706	PHC09R032SS32-3L	20.2	32	3	32	200	120		1	C	47,100
	7800722	PHC09R035SS32-3L	23.2	35	3	32	200	50		2	C	58,900
	7800707	PHC09R040SS32-4L	28.2	40	4	32	250	50		2	C	56,100
	7800723	PHC09R040SS42-3L	28.2	40	3	42	250	70		1	C	69,000
エキストラ ロング Extra Long	7800724	PHC09R025SS25-2LL	13.2	25	2	25	300	180	②	1	C	58,900
	7800725	PHC09R028SS25-2LL	16.2	28	2	25	300	40		2	C	58,900
	7800726	PHC09R030SS32-2LL	18.2	30	2	32	300	180		1	C	62,000
	7800727	PHC09R032SS32-2LL	20.2	32	2	32	300	180		1	C	62,000
	7800728	PHC09R035SS32-2LL	23.2	35	2	32	300	50		2	C	62,000
	7800729	PHC09R040SS42-2LL	28.2	40	2	42	300	70		1	C	62,000
ショート Short	7800730	PHC12R030SS32-2S	13.4	30	2	32	150	70		1	C	45,000
	7800708	PHC12R032SS32-2S	15.4	32	2	32	150	70		1	C	34,300
	7800731	PHC12R035SS32-3S	18.4	35	3	32	150	50		2	C	48,400
	7800709	PHC12R040SS32-3S	23.4	40	3	32	150	50		2	C	41,200
	7800732	PHC12R040SS42-3S	23.4	40	3	42	150	50		1	C	50,000
	7800710	PHC12R050SS42-4S	33.4	50	4	42	150	50		2	C	56,100
	7800711	PHC12R063SS42-5S	46.4	63	5	42	150	50		2	C	70,600
ロング Long	7800733	PHC12R030SS32-2L	13.4	30	2	32	200	120		1	C	70,600
	7800712	PHC12R032SS32-2L	15.4	32	2	32	200	120		1	C	42,800
	7800734	PHC12R035SS32-3L	18.4	35	3	32	200	50		2	C	74,600
	7800713	PHC12R040SS32-3L	23.4	40	3	32	250	50		2	C	61,300
	7800735	PHC12R040SS42-3L	23.4	40	3	42	250	70		1	C	76,400
	7800714	PHC12R050SS42-4L	33.4	50	4	42	250	50		2	C	79,200
	7800715	PHC12R063SS42-5L	46.4	63	5	42	250	50		2	C	89,600
エキストラ ロング Extra Long	7800736	PHC12R030SS32-2LL	13.4	30	2	32	300	180		1	C	78,200
	7800737	PHC12R032SS32-2LL	15.4	32	2	32	300	180		1	C	78,200
	7800738	PHC12R035SS32-2LL	18.4	35	2	32	300	50		2	C	78,200
	7800739	PHC12R040SS42-2LL	23.4	40	2	42	300	70		1	C	80,200