


**丸駒カッタ
ねじ込みタイプ**
Radius Cutter (Screw Fit Type)

PRC ねじ込みタイプ

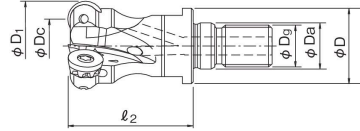

形状寸法表
 SPECIFICATION CHART
 円形キリ
 INDEXABLE TOOL
 OSG PHOENIX SERIES

●マークの説明はP1をご覧ください。
See page 1 for explanation of icons.



P.662

■形状寸法表 Specification Chart

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 Dc	カッタ 外径 D1	刃数 z	取付け径 Da	ねじサイズ Dg	スパナサイズ Spanner Size	全長 l2	端面径 D	適用イサート Applicable Inserts	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
7801700	PRC10R020SF10-2	10	20	2	10.5	10	14	33	18	①	C	47,300
7801701	PRC10R025SF12-3	15	25	3	12.5	12	17	35	23		C	58,800
7801702	PRC10R030SF16-3	20	30	3	17	16	22	40	28		C	65,200
7801703	PRC10R032SF16-4	22	32	4	17	16	22	40	28		C	72,500
7801704	PRC10R040SF16-4	30	40	4	17	16	22	40	28		C	80,200
7801705	PRC12R030SF16-2	18	30	2	17	16	22	40	28	②	C	69,500
7801706	PRC12R032SF16-3	20	32	3	17	16	22	40	28		C	72,200
7801707	PRC12R040SF16-3	28	40	3	17	16	22	40	28		C	72,200

※シャンクホルダはP640~642をご参照ください。

※Please refer to P640~642.