


No.LG-4000 Lグリップミニ

L Grip Bit Extension

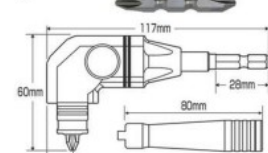

最大トルク
65Nm


■ビット明細
 ●2×35[LGB-2035]
 ●2×45[ASB-2045]

●ハンドル部にはビットを収納できます。(55mmまで)

| | | | | |
|-------------|------|-----------|----------|-------------|
| 標準価格 (円) | 📦 | 重量 (g) | W: H: | 標準価格 (円) |
| 4,100 | 6/60 | 276 | 165×85 | 4906842 |
| | | | | 251722 |

No.LG-5000 LグリップPRO

L Grip Bit Extension

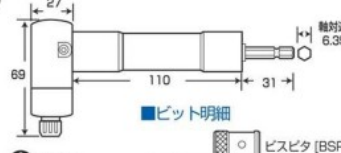

最大トルク
29.4Nm

■ビット明細


●ビスビット [BSP-65]
 ●2×65[ASB-2065]
 ●2×45[ASB-2045]

差込口
6.35mm

| | | | | |
|-------------|------|-----------|----------|-------------|
| 標準価格 (円) | 📦 | 重量 (g) | W: H: | 標準価格 (円) |
| OPEN | 6/36 | 428 | 230×110 | 4906842 |
| | | | | 251791 |

No.LG-6000 LグリップスリムPRO

L Grip Bit Extension

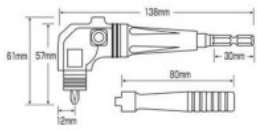

最大トルク
49Nm


■ビット明細
 ●2×35[LGB-2035]
 ●2×35[LGB-2035]

●ハンドル部にはビットを収納できます。(45mmまで)

| | | | | |
|-------------|------|-----------|----------|-------------|
| 標準価格 (円) | 📦 | 重量 (g) | W: H: | 標準価格 (円) |
| 5,250 | 6/60 | 240 | 195×90 | 4906842 |
| | | | | 251807 |

No.LG-6100 LグリップスリムPRO 差替タイプ

 L Grip Bit Extension



最大トルク
49Nm

■ビット明細


●2×35[LGB-2035]
 ●2×55[FSB-2055]

●ハンドル部にはビットを収納できます。(55mmまで)

| | | | | |
|-------------|------|-----------|----------|-------------|
| 標準価格 (円) | 📦 | 重量 (g) | W: H: | 標準価格 (円) |
| 6,570 | 6/60 | 220 | 175×85 | 4906842 |
| | | | | 251821 |

No.LGB-2035 スリスタビット

 Spare Bit




- 全長35mm
- 先端工具のアタッチメント用
- 耐衝撃に強く均一精度保持

| | | | | |
|--------|-------------|--------|----------|-------------|
| SIZE | 標準価格 (円) | 📦 | W: H: | 標準価格 (円) |
| ⊕ 2×35 | 485 | 12/120 | 115×40 | 4906842 |
| | | | | 111590 |

No.FSB-2055 ソケットジョイント用替ビット

 Spare Shank



- アンビル側の咬み込みを防止
- インパクト対応

| | | | | |
|--------|-------------|--------|----------|-------------|
| SIZE | 標準価格 (円) | 📦 | W: H: | 標準価格 (円) |
| ⊕ 2×55 | 480 | 10/100 | 115×40 | 4906842 |
| | | | | 111606 |