

ローラー締めハンドル

ROLLER SECURING HANDLES

大型扉も確実に密閉



A

クレモン

ローラー締め
特装密閉ハンドル
フリーザー密閉
平面スイング
ギア式
平面ハンドル
ポップハンドル

リフトハンドル
アジャストハンドル

ラッチ式
スナッチ
リンク

フック式

ロックハンドル
L型ハンドル

T型ハンドル
丸型小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

総合23★



FA-836-1-RC-R

FA-836-1-ROD-U

FA-836-W-1-R

FA-836-1-RC-R



FA-836S-1



FA-836S-2



FA-836S-3

特徴 Feature

- 大型扉も確実に密閉します。
- 握り部に抗菌処理が施されています。
- 受座は埋込み用 (FA-836S-1) と、面付け用 (FA-836S-2, FA-836S-3) があります。
- 受座 (FA-836S-1) は取付け位置が微調整できます。
- ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
- 右用・左用 (本図・写真共右用です。)

- To possibility shut the large doors.
- The antibacterial grip is used.
- Catch is the embedded type (FA-836S-1) or surface attachment type (FA-836S-2, FA-836S-3).
- Catch (FA-836S-1) installing position can be adjusted.
- Spring is built in the handle so the opening operation is smooth.
- The left-hand or right-hand use. (drawings and photo show the right-handle use)


- 仕様 ● 材質: 本体/黄銅鋳物 (YB5C)
● 表面仕上: サチライトクロムめっき (MBCr)
- 用途 ● 防音扉などの大型密閉用扉
- 納期 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい
- 備考 ● 扉厚75mm未満の場合は角棒を切断加工して対応して下さい。
● 受座 (FA-836S-1・FA-836S-3) を取付ける際、ローラーの掛かり最大寸法は17mm以下にてお願いします。
● 上下2点締め・5点締めタイプも製作致します。お問合せ下さい。

- Specif- ● Material: Cast brass (YB5C)
ications ● Finish: Satellite chrome plating (MBCr)
- Specific- ● Large-sized airtight doors such as
use soundproof doors.
- Remarks ● Take measures (cut and machine the square bar) for door thickness of less than 75mm.
● When installing the catch (FA-836S-1/3), the maximum dimension of the roller engaging must be 17mm or less.
● Upper and lower the two-point or five-point tightening type is available.


商品番号 Product No.	RoHS CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
FA-836S-1	2D	247	60638	¥3,500	5個～	¥3,360
FA-836S-2	2D	210	60639	¥3,100	5個～	¥2,976
FA-836S-3	2D	553	60640	¥4,800	5個～	¥4,608

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。

[FA-836S-1]

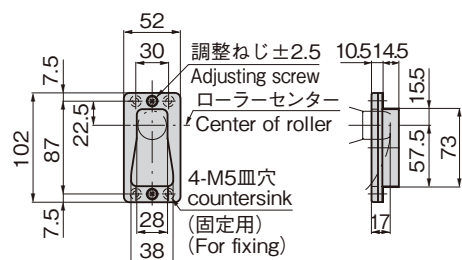

[FA-836S-2]

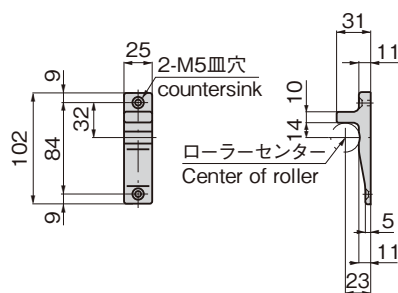

[FA-836S-3]

