

# オーブン用密閉リフトハンドル

## AIRTIGHT LIFT HANDLES FOR OVENS



### 特徴 Feature

- ハンドルを手前に引くことにより、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。
- ハンドルレバーを押すことにより、止め金が6mmストロークして確実に扉を密閉します。
- 受けがラッチ方式のため、誤操作でもオープン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
- 開閉時にハンドルレバーを60度回転した状態で保持します。(FA-681-H)
- 軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。(FA-681-S-1, FA-681-S-2使用時)
- トリガー仕様もあります。(FA-681-T)
- 熱伝導の少ない樹脂レバーです。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です)
- Safety design allows steam and hot air to escape through the gap in the door created by pulling the handle.
- Pushing the handle lever moves the stopper plate 6mm, firmly closing the door.
- The latch-type catch acts as a safety mechanism, protecting the oven and handle from strain in the event of incorrect operation.
- Door is opened and closed by turning and holding the handle lever at an angle of 60°. (FA-681-H)
- Pressing the door lightly closes it. (When using FA-681-S-1 or FA-681-S-2)
- Trigger type is also available. (FA-681-T)
- Low heat-conduction type resin lever.
- For left-hand and right-hand use. (Drawings and photo show right-hand use.)



クレモン

ローラー  
締め

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒


ジョイント  
リンク

ワイヤ

PAT.PEND.



[FA-681]

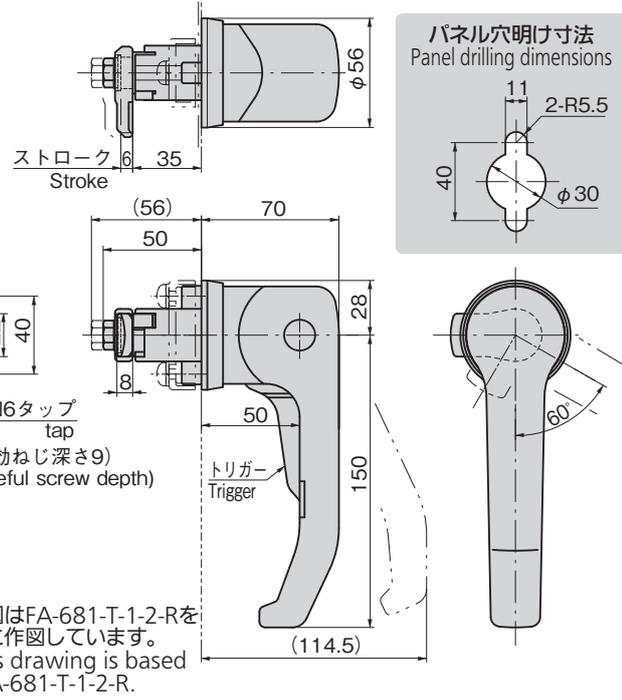

- 仕様 ●材 質: レバー/ポリアミド(PA6・黒色) ベース/亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: ベース/クロムめっき(MZCr)
  - 最大適用板厚: 5mm
  - 付属品: 取付け座・ビスセット
- 用途 ●厨房機器・試験機器などの密閉扉
- 納期 ●標準在庫品(FA-681-T, FA-681-Hタイプは納期お問合せ下さい)
- 備考 ●ご注文の際は左右の勝手をご指定下さい。

- Specifications ●Material: Lever: Polyamide (PA6, black) Base: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Base: Chrome plating (MZCr)
  - Max. applicable panel thickness: 5mm
  - Accessories: Mounting plate, screws
- Specific-use ●Airtight doors of kitchen equipment, test equipment, etc.
- Remarks ●Please specify left-hand or right-hand type when ordering.



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	数量 Quantity	価格 Price
FA-681-1-2-L	●		左開き用 Left-hand use	530	60831	¥5,800	5個~	¥5,510
FA-681-1-2-R	●	2D	右開き用 Right-hand use	530	60832	¥5,800	5個~	¥5,510
FA-681-T-1-2-L	●		左開き用・トリガー付 Left-hand use・Trigger	560	60833	¥6,800	5個~	¥6,460
FA-681-T-1-2-R	●	2D	右開き用・トリガー付 Right-hand use・Trigger	560	60834	¥6,800	5個~	¥6,460
FA-681-H-1-2-L	●		左開き用・ハンドル保持 Left-hand use・Holding handle	530	60835	¥5,800	5個~	¥5,510
FA-681-H-1-2-R	●	2D	右開き用・ハンドル保持 Right-hand use・Holding handle	530	60836	¥5,800	5個~	¥5,510
FA-681-H-T-1-2-L	●		左開き用・トリガー付・ハンドル保持 Left-hand use・Trigger・Holding handle	560	60837	¥7,000	5個~	¥6,650
FA-681-H-T-1-2-R	●	2D	右開き用・トリガー付・ハンドル保持 Right-hand use・Trigger・Holding handle	560	60838	¥7,000	5個~	¥6,650

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くになります。