

# パイプホルダー

## PIPE HOLDERS




**A-1395-2~4**  
ステンレス製

ハンドル・取手  
つまみ・周辺機器




A-1395-2

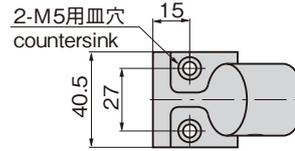

※本図は左用です。  
※The drawings show the left-hand use.

W1/4-28 六角穴付止めねじ(とがり先)  
hex. socket set screw (truncated cone point)

- 材 質: ステンレス鋼铸件 (SUS304)
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- 納 期: 標準在庫品

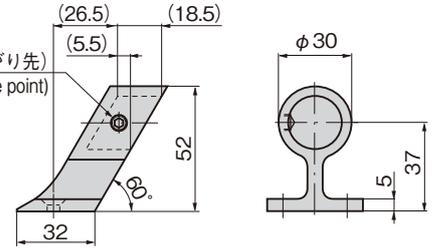

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	管 径(呼径) Pipe diam. (nominal diam.)	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1395-2-L	●	3D	22	130	02095	¥1,650	10個~ ¥1,584
A-1395-2-R	●	2D/3D		130	02096	¥1,650	10個~ ¥1,584


止めねじの締付けには「1/8インチ」の六角レンチをご使用下さい。  
(二面幅3mmの六角レンチでも代用できます。)  
A hexagon key wrench has a nominal diameter of "1/8 inch."

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。  
ご注意●輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。


※大量のご注文は更にお安くなります。  
Caution●Dimensions and other specifications are subject to change without notice because these are imports.



A-1395-3

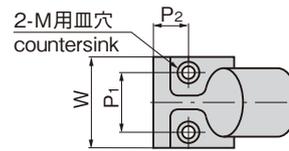

- 材 質: ステンレス鋼铸件 (SUS304)
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- 納 期: 標準在庫品

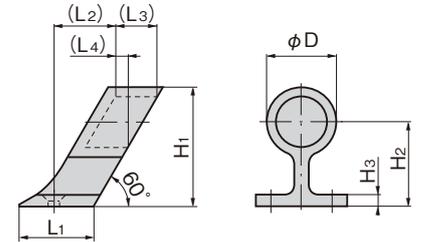


商品番号 Product No.	RoHS	CAD	管 径(呼径) Pipe diam. (nominal diam.)	L <sub>1</sub>	(L <sub>2</sub> )	(L <sub>3</sub> )	(L <sub>4</sub> )	W	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	φD	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1395-3-1	●	2D/3D	25.4	34.5	31	20	6	44	60	43.5	5	28	15.5	33.5	M6	165	02097	¥2,000	10個~ ¥1,920
A-1395-3-2	●	2D/3D	22	32	27	18.5	5.5	40.5	52	37	4.5	27	14.5	30	M5	130	02098	¥1,600	10個~ ¥1,536

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。  
ご注意●輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。

※大量のご注文は更にお安くなります。  
Caution●Dimensions and other specifications are subject to change without notice because these are imports.




A-1395-4

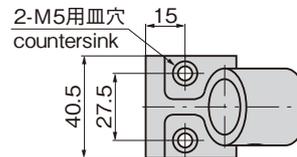

※本図は左用です。  
※The drawings show the left-hand use.

W1/4-28 六角穴付止めねじ(とがり先)  
hex. socket set screw (truncated cone point)

- 材 質: ステンレス鋼铸件 (SUS304)
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- 納 期: 標準在庫品

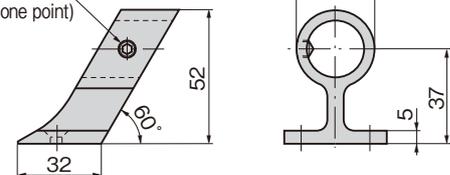

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	管 径(呼径) Pipe diam. (nominal diam.)	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1395-4-L	●	3D	22	120	02099	¥1,500	10個~ ¥1,440
A-1395-4-R	●	3D		120	02100	¥1,500	10個~ ¥1,440

止めねじの締付けには「1/8インチ」の六角レンチをご使用下さい。  
(二面幅3mmの六角レンチでも代用できます。)  
A hexagon key wrench has a nominal diameter of "1/8 inch."

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。  
ご注意●輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。

※大量のご注文は更にお安くなります。  
Caution●Dimensions and other specifications are subject to change without notice because these are imports.



A

クレモン

ローラー  
締め

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

PULLS  
取手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ