

パイプ取手ホルダー PIPE HOLDERS



AP-216
プラスチック製

特 徴 Feature

PAT.PEND.


- 止めと通しと兼用なので自由に取付けが可能です。
- 高強度なエンジニアリングプラスチックを使用
- パイプはφ19とφ25の2種が選べます。
- The stopper and the through fitting can be used and installed interchangeably.
- Made of rigid engineering plastic.
- Selection can be made between two kinds of pipes of φ19 and φ25.

- 仕 様 ●材 質: ポリアミドMXD6(レニー)
●標 準 色: ブラック
- 用 途 ●特装車・バス内装・サービスボックス
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●キャップと本体各1個で1セットです。
●パイプは別売です。お問合せ下さい。


- Specifi- ●Material: Polyamide MXD6 (Reny)
cations ●Standard color: Black
- Specific- ●Specially equipped vehicles, bus
use interior-decoration and service boxes.
- Remarks ●One set contains 1 cap and 1 main unit each.
●The pipe is optional.




AP-216-1

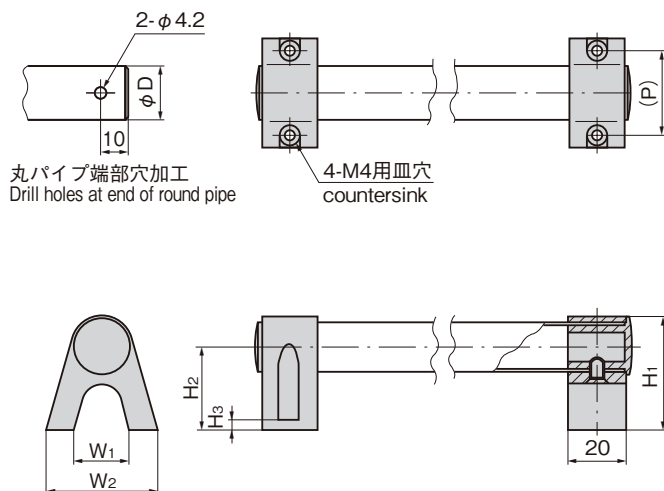

取付け方法 Installation method

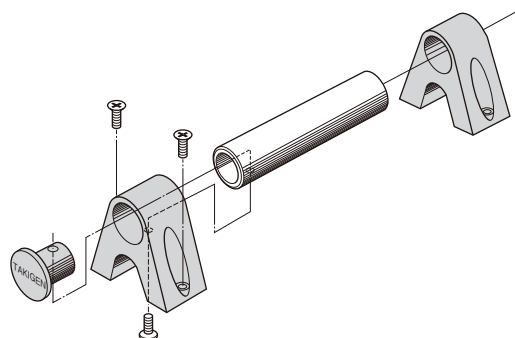

使用例 Example of application

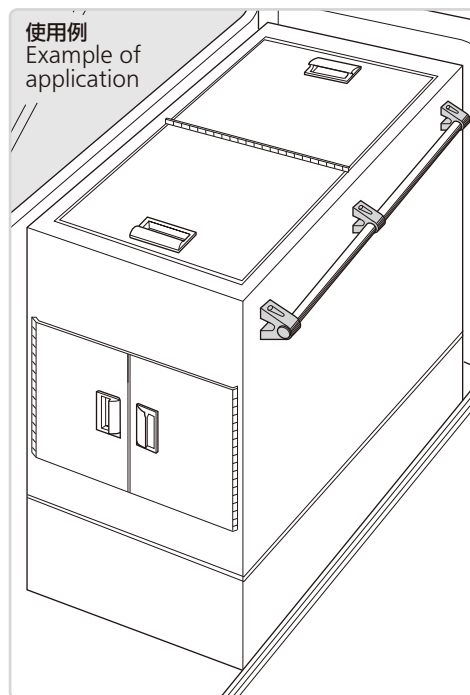

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	W ₁	W ₂	H ₁	H ₂	H ₃	φD	(P)	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
AP-216-0	●	2D/3D	40	60	80	65	5	25(t=1.5)	50	55	01686	¥340	20個〜 ¥326
AP-216-1	●	2D/3D	30	50	55	40	4	25(t=1.5)	39	40	01150	¥310	25個〜 ¥298
AP-216-2	●	2D/3D	20	40	41	30	4	19(t=1.5)	30	25	01151	¥270	25個〜 ¥259

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密 閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手
PULLS

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ