



A-41-G
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
- キャップは取付け後にセットして下さい。
- Installed with screws both on front and back of the panel.
- Cap is set up after installation.

仕様 ● 材質: 本体/亜鉛合金(ZDC)
キャップ/ABS樹脂(ブラック)

● 表面仕上: 本体/クロムめっき(MZCr)

用途 ● 各種ショーケース・通信機器

納期 ● 標準在庫品

備考 ● ショーケースロック(FC-619)の詳細は1234ページをご参照下さい。
● 他の寸法も製作致します。
● 特別な表面処理はご相談下さい。

Specifications ● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
Cap: ABS resin (black)

● Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)

Specific use ● Showcase and communication equipment
Remarks ● For details of showcase lock (FC-619), see page 1234.

PAT.PEND.


スリム取手
SLIM PULLS




A-41-G-35




A-41-G-20

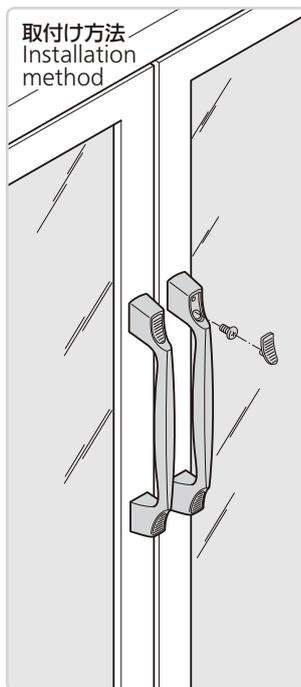


取付け方法
Installation
method

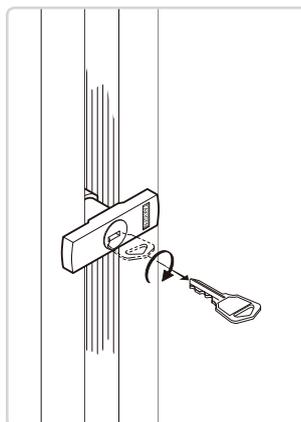

ショーケースロック(FC-619)
1234ページ
For showcase lock, see page 1234.

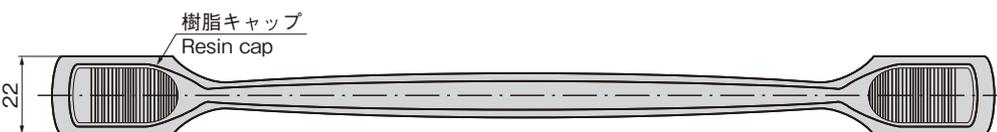

樹脂キャップ
Resin cap

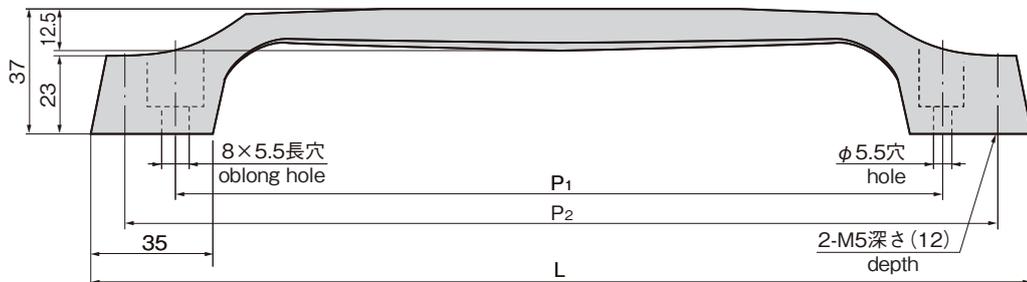

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	P ₁	P ₂	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
									数量 Quantity	単価 Price
A-41-G-20	●	3D	220	170	200	220	00901	¥1,000	10個~	¥960
A-41-G-25	●	2D/3D	270	220	250	270	00883	¥1,100	10個~	¥1,056
A-41-G-30	●	3D	320	270	300	300	00884	¥1,200	10個~	¥1,152
A-41-G-35	●	3D	370	320	350	350	00885	¥1,400	10個~	¥1,344

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS 取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ