

ハイグリップ取手

HIGH GRIP PULLS



AP-311
プラスチック製

特徴 Feature

- 表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。
- 金属の芯により頑丈です。
- Projections on the surface prevents the hand from slipping when the handle is gripped.
- The steel core inside makes the product rigid.


仕様 ● 材質: ポリ塩化ビニル(PVC)
● 標準色: ブラック・グレー

用途 ● 船舶・車両・振動機器

納期 ● 標準在庫品

備考 ● 他のカラーも製作致します。

Specifications ● Material: Polyvinyl chloride (PVC)
● Standard color: Gray and black
Specific use ● Ships, vehicles, oscillation devices

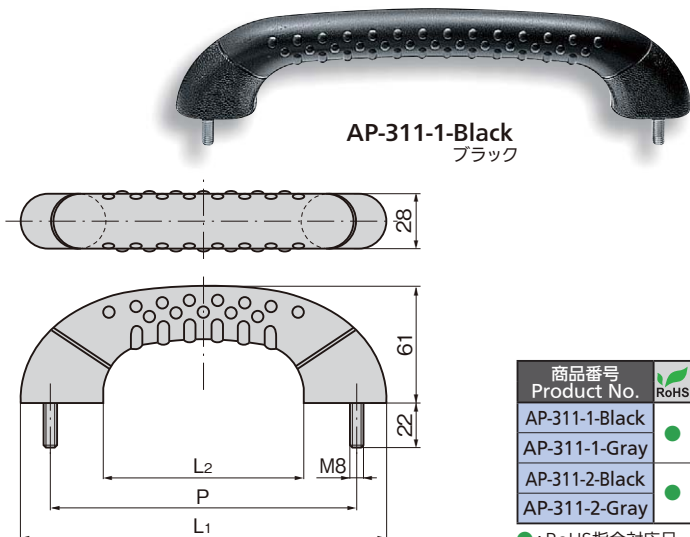

AP-311-1-Black
ブラック

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	P	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity / 単価 Price
AP-311-1-Black	●	2D/3D	292	200	260	450	01701	¥1,850	12個~ ¥1,776
AP-311-1-Gray	●	2D/3D					02036	¥1,850	12個~ ¥1,776
AP-311-2-Black	●	2D/3D	192	108	160	325	01702	¥1,600	20個~ ¥1,536
AP-311-2-Gray	●	2D/3D					02037	¥1,600	20個~ ¥1,536

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

取手

PULLS



AP-333-A-Black
ブラック



AP-333-A
プラスチック製

特徴 Feature

- 取付けビスは表からねじ止めでき、カバーにより見えません。
- 軽量でデザインに優れています。
- The installation screws are concealed with the stopper from the front.
- Light and good design.

仕様 ● 材質: ポリプロピレン(PP)
● 標準色: ブラック・グレー
● 推奨ねじ: トラスねじ・バインド小ねじM6

用途 ● 船舶・車両


納期 ● 標準在庫品

備考 ● 他のカラーも製作致します。お問合せ下さい。

Specifications ● Material: Polypropylene(PP)
● Standard color: Gray and black
● Recommended screws: truss screw/
binding head machine screw M6

Specific use ● Ships and vehicles

使用例
Example of application

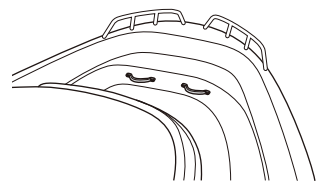

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity / 単価 Price
AP-333-A-Black	●	2D/3D	70	02038	¥400	35個~ ¥384
AP-333-A-Gray	●	2D/3D	70	02039	¥400	35個~ ¥384

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

取手

PULLS



AP-828-1



AP-828
プラスチック製

特徴 Feature

- 取付け後、蓋でねじを隠せます。
- 外付けなので取付けが簡単です。
- The screws are concealed by the cap after the pull is installed.
- Installation is easy because the pull is attached to the outside.

仕様 ● 材質: ポリプロピレン(PP)
● 標準色: ブラック
● 推奨ねじ: なべねじM5

用途 ● 特装車・建機・バス等の内外装用

納期 ● 標準在庫品

備考 ● 許容引張荷重: 0.98kN
● 取手を取付け面に押付けピッチを合せ、取付けて下さい。

Specifications ● Material: Polypropylene (PP)
● Standard color: Black
● Recommended screws: Round head screw M5

Specific use ● Interior decoration specially equipped vehicles, construction machinery and buses.

Remarks ● Allowable tensile load: 0.98kN
● Press the handle against the surface where it will be attached, align the pitch and then attach the handle.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	(L1)	(L2)	W	P	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity / 単価 Price
AP-828-1	●	2D/3D	248	180	24	210	100	01820	¥500	20個~ ¥480
AP-828N-2	●	3D	170	100	26	130	46	04527	¥290	30個~ ¥278

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS
取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ