



A-75-1
黄銅製

特徴 Feature

- スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~6mmしか突出しておりません。
- Thanks to spring operation, pull is only protruded 5 to 6mm from the case surface.

- 仕様 ● 材質：快削黄銅棒 (C3602BD)
● 表面仕上：クロムめっき (MBCr)
- 用途 ● 計測機器・通信機器
- 納期 ● 標準在庫品

- Specifications ● Material: Free cutting brass (C3602BD)
● Finish: Chrome plating (MBCr)
- Specific use ● Measuring or communication equipment.

スプリング付取手
PULLS WITH SPRINGS



A-75-1-1




A-75-1-2


商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	W	H ₁	H ₂	P	(S)	使用荷重 N Working load	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
													数量 Quantity	単価 Price
A-75-1-1	●	2D/3D	90	15	6	60	76	38	392	140	00202	¥1,600	10個~	¥1,536
A-75-1-2		3D	70	12	5	60	56	38		105	00203	¥1,400	10個~	¥1,330
A-75-1-3	●	3D	70	12	5	40	56	21		85	00204	¥1,400	10個~	¥1,344

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。


※大量のご注文は更にお安くなります。

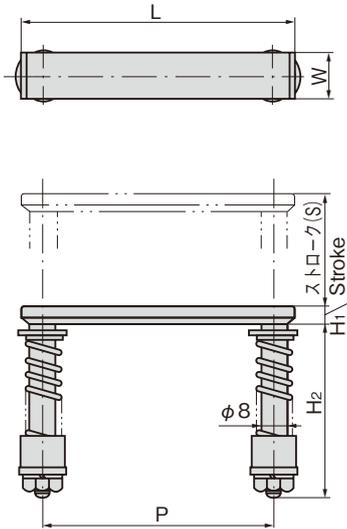

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

 

取付け例
Example of installation

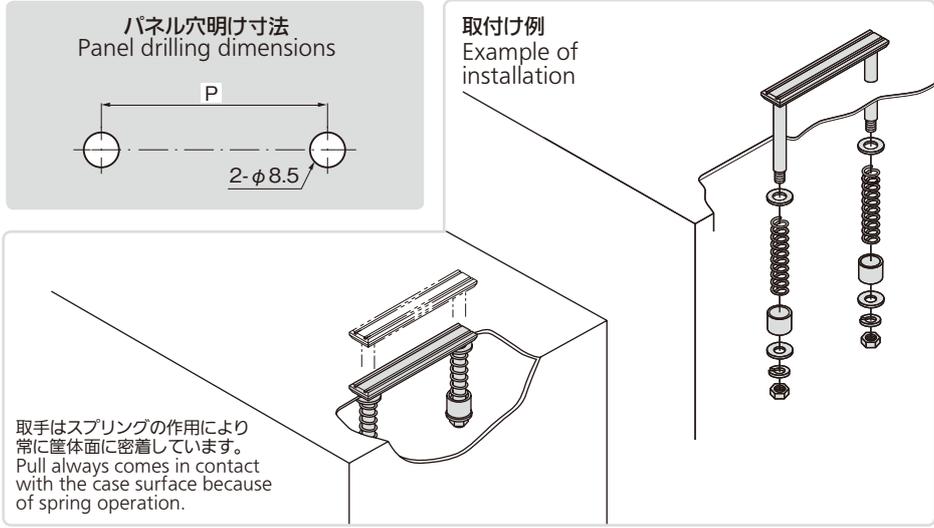

取手はスプリングの作用により常に筐体面に密着しています。
Pull always comes in contact with the case surface because of spring operation.

取手
PULLS



AP-324
プラスチック製

特徴 Feature

- ソフトなタッチ感が有り耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
- A soft image. Weather-resistant and insulation-resistant and lightweight.

- 仕様 ● 製品質量：25g
● 材質：本体/ポリエステル・エラストマー
固定座・キャップ/ポリアミド66 (PA66)

- 標準色：グレー
● 使用荷重：147N
● 推奨ねじ：なべねじ・M4
- 用途 ● 通信機器・測定機器・食品機器等
- 納期 ● 標準在庫品


- 備考 ● 特注色ブラックも製作致します。
● 本品の取付け時、締付けトルクは、0.75N・m~1N・mでお願い致します。
● 一度はめたキャップを外すと、キャップの機能を失う恐れがあります。

- Specifications ● Mass: 25g
● Material: Main body: Polyester/Elastomer. Fixed base/Cap: Polyamide 66 (PA66)

- Standard color: Gray
● Working load: 147N
● Recommended screws: Round head screw M4
- Specific use ● Communication, measuring and food equipment.
● Tighten with a torque of 0.75N/m to 1N/m.
● Cap may loose ability to function if removed after mounting.



AP-324

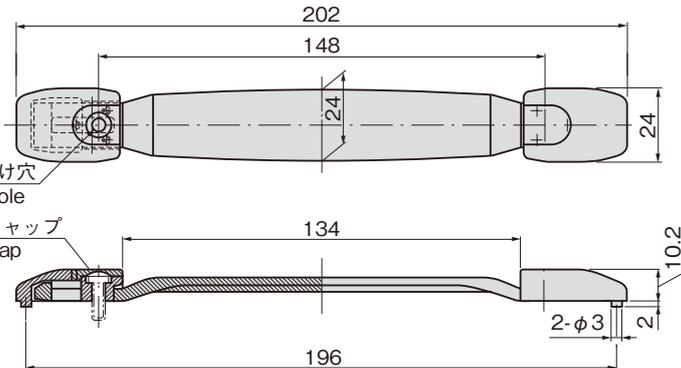

2-M4 取付け穴
installation hole

キャップ
Cap

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
					数量 Quantity	単価 Price
AP-324	●	2D/3D	03001	¥250	50個~	¥240

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS 取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ