

十字穴付ローレットつまみ

LONG SHANK KNURLED KNOB FASTENERS



A-1176-SP
ステンレス製

特徴 Feature


- プラスドライバーで締込みができます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Can be tightened using a Phillips-head screwdriver.
- Corrosion-resistant stainless steel.



A-1176-SP-1



A-1176-SP-8

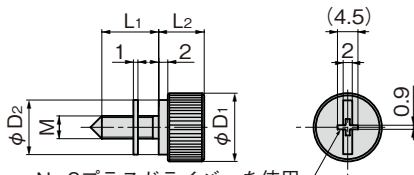

No.2プラスドライバーを使用
Phillips-head screwdriver use

仕様 ● 材質: 本体/ステンレス鋼(SUS304)
ワッシャー/ポリアミド(PA6)

● 表面仕上: 鏡面バフ研磨

納期 ● 標準在庫品
● 常温でご使用下さい。

Specifications ● Material: Body: Stainless steel (SUS304)
Washer: Polyamide (PA6)

● Surface finish: Mirror surface buffing
● Use the product in normal temperature.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L ₁	L ₂	φD ₁	φD ₂	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-1176-SP-1	●	2D/3D	12	12	18	12	M6	23.5	04236	¥350	30個~	¥333
A-1176-SP-2	●	2D/3D	7	12	18	12	M6	22.5	04237	¥330	30個~	¥314
A-1176-SP-3	●	2D/3D	12.5	10	15	12	M5	14	04238	¥300	30個~	¥285
A-1176-SP-4	●	2D/3D	7.5	10	15	12	M5	13.5	04239	¥280	30個~	¥266
A-1176-SP-5	●	2D/3D	13	10	15	10	M4	12.8	04240	¥290	30個~	¥276
A-1176-SP-6	●	2D/3D	8	10	15	10	M4	12.5	04241	¥270	30個~	¥257
A-1176-SP-7	●	2D/3D	10.5	8	12	8	M3	6	04242	¥230	30個~	¥219
A-1176-SP-8	●	2D/3D	6.5	8	12	8	M3	5.9	04243	¥230	30個~	¥219

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

つまみ用脱落防止

KNOB FALL-OUT PREVENTION

ローレットつまみの脱落を防ぎます



AP-176-DP
プラスチック製

特徴 Feature

- ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。
- パネル表面の傷防止にもなります。
- Mounts on knurled knob to prevent falling out.
- Can also be used to prevent scratching of the panel surface.

仕様 ● 材質: ポリプロピレン(PP)
● 標準色: 白

用途 ● ローレットつまみの脱落防止

納期 ● 標準在庫品


備考 ● パネル穴明け裏面は糸面取りして下さい。面取り加工を大きくすると脱落する恐れがありますので、ご注意下さい。

Specifications ● Material: Polypropylene (PP)
● Standard color: White



Specific use ● Prevent falling out of knurled knob
Remarks ● Light chamfer back surface of drilled hole. Creating a large chamfer may cause knob to fall out.



AP-176-DP-M5

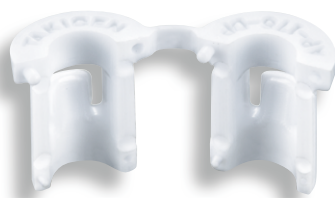


納入状態
As delivered

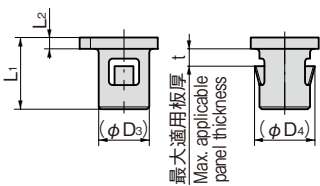 

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



取付け方法
Installation method

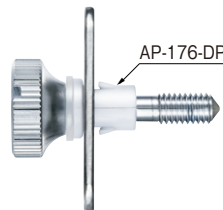

パネルから取外している時の脱落防止!
Prevents falling out when removing!

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L ₁	L ₂	φD ₁	φD ₂	(φD ₃)	(φD ₄)	φD ₅	t	製品質量(g) Mass	適用ローレットつまみ Applicable Knurled knob	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
AP-176-DP-M4	●		8	1	8.5	3	5.8	7	6	2.3	0.1	A-176-19,-20,-21,-48,-49 A-1176-19,-20,-21,-48,-49	04514	¥10	1000個~	¥9.60
AP-176-DP-M5	●	2D	9.5	1.5	9	4.1	7	8	7	2.3	0.2	A-176-16,-17,-18,-45,-46,-47 A-1176-16,-17,-18,-45,-46,-47 A-2176-18	04515	¥15	1000個~	¥14.40
AP-176-DP-M6	●		11	1.5	11	4.8	7.8	9	8	2.3	0.3	A-176-13,-14,-15,-32,-42,-43,-44 A-1176-13,-14,-15,-32,-42,-43,-44 A-2176-13	04516	¥17	500個~	¥16.40
AP-176-DP-M8	●		14	2	14	6	9.8	11	10	3.2	0.6	A-176-11,-12,-31,-40,-41 A-1176-11,-12,-31,-40,-41	04517	¥20	500個~	¥19.20

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。