

# 塩化ビニルローレットビス

## VINYL CHLORIDE KNURLED SCREWS



**AP-58**  
プラスチック製

### 特徴 Feature


- 塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。
- 表面はシボ加工を施しています。
- 指で回しやすい形状です。
- Made from chemical-resistant (lead-free) vinyl chloride.
- Surface is textured.
- Easy to turn with the fingers.

- 仕様 ●材質: 塩化ビニル樹脂(鉛レス)  
●標準色: アイボリー
- 用途 ●半導体製造装置・FPD製造装置
- 納期 ●標準在庫品

- Specifications ●Material: Vinyl chloride (lead-free)  
●Standard color: Ivory
- Specific use ●Semiconductor manufacturing equipment,  
FPD manufacturing equipment



AP-58-M8×20

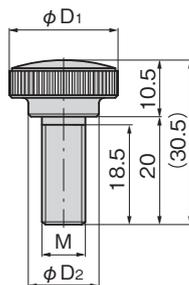

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	M	破壊締付トルクN・m Breaking torque	推奨締付トルクN・m Tightening torque	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
AP-58-M6×20	●	2D/3D	20	13	M6	1.3	0.6	3	04321	¥50	100個～ ¥48
AP-58-M8×20	●	2D/3D	20	13	M8	2.0	1.0	4	04316	¥60	100個～ ¥58
AP-58-M10×20	●	2D/3D	24	15	M10	3.0以上 or more	1.5	5	04322	¥70	100個～ ¥68

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

# ポップアップつまみ

## POP UP KNOB



**A-319**  
亜鉛合金製

### 特徴 Feature

- つまみを押すことにより、ポップアップします。もう一度押すと、フラットに収納。小型の扉に最適です。
- This knob will be pop up when you push it once. Push it again to make it flat and compact. Best suited for small doors.



- 仕様 ●製品質量: 70g  
●材質: 亜鉛合金(ZDC)  
●表面仕上: サチライトクロムめっき  
●適用板厚: 1.5~7mm
- 用途 ●マイクボックス・小型機器の扉
- 納期 ●標準在庫品

- Specifications ●Mass: 70g  
●Material: Zinc alloy (ZDC)  
●Finish: Satellite chrome plate (MZCr)  
●Applicable panel thickness: 1.5 to 7
- Specific use ●Doors for mike boxes and small equipment



A-319

### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

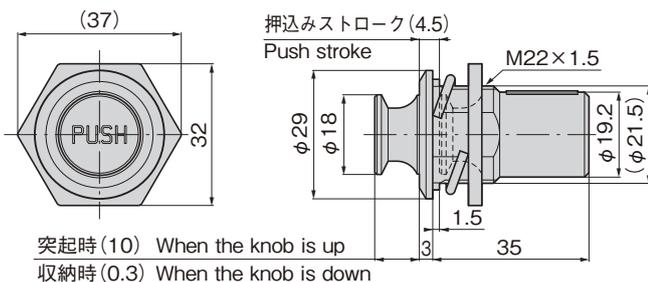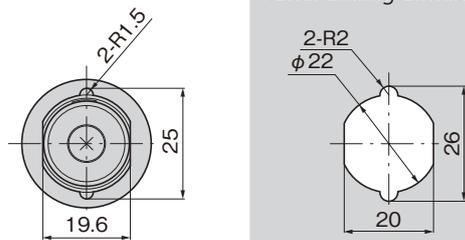

⚠ M22ナットの締め付トルクは10~15N・mでお願いします。  
Use a tightening torque of 10 to 15N・m for the M22 nut.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-319	●	2D	03564	¥1,250	10個～ ¥1,200

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー  
締め

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L型  
ハンドル

T型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ

KNOB