

あおりファスナー

GATE FASTENERS


C-1862
 ステンレス製

特徴 Feature

- スプリング内蔵で、すっきりとしたデザイン
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 解放時にアームがハンドル側に納まるので作業上安全です。
- 大型車のあおり又はウイング止めに最適です。

- Neat shape design with the built-in spring.
- Corrosion-resistant stainless is used.
- When released, the arm will be housed in the handle, assuring safety work.
- Optimal for large gates or wing fasteners.

仕様 ●材 質: ステンレス鋼板(SUS304)

●表面仕上: パフ研磨

用途 ●大型ウイング車・平ボディ車

納期 ●標準在庫品

 Specifications ●Material: Stainless steel plate (SUS304)
 ●Finish: Buffing

Specific use ●Large vehicles with wings, flat body vehicles

PAT.PEND.

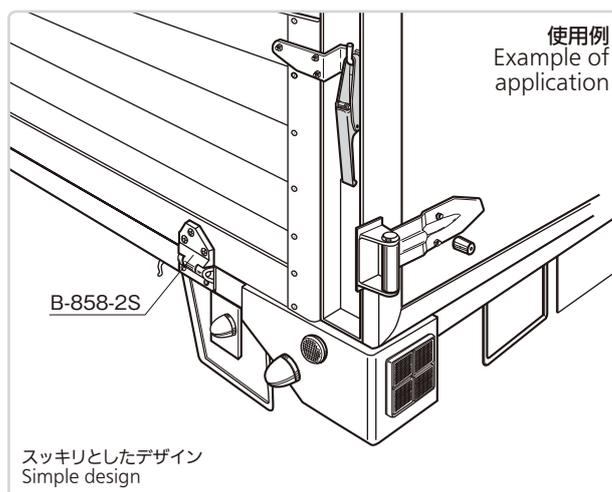
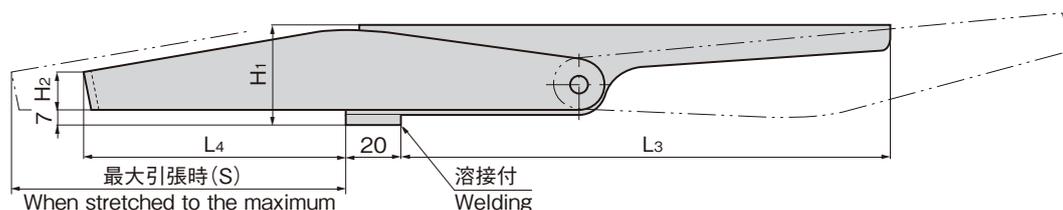
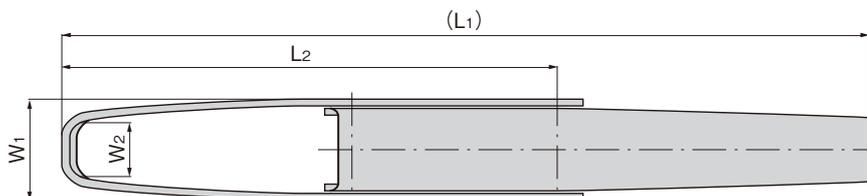


C-1862-1

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	(L1)								最大引張時(S) When stretched to the maximum	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
			L2	L3	L4	H1	H2	W1	W2	数量 Quantity					単価 Price	
C-1862-1	●	2D	303	185	185	98	44	15	39	20	120	685	21539	¥5,100	5個~	¥4,896
C-1862-2	●	2D	219	125	140	59	31	13	32	16	76	320	21540	¥3,400	5個~	¥3,264

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。


 スッキリとしたデザイン
 Simple design


ファスナー

ラッチ錠

 ドア
 キャッチ

 スナッチ
 ロック

 コントロール
 センター

 太陽光
 関連金具

 グレーチング
 ロック

 工業用
 錠前

 電磁波
 対策

パッキン

 窓枠・カード
 ホルダー

 ゴム脚・
 グロメット

 周辺機器
 (C)

 充電器用
 金具

 フリーザー
 金具

 ラッシング
 システム