

あおりファスナー

GATE FASTENERS



C-857-3
鉄製

特徴 Feature


- 堅牢強固なあおりファスナーです。
- 操作の簡単なスライドボルト式
- 中型・小型車に最適です。
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)
- Rigid and tough gate fastener.
- Slide bolts that are easy to operate.
- Suitable for medium and small vehicles.
- For the right-hand or left-hand use.

(The photo and drawings show the right-hand use)

- 仕様 ● 材質: 冷間圧延鋼板 (SPCC)
● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
用途 ● 特装車・平ボディ
納期 ● 標準在庫品

- Specifi- ● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
cations ● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Specific- ● Specially equipped vehicles and flat
use body vehicles

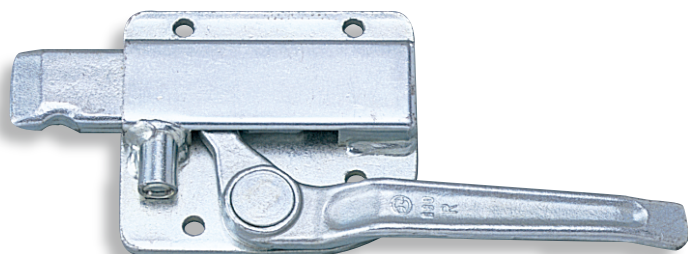



C-857-3-R

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-857-3-L		2D	1,280	21652	価格はお問合せ下さい	
C-857-3-R		2D	1,280	21653		


●: RoHS指令対応品

▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

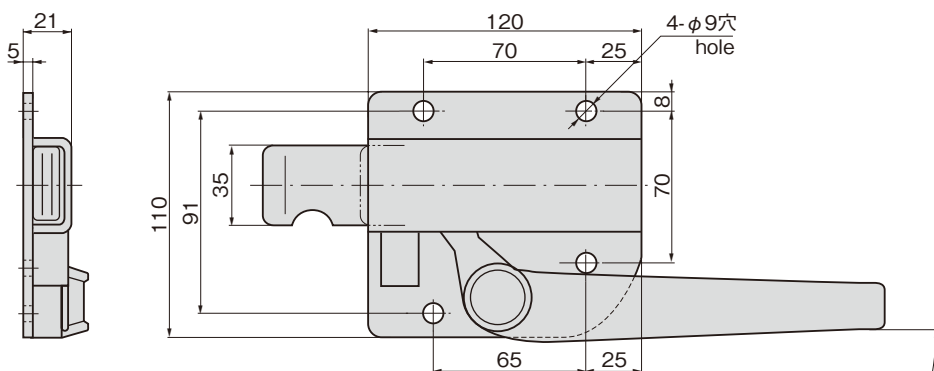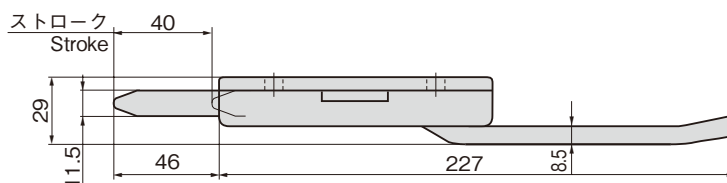

使用例
Example of
application

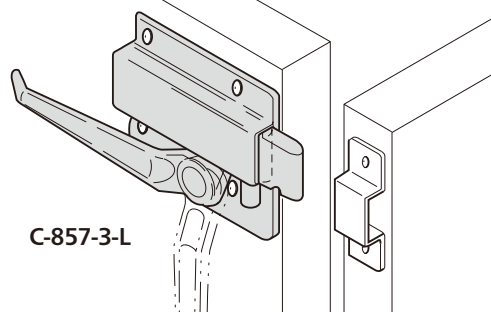

C-857-3-L

操作の簡単なスライドボルト式
Easy operating slide bolt method