

ワイヤーファスナー

WIRE FASTENERS



ステンレスの強度とプラスチックの軽量を標準装備






CP-329-1
グレー(標準)
Gray (Standard)




CP-329-2
ホワイト(特注)
White (Custom-made)



CP-329-3
ブラック(特注)
Black (Custom-made)

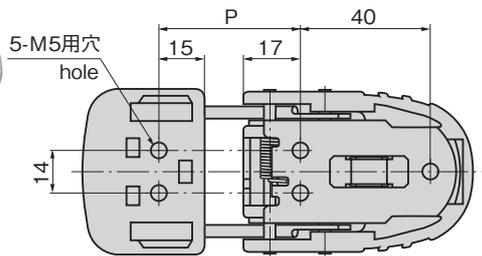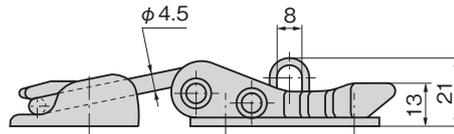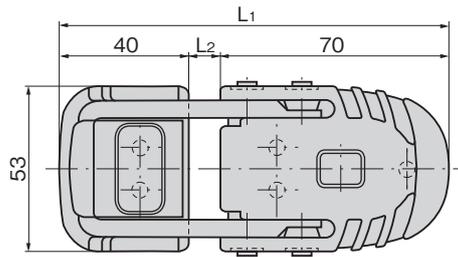

※本図は締り0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

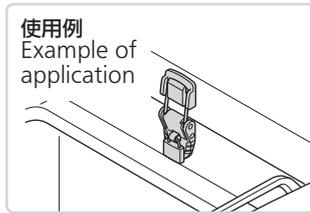

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	P	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
CP-329-1	●	2D/3D	130	20	52	110	21774	¥1,200	10個～ ¥1,152
CP-329-2	●	2D	120	10	42	107	21775	¥1,200	10個～ ¥1,152
CP-329-3	●	2D	110	—	32	105	21776	¥1,200	10個～ ¥1,152

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

特徴 Feature

- 負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。
- 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
- 鍵穴付で南京錠で施錠できます。
- ワイヤアームの長さは3タイプから選べます。
- 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。

- Stainless steel is used for loaded parts to increase strength and plastics are used for other parts to decrease weight.
- Safety design that the installation screws are concealed when locked.
- Key hole is provided so padlock can be used.
- Three types of wire arm length are available.
- Corrosion-resistant plastics and stainless steel are used.

- 仕様 ● 材質
本体・受座/ポリアミド66 (PA66)
アーム/ステンレス鋼棒 (SUS304)
- 標準色: グレー
- 用途 ● 船舶・車両
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 他のカラーも製作致します。
● 南京錠C-555は1222ページをご参照下さい。

- Specifications ● Material:
Main body and catch: Polyamide 66 (PA66)
Arm: Stainless steel bar (SUS304)
- Standard color: Gray
- Specific use ● Ships (boats) and vehicles
- Remarks ● For padlock C-555, see page 1222.

ファスナー




FASTENERS



CP-38-1



CP-38-2
鍵穴なし
Without keyhole

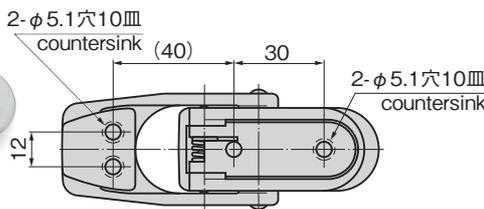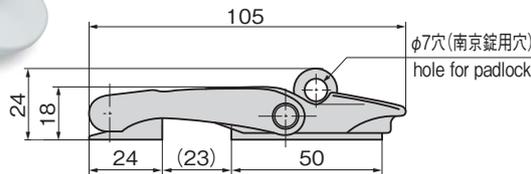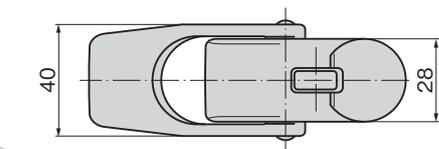

特徴 Feature

- 樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。
- 突起が少なく人に優しいソフトデザインです。
- 鍵穴付は南京錠で施錠できます。
- 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
- The product made of resin has elasticity, which may not be affected with rust and the floor may not be damaged.
- Soft image thanks to the corners with a radius.
- Can be locked with a padlock.
- Safety design that the installation screws are concealed when locked.

- 仕様 ● 材質: ポリアミド66 (PA66)
- 標準色: アイボリー
- 用途 ● 船舶・ボートのハッチやボックス
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 他のカラーも製作致します。
● 常温でご使用下さい。
● 南京錠C-555は1222ページをご参照下さい。

- Specifications ● Material: Polyamide 66 (PA66)
- Standard color: Ivory
- Specific use ● Hatches and box in ships and boats
- Use it at normal temperature.
● For padlock C-555, see page 1222.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
CP-38-1	●	2D/3D	43	21589	¥480	20個～ ¥461
CP-38-2	●	2D	43	21816	¥470	20個～ ¥451

※本図は締り0mmの場合です。
※Diagram show that tightening margin of 0mm.

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



FASTENERS
ファスナー
ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
クロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム