

三方締パチン錠 FASTENERS



C-1445
ステンレス製

特 徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。

- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The dead bolt enters the catch so the tightening in the three-way directions is enabled.


- 仕 様 ● 材 質 : ステンレス鋼板 (SUS304)
● 表面仕上 : パレル研磨
● 許容荷重 : 294N
- 用 途 ● 特装車・建設機械・エンジンカバー
● 標準在庫品
- 納 期 ● 南京錠はC-555(1222ページ)をご参照下さい。

- Specifi- ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
cations ● Finish: Barrel polishing
● Allowable load: 294N



- Specific- ● Specially-equipped vehicle, construction
use equipment and engine covers.
- Remarks ● For padlock C-555, see page 1222.

PAT.PEND.

使用例
Example of application

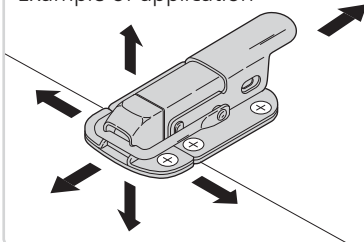

C-1445-1

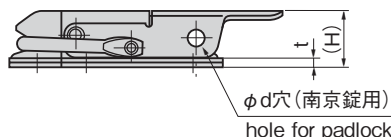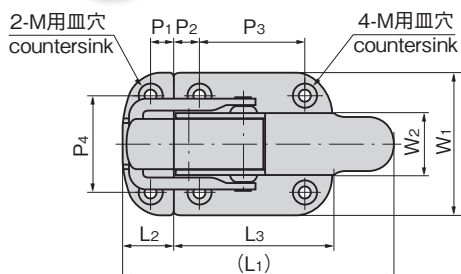

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	W1	W2	(H)	t	P1	P2	P3	P4	M	φd	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-1445-1	●	2D/3D	103	30	60	50	20.5	17.5	3	18	14	32	34	M5	5.5	161	22248	¥1,500	10個～ ¥1,425
C-1445-2	●	2D/3D	90	17	53	46	20.5	17.5	3	8	8	35	32	M4	5.5	140	22037	¥1,500	10個～ ¥1,425
C-1445-3	●	2D/3D	64.5	14.5	42	34	15	12	2.2	6	6	25	24	M3	5.5×8	55	22968	¥1,100	10個～ ¥1,045

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

内側コーナー用三方締パチン錠 FASTENERS



C-1445-1-CT
ステンレス製

特 徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 受金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。
- 機器の内側のコーナーを引付け及び締付けが可能です。

- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The dead bolt is entered in the stopper plate, so the three-directional fastening is possible.
- Pulling and fastening of the equipment inside corners are possible.


- 仕 様 ● 製品質量 : 179g
● 材 質 : ステンレス鋼板 (SUS304)
● 表面仕上 : パレル研磨
- 用 途 ● 特装車・建設機械・振動機器
● 標準在庫品
- 納 期 ● 南京錠はC-555(1222ページ)をご参照下さい。

- Specifi- ● Mass: 179g
cations ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Barrel polishing


- Specific- ● Specially-equipped vehicles,
use construction and vibration

- Remarks ● For padlock C-555, see page 1222.

PAT.PEND.

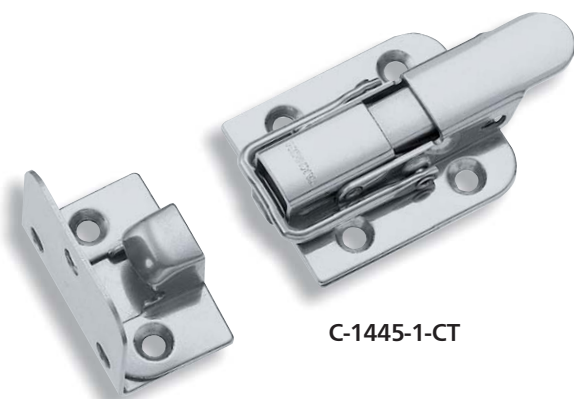

C-1445-1-CT

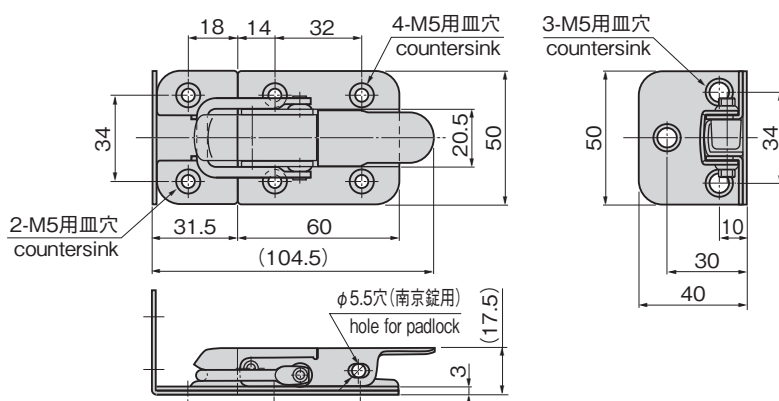

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-1445-1-CT	●	2D/3D	22809	¥1,700	10個～ ¥1,615

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。