

オートロックパチン錠

AUTO-LOCKING SNAP LOCKS



C-2240 チタン製
C-1240 ステンレス製

特徴 Feature

- 自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません。
- チタン製で耐食性に優れています。(C-2240)
- 南京錠で施錠ができます。(C-1240-1)
- Locking is performed automatically with the lever so it does not come off even if vibration occurs.
- It's made of titanium so it's corrosion-resistant. (C-2240)
- Can be locked with padlock. (C-1240-1)

仕様 ●材 質: C-2240/本体/純チタン1種・2種
スプリング/チタン合金(Ti-22V-4Al)
C-1240/冷間圧延ステンレス鋼板
(SUS304)






- 表面仕上: 光沢バレル研磨
- 引張荷重: 締代0.5mmのとき
C-2240-3/108N
C-1240-1/235N
C-1240-2/196N
C-1240-3/196N

- 用途 ● 電路用ダクトの締付け・振動機器
納期 ● 標準在庫品(チタン製はお問合せ下さい)
備考 ● 南京錠C-555は1222ページをご参照下さい。

- Specifications ● Material: C-2240: Main body: Pure titanium grade 1/2
Spring: Titanium alloy (Ti-22V-4Al)
C-1240: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Gloss barrel polishing
● Tensile load (when the tightening margin is 0.5mm)
C-2240-3: 108N
C-1240-1: 235N
C-1240-2: 196N
C-1240-3: 196N

Specific use ● Duct securing and vibration equipment
Remarks ● For padlock C-555, see page 1222.

PAT.PEND.

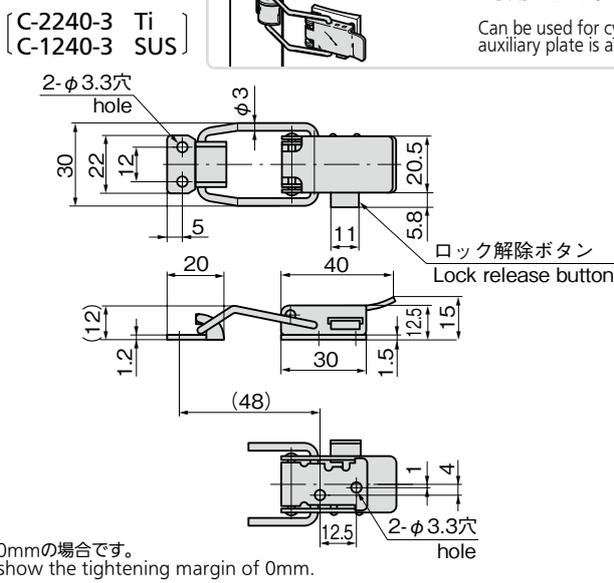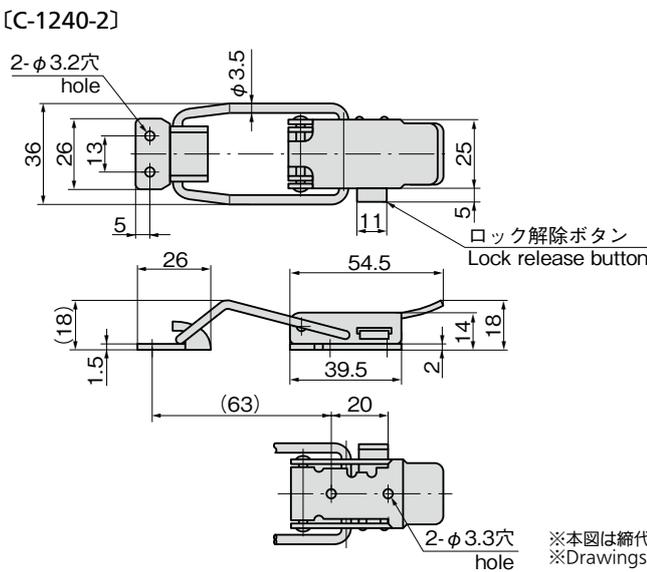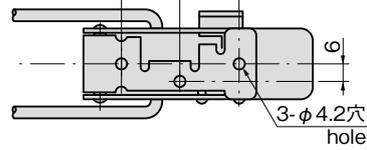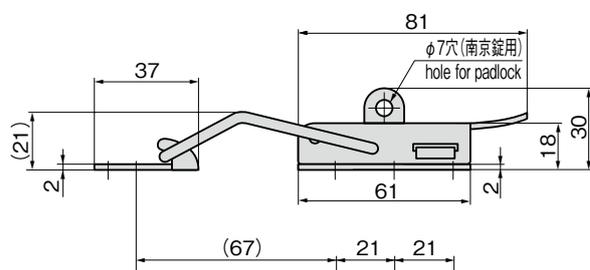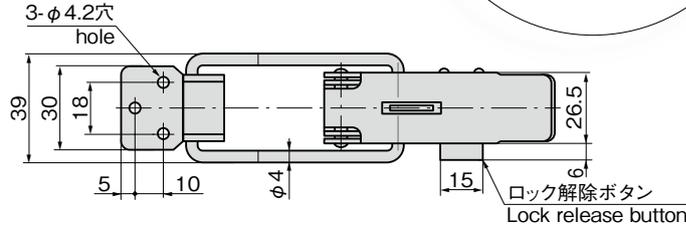

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-2240-3	●		20	23110		価格はお問合せ下さい
C-1240-1	●	2D/3D	125	20956	¥810	15個~ ¥770
C-1240-2	●	2D/3D	65	20957	¥570	15個~ ¥542
C-1240-3	●	2D/3D	35	20958	¥450	20個~ ¥428
C-1240-3-PDL	●		36	24552	¥500	20個~ ¥480

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。

使用例 Example of application

当て板を付けると、円筒にも使用できます。
Can be used for cylinders if auxiliary plate is attached.

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

FASTENERS

ラッチ錠
ドア
キャッチ
スナッチ
ロック
コントロール
センター
太陽光
関連金具
グレーチング
ロック
工業用
錠前
電磁波
対策
パッキン
窓枠・カード
ホルダー
ゴム脚・
グロメット
周辺機器
(C)
充電器用
金具
フリーザー
金具
ラッシング
システム