

締め付けパチン錠

FASTENING SNAP LOCK


C-1240-T
 ステンレス製

特徴 Feature

- 受金具を新しい機構部品とし、取付け面に垂直方向の締め付けができます。
- 自動的にレバーがロックするので、振動等で外れることがありません。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 本体側は従来品C-1240と取付けに互換性があります。(受側は互換性はありません。)
- 南京錠で施錠ができます。(C-1240-T-1)
- Bearing fitting parts with a new mechanism are used, ensuring tightening in the vertical direction to the fitting side.
- The lever is locked automatically, allowing no unlocking due to vibrations.
- Made of stainless steel with superior corrosion resistance.
- The body side is compatible with the conventional C-1240 lock. (but the bearing side has no compatibility.)
- Lockable with a padlock. (C-1240-T-1)


仕様 ● 材質: 本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
クッションゴム/エチレンプロピレンゴム (EPDM)

- 用途 ● 表面仕上: 光沢バレル研磨
● 振動機器・宅配バイク
納期 ● 標準在庫品

Specifications ● Material: Body: Cold-rolled stainless steel plate (SUS304)
Cushion rubber: Ethylene propylene rubber (EPDM)

Specific-use ● Surface finish: Gloss barrel polishing
● Vibrating equipment and delivery service motorbike


使用例 Example of application

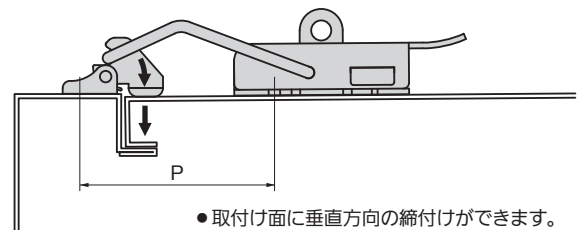

- 取付け面に垂直方向の締め付けができます。
- Ensuring tightening in the vertical direction to the fitting side.

商品番号 Product No.	参考締め付け力 Reference Tightening Force
C-1240-T-1	220N/P=69の時
C-1240-T-2	110N/P=64の時
C-1240-T-3	100N/P=48の時


〔C-1240-T-3〕

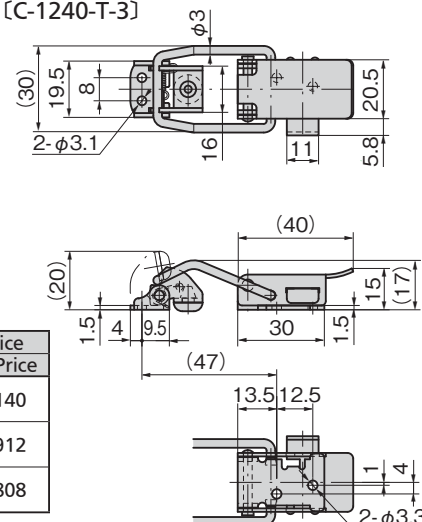


C-1240-T-1

C-1240-T-3

〔C-1240-T-1〕

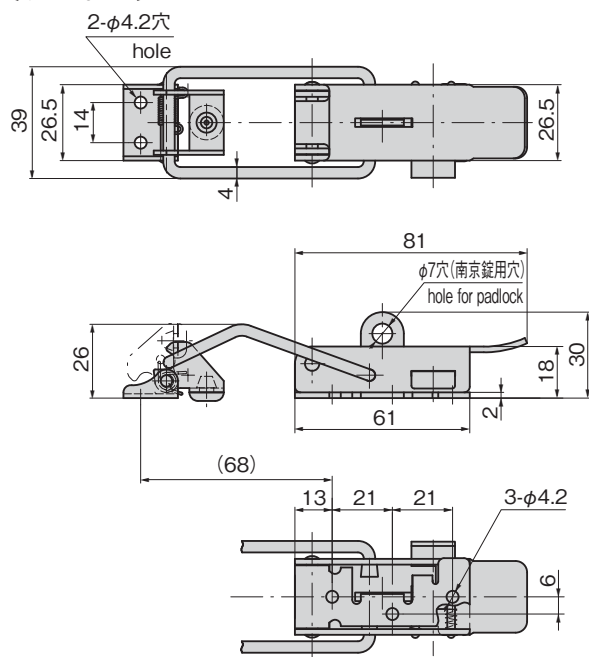

〔C-1240-T-2〕

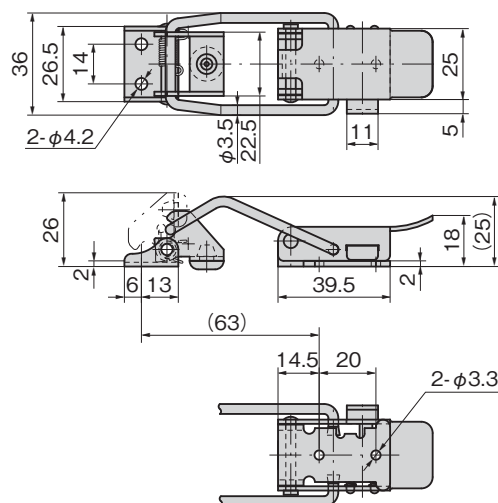

商品番号 Product No.	備考 Remarks	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-1240-T-1	南京錠用穴付 With hole for padlock	129	23981	¥1,200	10個~ ¥1,140
C-1240-T-2	南京錠用穴無 Without hole for padlock	75	24223	¥950	10個~ ¥912
C-1240-T-3	南京錠用穴無 Without hole for padlock	40	24224	¥850	15個~ ¥808

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。



FASTENERS

ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

太陽光

関連金具

グレーチング

ロック

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

グロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザー

金具

ラッシング

システム