

破壊防止パーソナルコインロック

PERSONAL COIN LOCKS



C-288-SD
黄銅製

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

INDUSTRIAL LOCKS
工業用
錠前
電磁波
対策
パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム

ドリル破壊に負けない構造!!

PAT.PEND.



C-288-SD

キーNo.Z00288
Key

特徴 Feature




- 焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ)
- C-288-SHの強化・改良タイプで、最も防盜性の高い自販機用シリンダーです。
- ピッキング対策をオプションで組込可能です。
- 外観上のインパクトがあり犯罪の抑止効果が期待できます。
- 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様。
- スムーズなリバーシブルキー構造
- 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(1ヶ所抜け)
- Domed flanged cylinder (induction-heated SUS)
- A stronger, improved version of C-288-SH, this is our most powerful anti-theft cylinder for vending machines.
- An anti-picking option may be integrated into the cylinder.
- The strong visual impact may be expected to act as a deterrent to crime.
- Key is cut bias so it's difficult to duplicate. (Key corner pin groove machined)
- Smooth reversible key structure.
- Key can be removed only when locking so you don't fail to lock.

- 仕様
- 製品質量: 本体/60g キー/8g
 - 材質: 本体/外筒/快削黄銅棒(C3604BD) 内筒/ステンレス鋼 キー/黄銅板(C3713P)
 - 表面仕上: クロムめっき(MBCr)
 - 最大鍵違い数: 17万7000通り
 - 付属品: キー2本・止め金
- 用途
備考
- 自動販売機・キャッシュディスプレイ
 - 標準在庫品
 - オプションで空転リングがあります。
 - マスターシステムの組込みが可能です。お問合せ下さい。
 - 同一鍵番号・指定番号も製作致します。

- Specifications
- Mass: Main body: 60g. Key: 8g
 - Material: Main body: External cylinder: Free cutting brass bar (C3604BD) Internal cylinder: Stainless copper Key: Brass plate (C3713P)
 - Finish: Chrome plating (MBCr)
 - No. of max. key differences: 177,000
 - Accessories: Two keys and stopper plate.
- Specific use
- Vending machines, cash dispensers

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-288-SD 同番 keyed alike	●	2D/3D	23454	¥2,000	10個~	¥1,920
C-288-SD 鍵違い key differences	●	2D/3D	23455	¥2,100	10個~	¥2,016
C-288-OP-3	●	2D/3D	23918	¥250	30個~	¥240

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。

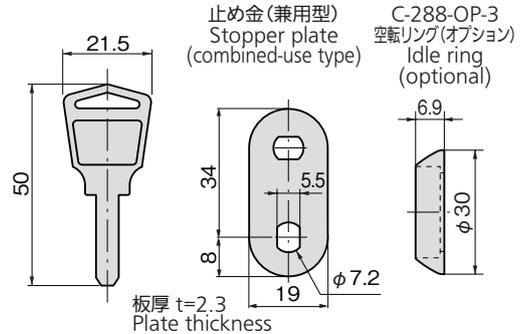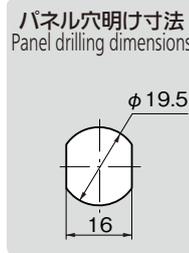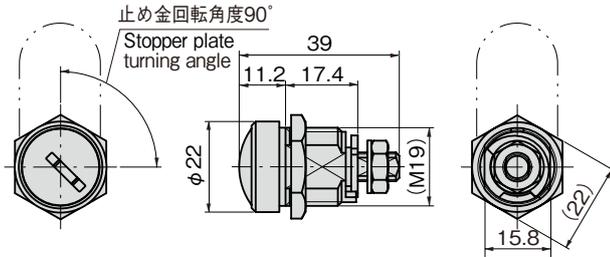

パーソナルコインロック

PERSONAL COIN LOCKS



C-288-Y
黄銅製

PAT.PEND.

特徴 Feature

- 焼入れ強化によるシリンダーキャップ仕様でドリルなどの破壊から守ります。
- 鍵の複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
- 10本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
- スムーズなリバーシブルキー構造
- 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
- To protect against breaking by drill etc. with baked and reinforced cylinder cap.
- Duplication of key is difficult because it's cut bias. (key corner pin groove is machined)
- Wide variations of key differences with a 10-piece 135° pin alignment.
- Smooth reversible key structure.
- Key can be removed only when locking so you don't fail to lock.


- 仕様
- 製品質量: 本体/80g キー/20g
 - 材質: 本体/快削黄銅棒(C3604BD) キャップ/ステンレス(SUS420F) キー/黄銅板(C3713P)
 - 表面仕上: 本体/クロムめっき(MBCr) キャップ/クロムめっき キー/ニッケルめっき(MBNI)
 - 同一鍵番号・指定番号も製作致します。
 - 最大鍵違い数: 5万9000通り
 - 付属品: キー2本・止め金
- 用途
備考
- 自動販売機・アミューズメント機器
 - 標準在庫品
 - オプションで空転リングもあります。(別売)

- Specifications
- Mass: Main body: 80g. Key: 20g
 - Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) Cap: Stainless steel (SUS420F) Key: Brass plate (C3713P)
 - Finish: Main body: Chrome plating (MBCr) Cap: Chrome plating Key: Nickel plating (MBNI)
 - No. of max. key differences: 59,000
 - Accessories: Two keys and stopper plate.
- Specific use
- Vending machines and amusement equipment



キーNo.00288S
Key

C-288-Y

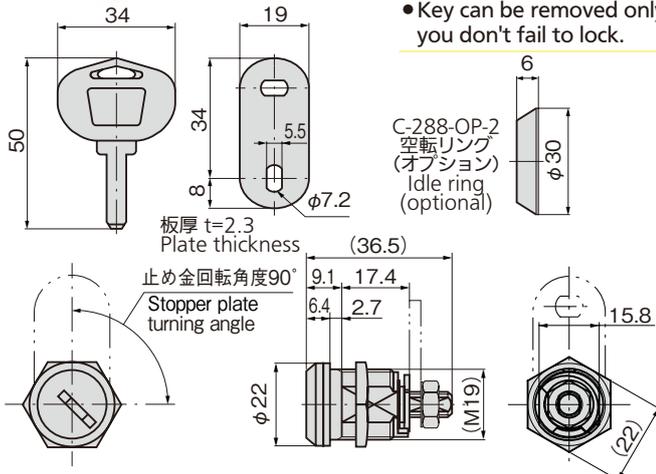

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-288-Y 同番 keyed alike	●	2D/3D	22173	¥2,000	10個~	¥1,920
C-288-Y 鍵違い key differences	●	3D	22174	¥2,100	10個~	¥2,016
C-288-OP-2	●	2D/3D	22956	¥210	40個~	¥202

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。