



C-111
亜鉛合金製

特徴 Feature

- シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
- Can be locked by turning the cylinder lock 90° so key is not needed in this case.

仕様 ● 材質：シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)
掛金部/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
● 表面仕上：シリンダー錠部/クロムめっき(MZCr)
掛金部/光沢バレル研磨

- 鍵番号：鍵違い
- 付属品：キー3本

用途 ● 船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
納期 ● 標準在庫品
備考 ● C-111-1は中止品となりました。

Specifications ● Material:
Cylinder lock: Zinc alloy (ZDC)
Hook: Cold rolled stainless steel plate (SUS430)
● Finish: Cylinder lock: Chrome plating (MZCr)
Hook: Gloss barrel polishing


● Key No.: Differences
● Accessories: Three keys
Specific use ● Ships, vehicles, kitchen and outdoor equipment
Remarks ● C-111-1 is no longer manufactured.

シリンダー付掛金
LATCHES WITH CYLINDERS



C-111-2

鍵違い
Key differences

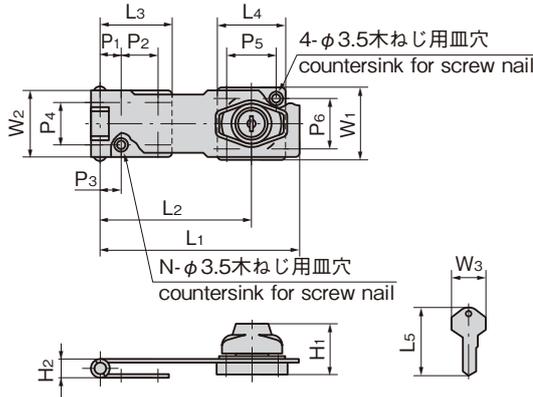

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	W3	H1	H2	P1	P2	P3	P4	P5	P6	N	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-111-2		2D/3D	95	68	41	41	40	41	40	22	30	10.5	13	21	13	26	29	29	4	216	20393	¥1,750	10個~	¥1,698
C-111-3		2D/3D	75	55	19	35	34	30	30	20	27.5	8.5	10.5	13.5	18	25.5	20.5	2	110	20394	¥1,400	10個~	¥1,358	
C-111-4		2D/3D	60	40																105	20395	¥1,350	10個~	¥1,310

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

打掛
HASPS



C-1249
ステンレス製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 筐体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Choose the appropriate size according to your case size and installing dimensions.

仕様 ● 材質：本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
つまみ/黄銅
● 表面仕上：本体/バレル研磨
つまみ/クロームめっき

用途 ● 建築物の出入口・船舶
納期 ● 標準在庫品

Specifications ● Material: Main body/Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
Knob/Brass
● Finish: Main body/Barrel polishing
Knob/chrome plating (MBCr)
Specific use ● Entrance/exit of buildings and ships (boats)


C-1249-3



注) C-1249-6には凹部がありません。
note) non-dent (C-1249-6)



注) C-1249-6には止めねじはありません。
note) C-1249-6 has no setscrew.

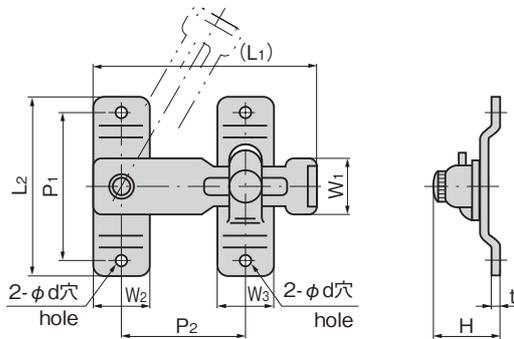

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	(L1)	L2	W1	W2	W3	t	H	P1	P2	φd	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-1249-1		2D/3D	125	100	30	30	30	3	30	80	75	6.5	290	20973	¥1,450	10個~	¥1,407
C-1249-2		2D/3D	105	80	25	25	25	3	29	66	60	5.5	200	20974	¥1,250	10個~	¥1,213
C-1249-3		2D/3D	84	65	20	20	20	2.5	25	53	52	5	100	20975	¥610	15個~	¥592
C-1249-4		2D/3D	58	46	16	16	16	2	19	37	35	4	50	20976	¥360	25個~	¥349
C-1249-5		2D/3D	49	40	13	13	13	1.5	16	32	28	3.5	30	20977	¥300	30個~	¥291
C-1249-6		3D	38	35	10	10	10	1.5	14	28	22	3.3	15	20978	¥200	40個~	¥194

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

INDUSTRIAL LOCKS
工業用
錠前
電磁波
対策
パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム