

導電性マスキングテープ(ワッシャータイプ) SHIELDING TAPES (masking)



C-300-MCU-M
銅製

特徴 Feature



- 導電性マスキングテープのワッシャータイプです。
- 特性はC-300-MCU-Tと同じです。
- Conductive masking tape in washer format.
- Characteristics are the same as for C-300-MCU.

- 仕様 ● 1シート：10枚入
用途 ● 筐体のグラウンディングとシールドイング
● 塗装時のマスキングと筐体の防食
納期 ● 標準在庫品


- Specifications ● One sheet : 10 pcs
Specific-use ● Grounding/shielding for cases/housings
● Masks during painting and prevents casing corrosion.



C-300-MCU-M4

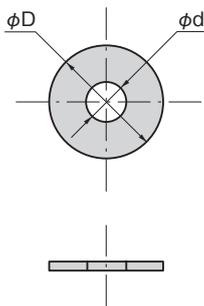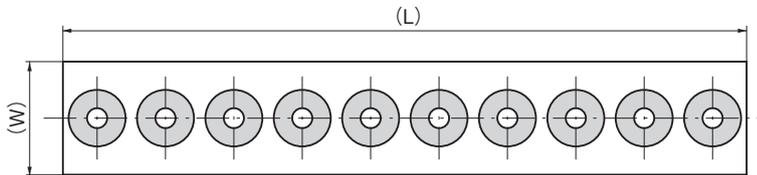

構造 Construction

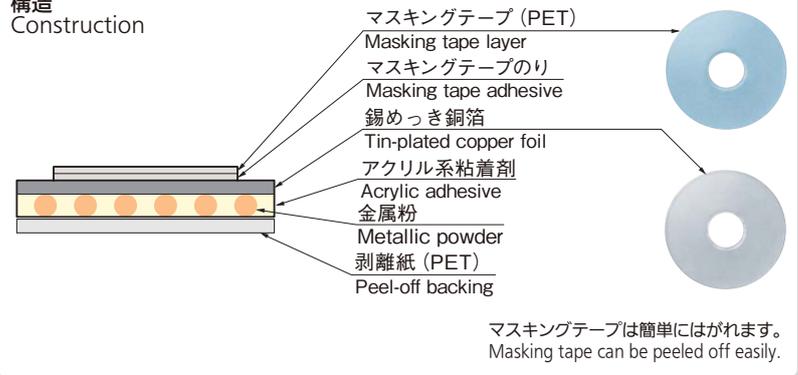

| 商品番号 Product No. | RoHS | CAD | 備考 Remarks | φd | φD (W) | (L) | コード Code | 単価 Price (1シート/10枚) (One sheet : 10pcs) | | 量販価格 Bulk Price | |
|---------------------|------|-----|---------------|-----|--------|-----|-------------|--|-------------|-----------------|------|
| | | | | | | | | 数量 Quantity | 単価 Price | 数量 | 単価 |
| C-300-MCU-M4 | ● | | M4用 For M4 | 4.3 | 15 | 30 | 180 | 24345 | ¥380 | 100シート~ | ¥365 |
| C-300-MCU-M5 | ● | | M5用 For M5 | 5.3 | 15 | 30 | 180 | 24346 | ¥380 | 100シート~ | ¥365 |
| C-300-MCU-M6 | ● | | M6用 For M6 | 6.3 | 17 | 30 | 200 | 24486 | ¥400 | 100シート~ | ¥384 |
| C-300-MCU-M8 | ● | | M8用 For M8 | 8.3 | 19 | 30 | 200 | 24487 | ¥400 | 100シート~ | ¥384 |

● : RoHS指令対応品
▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

耐熱タイプ(C-300-MCU-M-H)特注品



- C-300-MCU-T-Hと同じ材質です。
- It is the same quality of the material as C-300-MCU-T-H.

| 商品番号 Product No. | コード Code | 単価 Price (1シート/10枚) (One sheet : 10pcs) |
|---------------------|-------------|---|
| C-300-MCU-M4-H | 24539 | ¥440 |
| C-300-MCU-M5-H | 24540 | ¥440 |
| C-300-MCU-M6-H | 24541 | ¥500 |
| C-300-MCU-M8-H | 24542 | ¥520 |

耐熱導電性マスキングテープのご案内

INFORMATION ABOUT HEAT-RESISTANT SHIELDING TAPES

C-300-MCU-T-H

特徴 Feature

- 粉体塗装などの炉内温度が高温時に使用できます。
 - Can be used when applying a powder coating, etc. in a high-temperature compartment.
- 納期 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい。

使用方法 Application method



C-300-MCU-T13-H

C-300-MCU-T25-H

| 商品番号 Product No. | コード Code | 単価 Price |
|---------------------|-------------|-------------|
| C-300-MCU-T13-H | 24538 | ¥13,600 |
| C-300-MCU-T25-H | 24537 | ¥24,000 |

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム

ELECTROMAGNETIC WAVE PREVENTION