

難燃性クッションゴム

FLAME-RETARDANT RUBBER CUSHIONS

C-30-CS-1~4・7~10-EP-UL

ゴム製

C-30-CS-5・6

プラスチック製



特徴 Feature

- 難燃材 (UL94 V-0) を使用。(C-30-CS-1~4・7~10-EP-UL)
- パネルの穴にワンタッチでセット
- 非移行性ゴム (汚染試験 JIS K6267 異状なし)
- Flame-retardant rubber (UL94 V-0) is used. (C-30-CS-1~4・7~10-EP-UL)
- Can be attached one-touch to the hole of a panel.
- Non-trasmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)



C-30-CS-1-EP-UL C-30-CS-2-EP-UL C-30-CS-3-EP-UL C-30-CS-4-EP-UL C-30-CS-5 C-30-CS-6

仕様 ● 材質: C-30-CS-1~4・7~10-EP-UL / エチレンプロピレンゴム (EPDM) C-30-CS-5・6 / ポリエチレン (PE)

用途 ● 小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚


納期 ● 標準在庫品

備考 ● シロキ酸ガスを抜いたシリコン製も製作致します。 ● 他のカラーも製作いたします。EPDM製 (CS-5・CS-6は除く) ● ニトリルゴム製 (NBR) で適用板厚 1mm 用・1.2mm 用も製作致します。(C-30-CS-7~10)


Specifications ● Material: C-30-CS-1~4・7~10-EP-UL: Ethylene propylene rubber (EPDM) C-30-CS-5・6: Polyethylene (PE)

Specific-use ● For small distribution board doors and measuring equipment.

[C-30-CS-1-EP-UL] [C-30-CS-2-EP-UL] [C-30-CS-3-EP-UL] [C-30-CS-4-EP-UL]

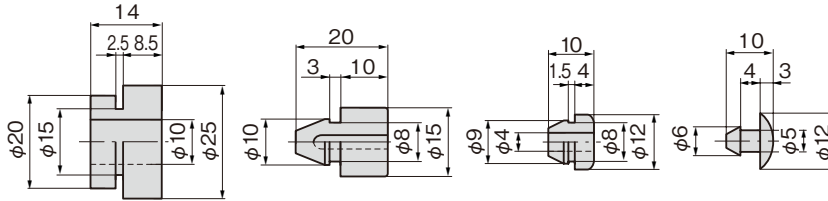

[C-30-CS-5] [C-30-CS-6] [C-30-CS-7-EP-UL] [C-30-CS-8-EP-UL] [C-30-CS-9-EP-UL] [C-30-CS-10-EP-UL]

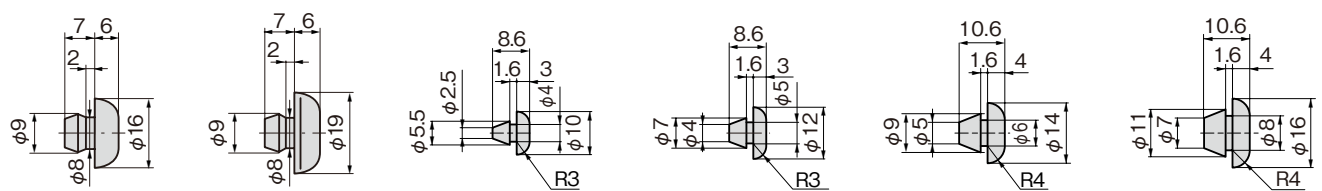

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	硬度 Hardness	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-30-CS-1-EP-UL	●	2D/3D	50° ±5°		24103	¥49	100個~ ¥47
C-30-CS-2-EP-UL	●	2D/3D	70° ±5°		24104	¥36	100個~ ¥35
C-30-CS-3-EP-UL	●	2D/3D		0.9	24105	¥21	100個~ ¥20
C-30-CS-4-EP-UL	●	2D/3D	50° ±5°	0.5	24106	¥18	100個~ ¥17.30
C-30-CS-5	●	2D/3D	67Dスケール 67D scale	0.9	20257	¥14	100個~ ¥13.40
C-30-CS-6	●	2D/3D	67Dスケール 67D scale	1.4	20258	¥16	100個~ ¥15.40

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	硬度 Hardness	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-30-CS-7-EP-UL	●	3D	50° ±5°	0.4	24107	¥20	100個~ ¥19.20
C-30-CS-8-EP-UL	●	2D/3D		0.6	24108	¥21	100個~ ¥20
C-30-CS-9-EP-UL	●	3D			24109	¥27	100個~ ¥26
C-30-CS-10-EP-UL	●	3D			24110	¥29	100個~ ¥28

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

難燃性パイプ用ゴム足

FLAME-RETARDANT RUBBER FEET FOR PIPES



特徴 Feature


- 難燃材 (UL94 V-0) を使用。
- パイプや丸棒に簡単にセットできます。
- 非移行性ゴム (汚染試験 JIS K6267 異状なし)
- Flame-retardant rubber (UL94 V-0) is used.
- Can be easily attached to the pipe or round bar.
- Non-trasmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)



C-31

カラー製品は特注です。
Color products are custom-made.

標準色は黒です。
Standard color: Black

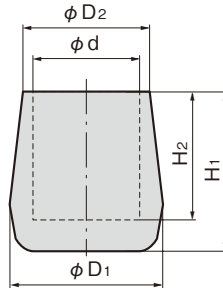

パイプなどがφdより小さい場合はゆるみ防止に接着剤をご使用下さい。
パイプなどがφdより大きい場合は挿入時、潤滑剤をご使用下さい。
If pipe is less than φd dimension, use adhesive to prevent looseness.
If pipe is larger than φd dimension, apply lubricant after insertion.

仕様 ● 材質: エチレンプロピレンゴム (EPDM) ● 硬度: 70° ±5°

用途 ● 制御盤・スチールキャビネット

納期 ● 標準在庫品

備考 ● シロキ酸ガスを抜いたシリコン製も製作致します。

Specifications ● Material: Ethylene propylene rubber (EPDM) ● Hardness: 70° ±5°

Specific use ● Control boards and steel cabinets

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	φd	適合パイプ Applicable pipe	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-31-1-EP-UL	●	2D/3D	27	20	40	36	30	29~32	18	24167	¥60	100個~ ¥58
C-31-2-EP-UL	●	2D/3D	38	30	34	27	24	23~26	20	24168	¥46	100個~ ¥44
C-31-3-EP-UL	●	2D/3D	34	25	31	24.8	20.8	19~22	17	24169	¥42	100個~ ¥40
C-31-4-EP-UL	●	2D/3D	34	23	29	21.5	17	16~19	19	24170	¥37	100個~ ¥36
C-31-5-EP-UL	●	2D/3D	30	22	25	17	14	13~16	11	24171	¥27	100個~ ¥26
C-31-6-EP-UL	●	2D/3D	29.5	22.5	21	14.5	11.5	10.5~13.5	8	24172	¥23	100個~ ¥22

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。



角パイプ用キャップφ16・φ19・φ22・φ25もあります。詳細はお問合せ下さい。



ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

太陽光

関連金具

グレーティング

ロック

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

グロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザー

金具

ラッシング

システム

RUBBER FEET & GROMMETS

15.03

総合 23★

1267