

アクチュエーター ACTUATOR



LE-150
プラスチック製



特徴 Feature

- ロック装置とリンクさせることにより電氣的に施錠錠ができます。
- 極性切換により正逆2方向に回転
- 焼損防止用ポジスター内蔵
- Linking to a locking device allows electrical locking and unlocking.
- Switching polarity allows rotation in opposite directions.
- Built-in posistor to prevent burn-out


- 仕様**
- 材質: カバー/ポリプロピレン (PP/G35%)
 - 動作時間: 約0.5秒~1.0秒以内
 - トルク: 14.7cN・m以内
 - 付属品: クイックブッシュAC-25-Q-14
 - 使用周囲温度: 0~+50°C (氷結しないこと)
- 用途**
- 各種扉
 - 特注品・・・納期お問合せ下さい

- Specifications**
- Material: Cover: Polypropylene (PP/G35%)
 - Operating time: Within 0.5~1.0 sec.
 - Torque: Within 14.7cN・m
 - Accessories: Quick bushes AC-25-Q-14
 - Operating temperature range: 0°C to +50°C (non-condensing)
- Specific use**
- Doors of every types.

仕様 Specifications		
定格電圧	Rated voltage	DC24V DC12V
消費電流	Power consumption (突入時除く)	400mA 550mA
トルク	Torque	14.7cN・m
動作時間	Motion time (無負荷時)	約0.5s~1.0s以内 Within approx. 0.5s to 1.0s
焼損防止ポジスター内蔵 Built-in posistor to prevent burn-out		

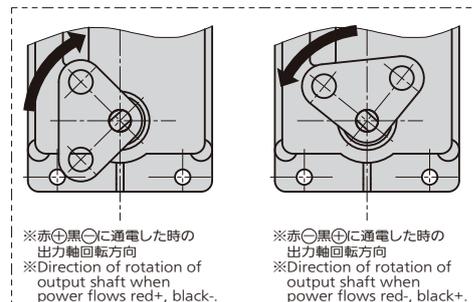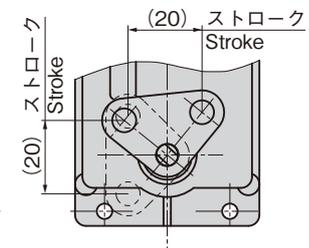

LE-150-24V

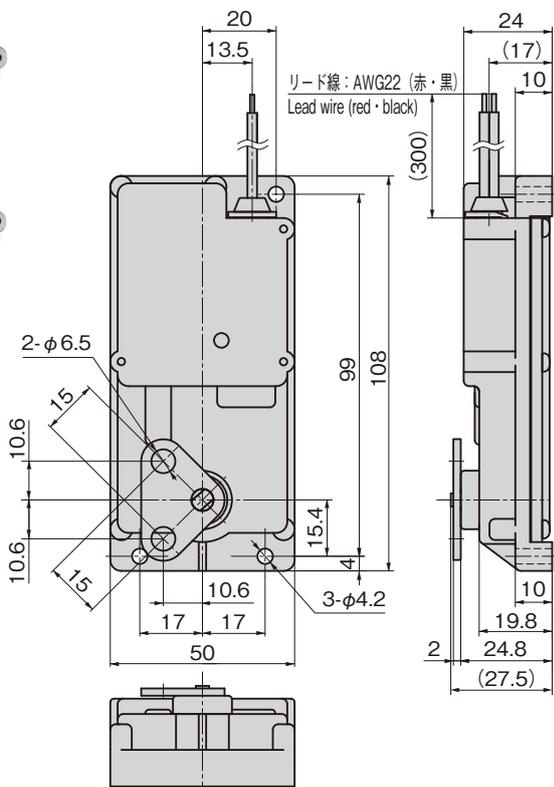

商品番号 Product No.	RoHS CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
LE-150-24V	2D/3D	120	50296	¥6,000	5個~	¥5,700
LE-150-12V		120	50329	¥6,000	5個~	¥5,700

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

永電磁ホルダー

PERMANENT ELECTROMAGNETIC HOLDER




LE-80

特徴 Feature

- 通電することにより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。
- When the current is turned on the magnetism is neutralized, allowing the catch to be released.

- 仕様**
- 吸着力: 約500N
 - 残留吸着力: 1N以下 (DC24V印加時)
 - 定格電圧: DC24V (通電時間5分以内)
 - 消費電力: 0.4A
 - リード線極性: 赤(プラス)・青(マイナス)
 - 使用周囲温度: -10~+40°C (氷結しないこと)
- 用途**
- 各種扉の施錠
- 納期**
- 標準品・・・納期お問合せ下さい

- Specifications**
- Adhesive power: Approx. 500N
 - Residual adhesive power: less than 1N (with application of DC24V)
 - Rated voltage: DC24V (Power flow under 5 minutes)
 - Power consumption: 0.4A
 - Lead polarity: Red (positive) / Blue (negative)
 - Operating temperature range: -10°C to +40°C (non-condensing)
- Specific use**
- Locks for doors of all types.

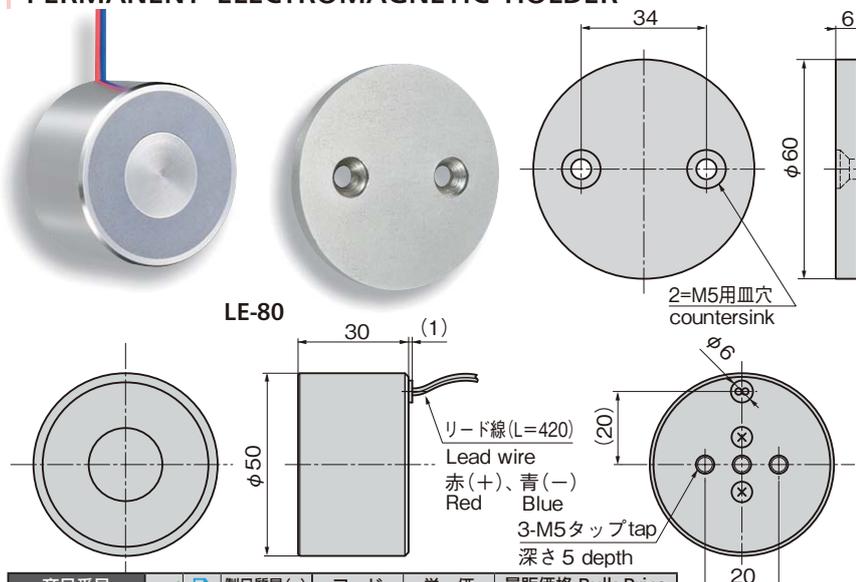

商品番号 Product No.	RoHS CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
LE-80	●	484	50303	¥16,500	5個~	¥15,900

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

電気錠システム

ソレノイドロック

メカニカルロック

SOLENOID LOCKS