

帯電防止キャスター

ANTISTATIC CASTERS



K-630JS
鉄製 ストッパー付自在車

K-630J
鉄製 自在車

K-630K
鉄製 固定車

特 徴 Feature

- 帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
- 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが $10^8\Omega$ 以下、ウレタンが $10^7\sim 10^8\Omega$ です。
- 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
- Uses antistatic wheel to prevent accumulation of dust particles from static electricity
- The electric resistance values as measured are $10^8\Omega$ or less for synthetic rubber, and 10^7 to $10^8\Omega$ for urethane.
- Uses wear-resistant, non-carbon wheels to reduce floor streaking (urethane wheels)

- 仕 様 ●材 質: 本体/圧延鋼板 (SPC)
車輪/ウレタン (UR)、合成ゴム (R)
- 用 途 ●表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 納 期 ●電子部品搬送台車、医療機器
- 標準品・・・納期お問合せ下さい

- Speci- ●Material: Main body: Rolled steel (SPC)
fications Wheel: Urethane (UR),
synthetic rubber (R)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specific- ●Carts for electronic components,
use medical equipment

キャスター
スライドルール



K

重量用
キャスター

CAS- キャスター
双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

ステップ

スライド
ルール


K-630J-150-UR

K-630K-150-UR

K-630JS-150-R

[K-630JS]

[K-630K]

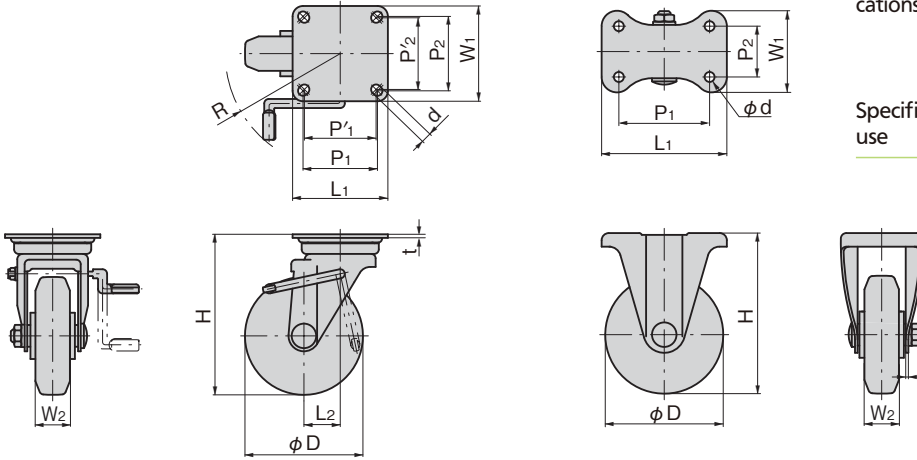

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	車 輪 Wheel	φD	H	L1×W1	P1×P2 (P1×P2)	L2	W2	t	d	旋回半径(R) Slewing radius	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
K-630JS-75-R	●	2D/3D	ストッパー付 With stopper	ゴム Rubber	75	100	81×81	63×63	28	32	2.3	φ9.5	82	800	630	31724	¥1,350	8個～	¥1,296
K-630JS-100-R	●	2D/3D	ストッパー付 With stopper	ゴム Rubber	100	144	95×95	73×73 (70×70)	35	32	3.6	10.5	101	1,200	1,300	31725	¥1,850	8個～	¥1,776
K-630JS-130-R	●	2D/3D	ストッパー付 With stopper	ゴム Rubber	130	177	105×105	82×82 (79×79)	40	38	4	11	121	1,800	2,160	31726	¥2,850	8個～	¥2,736
K-630JS-150-R	●	2D/3D	ストッパー付 With stopper	ゴム Rubber	150	198	120×120	93×93 (87×87)	45	42	4	11	128	2,000	2,540	31727	¥3,100	8個～	¥2,980
K-630J-75-R	●	2D/3D	ストッパーなし Without stopper	ゴム Rubber	75	100	81×81	63×63	28	32	2.3	φ9.5	68	800	560	31728	¥1,150	8個～	¥1,104
K-630J-100-R	●	2D/3D	ストッパーなし Without stopper	ゴム Rubber	100	144	95×95	73×73 (70×70)	35	32	3.6	10.5	88	1,200	1,120	31729	¥1,600	8個～	¥1,536
K-630J-130-R	●	2D/3D	ストッパーなし Without stopper	ゴム Rubber	130	177	105×105	82×82 (79×79)	40	38	4	11	108	1,800	1,980	31730	¥2,350	8個～	¥2,256
K-630J-150-R	●	2D/3D	ストッパーなし Without stopper	ゴム Rubber	150	198	120×120	93×93 (87×87)	45	42	4	11	124	2,000	2,360	31731	¥2,650	8個～	¥2,544
K-630K-75-R	●	2D/3D	固定車 Rigid	ゴム Rubber	75	100	95×71	63×40	32	2.3	φ9.5		800	450	31732	¥1,000	8個～	¥960	
K-630K-100-R	●	2D/3D	固定車 Rigid	ゴム Rubber	100	144	115×80	80×45	32	2.6	φ10.5		1,200	840	31733	¥1,350	8個～	¥1,296	
K-630K-130-R	●	2D/3D	固定車 Rigid	ゴム Rubber	130	177	138×90	100×56	38	2.9	φ11		1,800	1,590	31734	¥1,900	8個～	¥1,824	
K-630K-150-R	●	2D/3D	固定車 Rigid	ゴム Rubber	150	198	138×90	100×56	42	2.8	φ11		2,000	1,900	31735	¥2,250	8個～	¥2,160	
K-630JS-75-UR	●	2D	ストッパー付 With stopper	ウレタン Urethane	75	100	81×81	63×63	28	32	2.3	φ9.5	89	1,200	700	31736	¥4,100	8個～	¥3,940
K-630JS-100-UR	●	2D	ストッパー付 With stopper	ウレタン Urethane	100	144	95×95	73×73 (70×70)	35	32	3.6	10.5	115	1,700	1,360	31737	¥4,150	8個～	¥3,990
K-630JS-130-UR	●	2D	ストッパー付 With stopper	ウレタン Urethane	130	177	105×105	82×82 (79×79)	40	38	4	11	130	2,600	2,330	31738	¥6,850	8個～	¥6,580
K-630JS-150-UR	●	2D	ストッパー付 With stopper	ウレタン Urethane	150	198	120×120	93×93 (87×87)	45	42	4	11	130	3,000	2,750	31739	¥7,150	8個～	¥6,870
K-630J-75-UR	●	2D/3D	ストッパーなし Without stopper	ウレタン Urethane	75	100	81×81	63×63	28	32	2.3	φ9.5	68	1,200	660	31740	¥3,350	8個～	¥3,220
K-630J-100-UR	●	2D/3D	ストッパーなし Without stopper	ウレタン Urethane	100	144	95×95	73×73 (70×70)	35	32	3.6	10.5	88	1,700	1,230	31741	¥3,650	8個～	¥3,510
K-630J-130-UR	●	2D/3D	ストッパーなし Without stopper	ウレタン Urethane	130	177	105×105	82×82 (79×79)	40	38	4	11	108	2,600	2,170	31742	¥6,350	8個～	¥6,100
K-630J-150-UR	●	2D/3D	ストッパーなし Without stopper	ウレタン Urethane	150	198	120×120	93×93 (87×87)	45	42	4	11	124	3,000	2,540	31743	¥6,650	8個～	¥6,390
K-630K-75-UR	●	2D/3D	固定車 Rigid	ウレタン Urethane	75	100	95×71	63×40	32	2.3	φ9.5		1,200	550	31744	¥3,200	8個～	¥3,080	
K-630K-100-UR	●	2D/3D	固定車 Rigid	ウレタン Urethane	100	144	115×80	80×45	32	2.6	φ10.5		1,700	940	31745	¥3,550	8個～	¥3,410	
K-630K-130-UR	●	2D/3D	固定車 Rigid	ウレタン Urethane	130	177	138×90	100×56	38	2.9	φ11		2,600	1,770	31746	¥6,200	8個～	¥5,960	
K-630K-150-UR	●	2D/3D	固定車 Rigid	ウレタン Urethane	150	198	138×90	100×56	42	2.8	φ11		3,000	2,090	31747	¥6,450	8個～	¥6,200	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。