

アジャスター押さえ金具

LEVEL ADJUSTERS

特徴 Feature

- レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
- 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
- 自動販売機の転倒を防止します。
- KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強リブ付き押さえ金具です。

- A stopper to fit the level adjuster.
- A machine tool can be fixed to prevent moves due to vibration.
- A vending machine can be fixed to prevent falling.
- KC-1275/275C-11 to 13 are braces with reinforcing ribs, designed for level adjusters capable of withstanding heavy loads (KC-1275-B).

仕様

(KC-1275-C) ● 材質: ステンレス鋼板(SUS304)

(KC-275-C) ● 材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)

● 表面処理: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

用途 ● 自動販売機・工作機械・情報処理機

納期 ● 標準在庫品

備考 ● チタン製(KC-2275-C-1~3)も製作可能です。お問い合わせ下さい。

Specifications

(KC-1275-C) ● Material: Stainless steel plate (SUS304)

(KC-275-C) ● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)


● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific-use ● Machine tools, vending machines and information equipment

Remarks ● Titanium design (KC-2275-C-1 to 3) can also be made. Contact us for details.





KC-1275-C-11


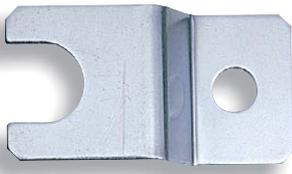


KC-275-C-1




[KC-1275-C-11~13]
[KC-275-C-11~13]

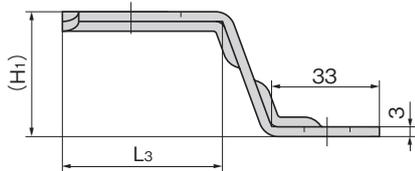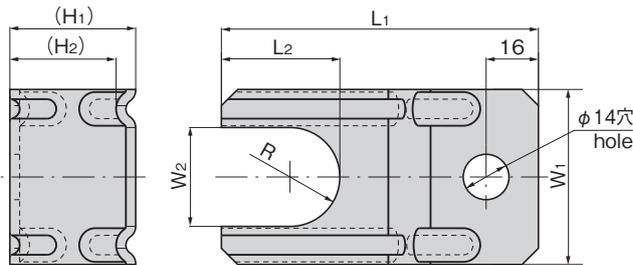

[KC-1275-C-1~3・6・7]
[KC-275-C-1~3]

 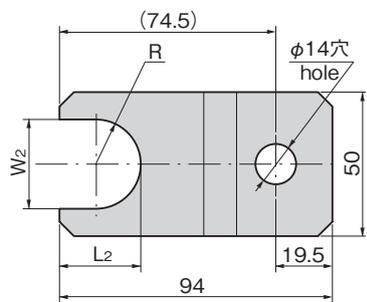

 [KC-1275-C-4・4N/C-5・5N]
[KC-275-C-4・4N/C-5・5N]

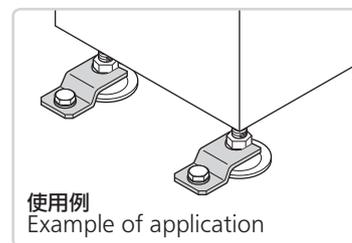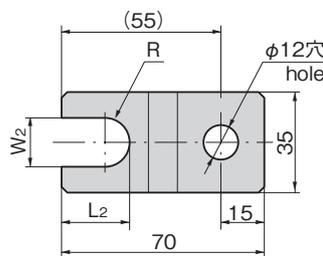

商品番号 Product No.		RoHS	CAD		備考 Remarks	L1	L2	L3	W1	W2	(H1)	(H2)	R	t	製品質量(g) Mass		コード Code		単価 Price		量販価格 Bulk Price			
SUS	SPCC		SUS	SPCC											SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC
KC-1275-C-1	KC-275-C-1	●	2D/3D	2D/3D	M20用	28			31	20	15.5			3	100	21295	21106	¥250	¥130	30個~	¥240	50個~	¥124	
KC-1275-C-2	KC-275-C-2	●	2D/3D	2D/3D	M16用	24			25	20	12.5			3.2	110	21296	21107	¥250	¥130	30個~	¥240	50個~	¥124	
KC-1275-C-3	KC-275-C-3	●	2D/3D	2D/3D	M12用	25			19	20	9.5				109	21297	21108	¥250	¥130	30個~	¥240	50個~	¥124	
KC-1275-C-4	KC-275-C-4	●	2D/3D	3D	M10用	23.5	30		17	18	8.5			2	34	31483	31487	¥210	¥100	40個~	¥202	100個~	¥96	
KC-1275-C-4N	KC-275-C-4N	●	2D/3D	2D/3D	M10用	23.5	29		17	14	8.5				34	31667	31665	¥210	¥100	40個~	¥202	100個~	¥96	
KC-1275-C-5	KC-275-C-5	●	2D/3D	3D	M8用	18.5	30		13	18	6.5				35	31484	31488	¥210	¥100	40個~	¥202	100個~	¥96	
KC-1275-C-5N	KC-275-C-5N	●	2D/3D	2D/3D	M8用	18.5	29		13	14	6.5				35	31668	31666	¥210	¥100	40個~	¥202	100個~	¥96	
KC-1275-C-6		●	2D/3D		M16用	25.3			24.5	35	12.3			3	113	31485		¥700		16個~	¥665			
KC-1275-C-7		●	2D/3D		M12用	24			19	29	9.5				110	31486		¥700		16個~	¥665			
KC-1275-C-11	KC-275-C-11	●	2D/3D	2D/3D	M20用	97	36	49	54	30.5	38.5	32.5	15.25		115	120	31344	31343	¥450	¥210	20個~	¥432	40個~	¥202
KC-1275-C-12	KC-275-C-12	●	2D/3D	2D/3D	M24用	97	40	48	60	36.5	40.5	34.5	18.25		135	135	31341	31339	¥450	¥240	20個~	¥432	40個~	¥231
KC-1275-C-13	KC-275-C-13	●	2D/3D	2D/3D	M30用	110	51	59	70	46.5	45.5	39.5	23.25		160	170	31342	31340	¥570	¥300	16個~	¥547	30個~	¥288

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

キャスター
アジャスター
スライドレール



K

重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

ステップ

スライド
レール

LEVEL ADJUSTERS