

**トルクスソケットセット (いじり防止タイプ・ホルダー付)**

TORX SOCKET SET (with SOCKET HOLDER)

製品番号 **HTX306H** メーカー希望小売価格 **¥10,810**

セット内容 **6点**

|                  |             |             |             |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 製品番号 <b>3TX-</b> | <b>T25H</b> | <b>T30H</b> | <b>T40H</b> | <b>T45H</b> | <b>T50H</b> | <b>T55H</b> |
| 先端規格             | T25         | T30         | T40         | T45         | T50         | T55         |

- ソケットホルダー付 (6 個タイプ) SH306
- 化粧箱寸法: w216 × d106 × h52mm
- 質量: 0.4kg
- 梱包入数 (通常): 1



いじり防止タイプ (いたずらや盗難防止対策向け) トルクスねじ用ソケット。  
トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。



T 型



HTX306H

**製品番号 HTX310H** メーカー希望小売価格 **¥17,140**

セット内容 **10点**

|                  |             |             |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 製品番号 <b>3TX-</b> | <b>T10H</b> | <b>T15H</b> | <b>T20H</b> | <b>T25H</b> | <b>T27H</b> |
| 先端規格             | T10         | T15         | T20         | T25         | T27         |
| 製品番号 <b>3TX-</b> | <b>T30H</b> | <b>T40H</b> | <b>T45H</b> | <b>T50H</b> | <b>T55H</b> |
| 先端規格             | T30         | T40         | T45         | T50         | T55         |

- ソケットホルダー付 (10 個タイプ) SH310
- 化粧箱寸法: w326 × d96 × h37mm
- 質量: 0.5kg
- 梱包入数 (通常): 1




HTX310H

※ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細は P157 をご覧ください。

**トルクスソケット (いじり防止タイプ)**


TORX SOCKET

| 製品番号     | 先端規格 | 寸法 (mm) |    |    | 梱包入数 |      | 質量 (g) | メーカー希望小売価格 |
|----------|------|---------|----|----|------|------|--------|------------|
|          |      | D       | A  | L  | (通常) | (店飾) |        |            |
| 3TX-T09H | T9   | 17      | 28 | 55 | 10   | 6    | 20     | ¥1,495     |
| 3TX-T10H | T10  | 17      | 28 | 55 | 10   | 6    | 25     | ¥1,495     |
| 3TX-T15H | T15  | 17      | 28 | 55 | 10   | 6    | 25     | ¥1,495     |
| 3TX-T20H | T20  | 17      | 28 | 55 | 10   | 6    | 30     | ¥1,495     |
| 3TX-T25H | T25  | 17      | 28 | 55 | 10   | 6    | 30     | ¥1,495     |
| 3TX-T27H | T27  | 17      | 28 | 55 | 10   | 6    | 35     | ¥1,545     |
| 3TX-T30H | T30  | 19      | 38 | 67 | 10   | 6    | 60     | ¥1,545     |
| 3TX-T40H | T40  | 19      | 38 | 67 | 10   | 6    | 60     | ¥1,620     |
| 3TX-T45H | T45  | 19      | 38 | 67 | 10   | 6    | 60     | ¥1,670     |
| 3TX-T50H | T50  | 19      | 38 | 67 | 10   | 6    | 65     | ¥1,670     |
| 3TX-T55H | T55  | 22      | 37 | 67 | 10   | 6    | 70     | ¥1,870     |

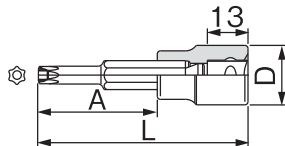

3TX-T09H

 3TX-T55H



※ TORX およびトルクスは米国 Acument Intellectual Properties LLC. 社の登録商標です。



手工具用 トルクス (T型/いじり防止タイプ)

**注意** CAUTION

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.
- いじり防止タイプのねじは、設計上や管理上いじってはいけない箇所に使用されています。アフターサービス以外の用途には使用しないでください。



トルクス

9.5

ステンレス ツール チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット レンチ

ヘキサゴン レンチ

T形レンチ

スパナ めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ プライヤ類

自動車 専用工具

サイクル ツール

その他 (工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーデジトルク パワーレンチ

ナットランナー 電動/手動の 電動/パワーレンチ シンパトルコン

建方1番

シヤールレンチ

ナットランナー シヤールランナー リリプランナー

トルクシャット

NCTトルコン フードロックレンチ ルチ、ギヤードモータ 反力座金レンチ

その他