

トルクス
12.7

差込角
12.7
mm
1/2"

T型



HTX407



4TX-T30

4TX-T70

トルクスソケットセット (強カタイプ・ホルダー付)

TORX SOCKET SET (HEAVY DUTY, with SOCKET HOLDER)

製品番号 **HTX407** メーカー希望小売価格 **¥13,890**

セット内容 **7点**

製品番号	4TX-T30	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70
先端規格	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T60	T70


- ソケットホルダー付 (7個タイプ) ●質量: 0.7kg
- 化粧箱寸法: w271 × d136 × h37mm ●梱包入数 (通常): 1



トルクスソケット (強カタイプ)

TORX SOCKET (HEAVY DUTY)

製品番号	先端規格	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	A	L	(通常)	(店飾)		
4TX-T30	T30	22	42	74	10	6	90	¥1,530
4TX-T40	T40	22	42	74	10	6	90	¥1,620
4TX-T45	T45	22	42	74	10	6	95	¥1,670
4TX-T50	T50	22	42	74	10	6	100	¥1,670
4TX-T55	T55	22	39	74	10	6	150	¥1,870
4TX-T60	T60	22	39	74	10	6	240	¥2,090
4TX-T70	T70	25	36	74	10	6	275	¥2,265

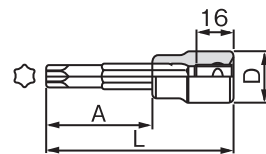

* TORX およびトルクスは米国 Acument Intellectual Properties LLC. 社の登録商標です。

いじり防止タイプ (いたずらや盗難防止対策向け)
トルクスねじ用ソケット。トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。

差込角
12.7
mm
1/2"

T型



HTX407H



4TX-T30H

4TX-T70H

トルクスソケットセット (いじり防止タイプ・ホルダー付)

TORX SOCKET SET (with SOCKET HOLDER)

製品番号 **HTX407H** メーカー希望小売価格 **¥14,500**

セット内容 **7点**

製品番号	4TX-T30H	T30H	T40H	T45H	T50H	T55H	T60H	T70H
先端規格	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T70


- ソケットホルダー付 (7個タイプ) ●質量: 0.7kg
- 化粧箱寸法: w271 × d136 × h37mm ●梱包入数 (通常): 1



トルクスソケット (いじり防止タイプ)

TORX SOCKET

製品番号	先端規格	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	A	L	(通常)	(店飾)		
4TX-T30H	T30	22	42	74	10	6	90	¥1,620
4TX-T40H	T40	22	42	74	10	6	90	¥1,695
4TX-T45H	T45	22	42	74	10	6	95	¥1,780
4TX-T50H	T50	22	42	74	10	6	100	¥1,780
4TX-T55H	T55	22	39	74	10	6	150	¥1,945
4TX-T60H	T60	22	39	74	10	6	240	¥2,165
4TX-T70H	T70	25	36	74	10	6	275	¥2,340

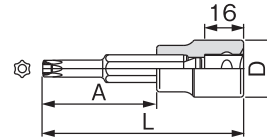

⚠ 注意 CAUTION

- いじり防止タイプのねじは、設計上や管理上いじってはいけない箇所に使用されています。アフターサービス以外の用途には使用しないでください。

* TORX およびトルクスは米国 Acument Intellectual Properties LLC. 社の登録商標です。