

ボールポイント L 形レンチセット

BALL POINT HEX KEY WRENCH SET L-TYPE

製品番号 **BS900** メーカー希望小売価格 **¥8,385**

セット内容 **9点**

製品番号 BS-	1.5	02	2.5	03	04	05	06	08	10
二面幅寸法 (mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10

- ホルダー付 ●質量: 0.31kg
- 梱包入数 (通常): 6



ボールポイント L 形レンチ

BALL POINT HEX KEY WRENCH L-TYPE

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		H	L			
BS-1.5	1.5	14	51	6	1	¥635
BS-02	2	16	58	6	2	¥635
BS-2.5	2.5	18	65	6	3	¥635
BS-03	3	20	74	6	6	¥675
BS-04	4	25	78	6	11	¥685
BS-05	5	28	89	6	19	¥785
BS-06	6	32	101	6	32	¥935
BS-08	8	36	112	6	63	¥1,170
BS-10	10	40	128	6	113	¥1,530



高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性 (破断しにくい) を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

MASTER TOOL

特殊合金鋼



首下ショートボールポイント L 形レンチセット

SHORT NECK BALL POINT HEX KEY WRENCH SET L-TYPE

製品番号 **BS900S** メーカー希望小売価格 **¥9,130**

セット内容 **9点**

製品番号 BS-	1.5S	02S	2.5S	03S	04S	05S	06S	08S	10S
二面幅寸法 (mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10

- ホルダー付 ●質量: 0.26kg
- 梱包入数 (通常): 6



首下ショートボールポイント L 形レンチ

SHORT NECK BALL POINT HEX KEY WRENCH L-TYPE


製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		H	L			
BS-1.5S	1.5	4	51	6	1	¥675
BS-02S	2	5	58	6	2	¥675
BS-2.5S	2.5	6	65	6	3	¥735
BS-03S	3	8	74	6	5	¥760
BS-04S	4	9	78	6	10	¥785
BS-05S	5	11	89	6	16	¥850
BS-06S	6	13	101	6	27	¥1,070
BS-08S	8	16	112	6	55	¥1,270
BS-10S	10	18	128	6	98	¥1,620



高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性 (破断しにくい) を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

MASTER TOOL

特殊合金鋼

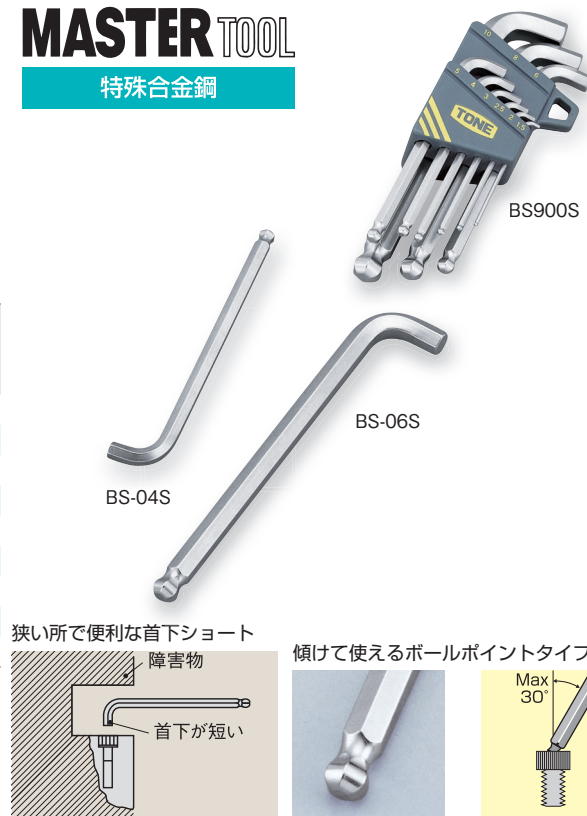

L 形

ステンレス ツール チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット レンチ

ヘキサゴン レンチ

T形レンチ

スパナ めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ プライヤー類

自動車 専用工具

サイクル ツール

その他 (工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーテールク パワーレンチ

ナットランナー 電動/エア/手動/電動/ワイヤレス/シンパトルコン

建方1番

シヤールレンチ

ナットランナー シヤールランナー リリプランナー

トルクシャット

NCTトルコン フードロックレンチ ルチ、ボルト、反力座金レンチ

その他

先端ボールポイントタイプ **注意** CAUTION

●ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。 / Ball-point portion is made thinner. Do not apply excessive force when using ball-point type.