


L形

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靱性（破断しにくい）を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

MASTER TOOL

特殊合金鋼

インチサイズ

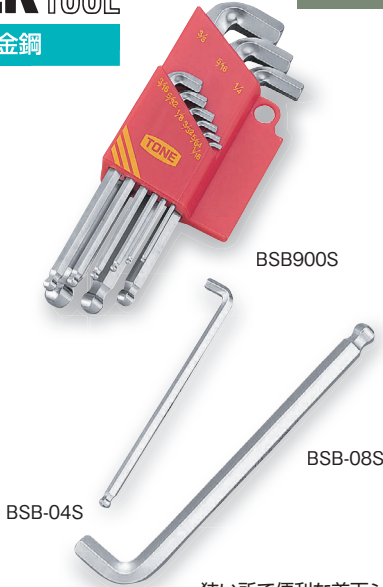


BSB-04S

BSB900S

BSB-08S

傾けて使えるボールポイントタイプ

狭い所で便利な首下ショート

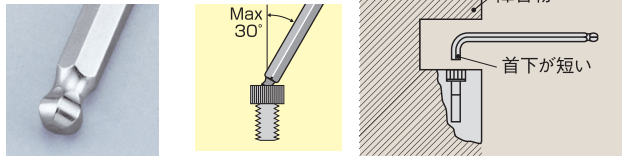

首下ショートボールポイント L 形レンチセット

SHORT NECK BALL POINT HEX KEY WRENCH SET L-TYPE

製品番号 **BSB900S** メーカー希望小売価格 **¥10,710**

セット内容 **9点**

製品番号	BSB-02S	2.5S	03S	04S	05S	06S	08S	10S	12S
二面幅寸法 (inch)	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8

- ホルダー付
- 質量：0.30kg
- 梱包入数（通常）：6



首下ショートボールポイント L 形レンチ

SHORT NECK BALL POINT HEX KEY WRENCH L-TYPE

製品番号	二面幅寸法 (inch)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		H	L			
BSB-02S	1/16	4	50	6	1	¥685
BSB-2.5S	5/64	5	56	6	1	¥685
BSB-03S	3/32	6	63	6	2	¥775
BSB-04S	1/8	8	71	6	7	¥775
BSB-05S	5/32	9	80	6	13	¥860
BSB-06S	3/16	11	90	6	20	¥935
BSB-07S	7/32	12	94	6	31	¥1,060
BSB-08S	1/4	13	100	6	35	¥1,110
BSB-10S	5/16	16	112	6	70	¥1,270
BSB-12S	3/8	18	125	6	115	¥1,870



※インチ・ミリ換算表は P525 に掲載しております。

ステンレス ツール

ツールセット

ツールケース

ソケットレンチ

ヘキサゴンレンチ

T形レンチ

スパナ

ドライバー

ビット類

モンキレンチ

自動車専用工具

サイクルツール

その他 (工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーシフト

ナットランナー

建方1番

シャーレンチ

ナットランナー

トルシャット

NCトルコン

その他

ロング六角棒 L 形レンチセット

LONG HEX KEY WRENCH SET L-TYPE

製品番号 **APL900** メーカー希望小売価格 **¥3,920**

セット内容 **9点**

製品番号	APL-1.5	02	2.5	03	04	05	06	08	10
二面幅寸法 (mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10

- ホルダー付
- 質量：0.30kg
- 梱包入数（通常）：6

ロング六角棒 L 形レンチ

LONG HEX KEY WRENCH L-TYPE

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		H	L			
APL-1.5	1.5	15	98	10	2	¥175
APL-02	2	16	103	10	4	¥175
APL-2.5	2.5	19	113	10	5	¥250
APL-03	3	21	122	10	10	¥275
APL-04	4	25	131	10	20	¥325
APL-05	5	30	140	10	30	¥350
APL-06	6	34	154	10	50	¥425
APL-08	8	43	172	10	100	¥525
APL-10	10	52	190	5	170	¥960

