

両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。



CD12

差替ドライバーセット

SCREWDRIVER SET (REVERSIBLE TYPE)

製品番号 **CD12** メーカー希望小売価格 **¥1,120**

セット内容 **3点**

先端規格 $\ominus 0.6 \times 4.5 \leftrightarrow \oplus$ No.1 $\ominus 0.8 \times 6.0 \leftrightarrow \oplus$ No.2

- 全長 195mm
- 差替ドライバー
- 質量 : 0.15kg
- 梱包入数 (通常) : 1

⚠ 警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.

⚠ 注意 CAUTION

- 貫通ドライバーではありません。
It is not a bit-through type screwdriver.

両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。全長が短いので狭い箇所での作業に最適です。



CDS2

差替スタビードライバーセット

STUBBY SCREWDRIVER SET (REVERSIBLE TYPE)

製品番号 **CDS2** メーカー希望小売価格 **¥785**

セット内容 **2点**

先端規格 $\ominus 0.8 \times 6.0 \leftrightarrow \oplus$ No.2

- 全長 90mm
- 差替ドライバー
- 質量 : 0.07kg
- 梱包入数 (通常) : 1


⚠ 警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.

⚠ 注意 CAUTION


- 貫通ドライバーではありません。 / It is not a bit-through type screwdriver.

木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。

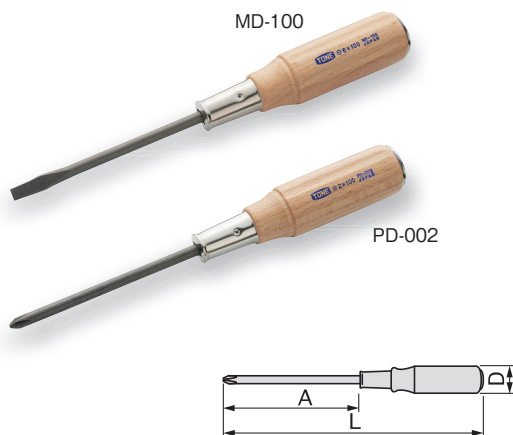

MD-100

 PD-002



貫通ドライバー

SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)

| 製品番号 | 先端規格 (mm) | 軸径 (mm) | 寸法 (mm) | | | 梱包入数 (通常) | 質量 (g) | メーカー希望小売価格 |
|--------|--------------------------|---------|---------|-----|-----|-----------|--------|------------|
| | | | D | A | L | | | |
| MD-050 | $\ominus 0.6 \times 4.5$ | 5 | 23.5 | 50 | 145 | 12 | 70 | ¥560 |
| MD-075 | $\ominus 0.7 \times 5.5$ | 5 | 23.5 | 75 | 170 | 12 | 75 | ¥610 |
| MD-100 | $\ominus 0.9 \times 6.0$ | 6 | 28.0 | 100 | 218 | 12 | 100 | ¥750 |
| MD-125 | $\ominus 0.9 \times 7.0$ | 7 | 32.5 | 125 | 257 | 6 | 160 | ¥1,045 |
| MD-150 | $\ominus 1.0 \times 8.0$ | 8 | 32.5 | 150 | 282 | 6 | 190 | ¥1,095 |
| MD-200 | $\ominus 1.1 \times 9.0$ | 9 | 34.0 | 200 | 348 | 6 | 290 | ¥1,545 |
| PD-001 | \oplus No.1 | 5 | 23.5 | 75 | 170 | 12 | 70 | ¥610 |
| PD-002 | \oplus No.2 | 6 | 28.0 | 100 | 218 | 12 | 100 | ¥775 |
| PD-003 | \oplus No.3 | 8 | 32.5 | 150 | 282 | 6 | 200 | ¥1,170 |

- 貫通ドライバー
- 丸軸ドライバー

⚠ 警告 WARNING

- 木柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Wooden handle is not for insulation. Do not use on live lines.
- 貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。
When hitting bit-through type screw drivers by hammer, do it vertically against screw-head.

⚠ 警告 WARNING

- ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel. Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.

- ステンレス ツール
- チタンツール
- ツールセット
- ツールケース
- ソケットレンチ
- ヘキサゴンレンチ
- T形レンチ
- スパナ
- めがねレンチ
- ドライバー類
- ビット類
- モンキレンチ
- プライヤ類
- 自動車専用工具
- サイクルツール
- その他 (工具)
- トルクレンチ
- 動力工具
- パワーテック
- パワーレンチ
- ナットランナー
- 電動(ワイヤレス)電動
- ワイヤレスシンブルトルク
- 建方1番
- シャーレンチ
- ナットランナー
- シャーランナー
- リリランナー
- トルシャット
- NCTトルク
- フィードバック
- トルクレンチ
- リチウムイオン
- 反力検出
- レンチ
- その他