

トルクグリップの特長

工作機械のチップ取付けに最適!!
手に伝わるクリック感で誰でも適切に簡易のトルク管理が可能!!
締付トルク別に7 サイズラインアップ。



【トルクグリップの使い方】

- ①締付けトルクに適したトルクグリップを選び、ねじサイズに合ったビットをセットする。
 - ②締付対象に対して、トルクグリップを垂直にセットし、ゆっくりと締付ける。
 - ③あらかじめセットされたトルクに達するとクリック感を感じ、締付けが完了。
- ※クリックを感じた後は、それ以上トルクを掛けしないでください。(オーバートルクや故障の原因になります)



参考：工作機械のチップ取付推奨トルク（目安値）

| サイズ | N・m | サイズ | N・m |
|-----|-----------|------|-----|
| T6 | 0.5 ~ 0.6 | 6IP | 0.6 |
| T7 | 0.9 | 7IP | 0.9 |
| T8 | 1 ~ 1.3 | 8IP | 1.2 |
| T9 | 2.3 | 9IP | 1.4 |
| T10 | 2 ~ 2.5 | 10IP | 2 |
| T15 | 3.2 ~ 3.5 | 15IP | 3 |
| T20 | 5 | 20IP | 5 |

※推奨トルク値は、メーカーや種類などによって異なりますので確かめください。

トルクグリップセット

TORQUE GRIP SET

製品番号 **TGS20** メーカー希望小売価格 **¥24,800**

セット内容 **28点** (ビット：20/ ハンドル：8)

| 製品名 | 製品番号 / 仕様 | 掲載頁 |
|--|---|------|
| トルクグリップ | TORX GRIP TG- 0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m) | P325 |
| ビットホルダー | BIT HOLDER RDBH- 065(65mm) | P330 |
| T型トルクスビットセット (いじり防止タイプ) T-TYPE TORX BIT SET | BTTH10S T型トルクスビットセット (いじり防止タイプ) BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H (T6H、T7H、T8H 各2個) ビット用ホルダー BTB10(10個用) | P331 |
| トルクスプラスビットセット TORX PLUS BIT SET | BTIP10S トルクスプラスビット BT-6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP (6IP、7IP、8IP 各2個) トルクスプラスビット ビット用ホルダー BTB10(10個用) | P332 |
| プラスチックケース | PLASTIC CASE | — |

- トルク精度 (TG0.6 ~ 1.4: ±15%、TG2 ~ 5: ±10%)
- 化粧箱寸法: w275 × d155 × h55mm
- 質量: 0.82kg
- 梱包入数 (通常): 6




付属品
取扱説明書 1
●右回転使用時のみ、あらかじめ設定されているトルクでクリックします。

ビット
二面幅
6.35
mm



プラスチックケース寸法

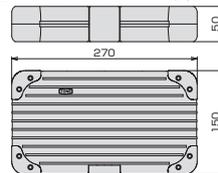

トルクグリップ

TORQUE GRIP

| 製品番号 | 能力 (N・m) | トルク精度 (%) | ビット差込口二面幅 S (mm) | ハンドルタイプ | 寸法 (mm) | | | | | | | 梱包入数 (通常) | 質量 (g) | メーカー希望小売価格 |
|-------|----------|-----------|------------------|---------|---------|----|----|----|----|----|------|-----------|--------|------------|
| | | | | | W1 | W2 | H | φd | L1 | L2 | L | | | |
| TG0.6 | 0.6 | ±15 | 6.35 | I | 52 | 23 | 14 | 10 | 32 | 9 | 77.5 | 6 | 48 | ¥2,650 |
| TG0.9 | 0.9 | ±15 | 6.35 | I | 52 | 23 | 14 | 10 | 32 | 9 | 77.5 | 6 | 48 | ¥2,650 |
| TG1.2 | 1.2 | ±15 | 6.35 | I | 52 | 23 | 14 | 10 | 32 | 9 | 77.5 | 6 | 48 | ¥2,650 |
| TG1.4 | 1.4 | ±15 | 6.35 | I | 52 | 23 | 14 | 10 | 32 | 9 | 77.5 | 6 | 48 | ¥2,650 |
| TG2 | 2 | ±10 | 6.35 | I | 52 | 23 | 14 | 10 | 32 | 9 | 77.5 | 6 | 48 | ¥2,650 |
| TG3 | 3 | ±10 | 6.35 | I | 52 | 23 | 14 | 10 | 32 | 9 | 77.5 | 6 | 48 | ¥2,650 |
| TG5 | 5 | ±10 | 6.35 | II | 81 | 25 | 16 | 10 | 32 | 9 | 64.5 | 6 | 65 | ¥3,200 |


※ビットは付属しておりませんので、別途お買い求めください (P331 ~ 334 に掲載しております)。
※グリップに表示されている単位 [Kg・cm][In・lb][Ft・oz] の数値は N・m の換算値です。
※ TORX、TORX PLUS およびトルクス、トルクスプラスは米国 Acument Intellectual Properties LLC. 社の登録商標です。

●N・m 仕様



付属品
取扱説明書 1
●右回転使用時のみ、あらかじめ設定されているトルクでクリックします。

ビット
二面幅
6.35
mm

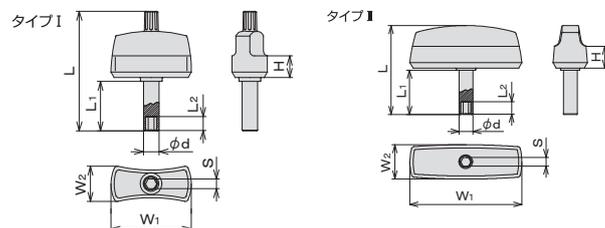

注意 CAUTION

●精密なトルク管理が必要な場合は、トルクレンチを使用してください。
Use torque wrenches if precise tightening torque management is required.

