

パワーレンチ

POWER WRENCH

大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。倍力機構により、小さな力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。




製品番号	最大出力トルク (N·m) MAX.OUTPUT	最大入力トルク (N·m) MAX.INPUT	倍率	ギヤ比	寸法 (mm)										梱包入数 (通常)	質量 (kg)	ケース寸法 (mm)			メーカー希望小売価格
					D	H	A	B	ℓ	L	K	h	C	w			d	h		
4-50N	420	140	約3(新品時のみ)	4	56	55	9.5	12.7	107	379	96	43	43	1	1.5	99×533×71	オープン			
6-100N	850	283	約3(新品時のみ)	4	62	67	12.7	19.0	123	466	112	62	51	1	2.5	143×533×80	オープン			
6-150N	1,200	400	約3(新品時のみ)	4	78	68	12.7	19.0	143	481	124	71	58	1	3.6	143×533×80	オープン			
8-300N	2,550	850	約3(新品時のみ)	4	89	91	19.0	25.4	179	588	163	97	82	1	7.2	188×688×118	オープン			

※質量は、本体、バー形反力受、ラチェットハンドルの合計です。
※ソケットは「インパクト用ソケット」をご使用ください。

付属品		
ラチェットハンドル 4-50N用(RH30K), 6-100N用(RH40K) 6-150N用(RH40K), 8-300N用(471)	六角棒L形レンチ 4-50N用(2mm・3mm) 6-100N用(3mm), 6-150N用(3mm) 8-300N用(3mm)	各1
バー形反力受	取扱説明書	1
L形反力受	メタルケース	1

警告 WARNING

- パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。
Do not apply input torque to power wrench exceeding rated max input torque.

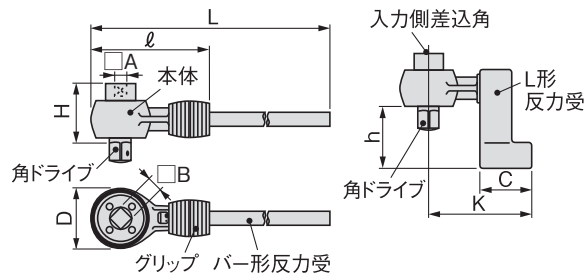


パワーレンチ (本体ヘッドのみ)

POWER WRENCH

製品番号	最大出力トルク (N·m) MAX.OUTPUT	最大入力トルク (N·m) MAX.INPUT	倍率	ギヤ比	寸法 (mm)										梱包入数 (通常)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
					D	H	A	B	ℓ	L	K	h	C				
4-50NBA	420	140	約3(新品時のみ)	4	56	55	9.5	12.7	107	1	0.8	オープン					
6-100NBA	850	283	約3(新品時のみ)	4	62	67	12.7	19.0	123	1	1.1	オープン					
6-150NBA	1,200	400	約3(新品時のみ)	4	78	68	12.7	19.0	143	1	2.0	オープン					
8-300NBA	2,550	850	約3(新品時のみ)	4	89	91	19.0	25.4	179	1	3.2	オープン					

※反力受は付属していません。「パワーレンチ用反力受」を参照の上、選定してください。
※ソケットは「インパクト用ソケット」をご使用ください。


付属品		
六角棒 L形レンチ 4-50NBA用(2mm・3mm), 6-100NBA用(3mm) 6-150NBA用(3mm), 8-300NBA用(3mm)		各1
取扱説明書		1

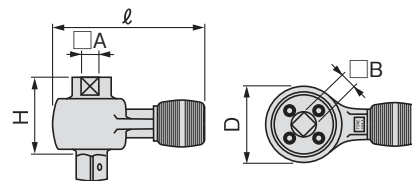

パワーレンチ用反力受

REACTION BAR for POWER WRENCH

製品番号	製品名	寸法 (mm)									適応製品番号
		L	D	S	H	T	T ₁	T ₂	L ₁		
50H	バー形反力受	320	16	—	—	—	—	—	—	—	4-50N/4-50NBA
50LH80	L形反力受	82	—	22	20	26	15	43	65	—	4-50N/4-50NBA
100H	バー形反力受	400	19	—	—	—	—	—	—	—	6-100N/6-100NBA
100LH100	L形反力受	102	—	26	25	34	17	51	83	—	6-100N/6-100NBA
150H	バー形反力受	400	22	—	—	—	—	—	—	—	6-150N/6-150NBA
150LH120	L形反力受	122	—	29	30	38	18.5	58	99	—	6-150N/6-150NBA
300H	バー形反力受	495	26	—	—	—	—	—	—	—	8-300N/8-300NBA
300LH150	L形反力受	153	—	36	40	54	26	82	126	—	8-300N/8-300NBA

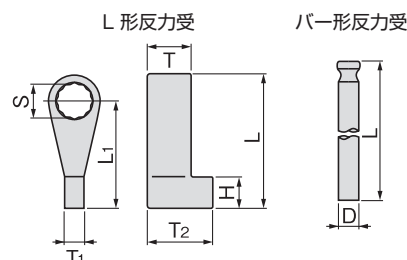

※使用箇所・作業環境に応じた特殊反力受の製作も承っております(有償)。
弊社営業所またはご購入先の販売店にご相談ください。



手動入力



両回転

白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。

Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.