

◆ FLEXIBLE TUBE SERIES ◆ フレキシブルチューブシリーズ


Dimensions 単位:mm

NW FLANGE TYPE NWフランジタイプ

(Material 材質:SUS304 or 316L)



Also available to order. L以外の長さも製作いたします。
 ・Extra lengths above ・ブレード付も製作いたします。
 ・With blade type

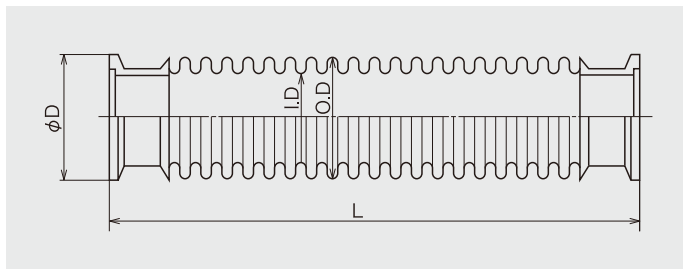

Product code 型番	I.D	O.D	φD	L
NW 10-FX- 500	12.0	17.5	30	500
NW 10-FX-1000				1000
NW 16-FX- 100	21.5	29.5	30	100
NW 16-FX- 250				250
NW 16-FX- 500				500
NW 16-FX-1000				1000
NW 25-FX- 100	27.0	36.0	40	100
NW 25-FX- 250				250
NW 25-FX- 500				500
NW 25-FX-1000				1000
NW 40-FX- 100	41.5	54.0	55	100
NW 40-FX- 250				250
NW 40-FX- 500				500
NW 40-FX-1000				1000
NW 50-FX- 100	50.5	65.0	75	100
NW 50-FX- 250				250
NW 50-FX- 500				500
NW 50-FX-1000				1000
NW 80-FX- 500	77.5	98.0	114	500
NW 80-FX-1000				1000
NW100-FX- 500	102.0	127.0	134	500
NW100-FX-1000				1000

ICF FLANGE TYPE ICFフランジタイプ


(Material 材質:SUS304 or 316L)



Also available to order.
 ・Extra lengths above
 ・Size over ICF152
 ・With blade type

L以外の長さも製作いたします。
 ・ICF152以上についても製作いたします。
 ・ブレード付も製作いたします。

Product code 型番	I.D	O.D	φD	T	C	N-H	ℓ	L
ICF 34-FX-500	21.5	29.5	34	7.5	27.0	6-4.5	25	500
								1000
ICF 70-FX-500	41.5	54.0	70	12.7	58.7	6-6.7	50	500
								1000
ICF114-FX-500	50.5	65.0	114	18.0	92.1	8-8.4	50	500
								1000

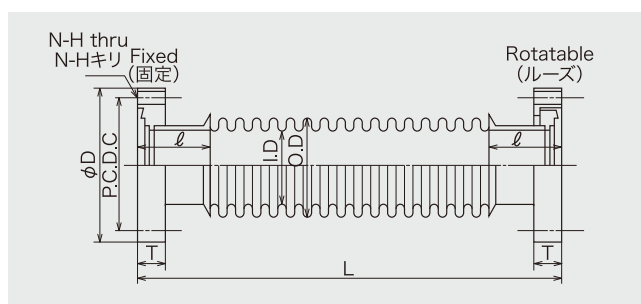

NW シリーズ

クランプシリーズ

アダプターシリーズ

超高真空 ICF シリーズ

JIS シリーズ

ISO シリーズ

フレキ・ペローシリーズ

関連製品