


◆ BELLOWS SERIES ◆ ベローズシリーズ

Dimensions 単位:mm

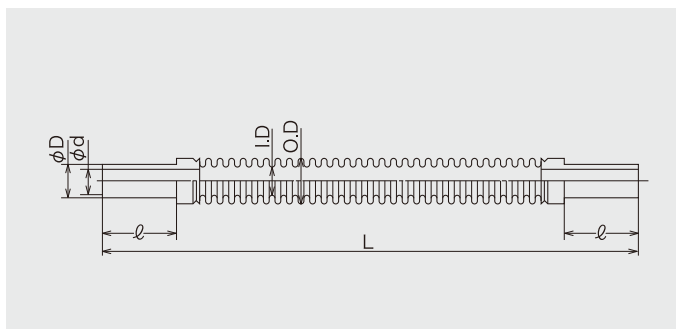

PIPE END TYPE <PS> パイプエンドタイプ®<PS型>

(Material 材質:SUS316L)

PIPE END TYPE <PS> パイプエンドタイプ®<PS型>

<Features>

Superior to stretch
SUS316L used for corrosion resistance
Light and compact
<Note>
Please specify "F" for female and "M" for male if both side used.
Also available to order.
Extra lengths above
With blade type
With fitting type

<特徴>

非常に柔軟性に富んでいます。
SUS316Lの使用により耐食性が優れています。
全体にコンパクト、且つ軽量。
<備考>
L以外の長さも製作いたします。
専用金具付も製作いたします。
両端使用は、メス(F)、オス(M)と御指定下さい。
ブレード付も製作いたします。

Nominal dia(Bore) 呼び径	Product code 型番	I.D	O.D	φD	φd	L	ℓ	Bend Radius 曲げ半径
1/4"	PF- 8PS- 20	5.5	8.5	6.35	4.5	200	20	30
	PF- 8PS- 30					300		
	PF- 8PS- 40					400		
	PF- 8PS- 50					500		
	PF- 8PS- 60					600		
	PF- 8PS- 80					800		
PF- 8PS-100	1000							
3/8"	PF-10PS- 20	10.0	13.5	9.52	7.4	200	25	45
	PF-10PS- 30					300		
	PF-10PS- 40					400		
	PF-10PS- 50					500		
	PF-10PS- 60					600		
	PF-10PS- 80					800		
PF-10PS-100	1000							
1/2"	PF-15PS- 20	12.0	16.0	12.7	10.3	200	30	45
	PF-15PS- 30					300		
	PF-15PS- 40					400		
	PF-15PS- 50					500		
	PF-15PS- 60					600		
	PF-15PS- 80					800		
PF-15PS-100	1000							

Megaflex® メガフレックス®(内面研磨品) <PM型>

(Material 材質:SUS316L)

Megaflex®

メガフレックス®(内面研磨品) <PM型>

<Features>

Rmax : ≦0.7μm
Strict washing in clean room
Stretchable and compact
<Note>
Please specify "F" for female and "M" for male if both side used.
Also available to order.
With blade type
With fitting type

<特徴>

内面粗度:Rmax0.7μm以下。
クリーンルーム内精密洗浄品。
非常に柔軟性に富み、且つコンパクト。
<備考>
L以外の長さも製作いたします。
専用金具付も製作いたします。
両端使用は、メス(F)、オス(M)と御指定下さい。
ブレード付も製作いたします。

Nominal dia(Bore) 呼び径	Product code 型番	I.D	O.D	φD	φd	L	ℓ	Bend Radius 曲げ半径
1/4"	PE- 8PM-20	5.5	8.5	6.35	4.5	200	20	30
	PE- 8PM-30					300		
	PE- 8PM-40					400		
3/8"	PE-10PM-20	10.0	13.5	9.52	7.4	200	25	45
	PE-10PM-30					300		
	PE-10PM-40					400		

NWシリーズ

クランプシリーズ

アダプターシリーズ

超高真空ICFシリーズ

JISシリーズ

ISOシリーズ

フレキ・ベローシリーズ

関連製品