

# ラインスパイラルホース

## LINE SPIRAL HOSE



### 特長

- ソフトスパイラル  
WSスパイラルのソフトタイプで、引き回しが非常に軽く、手元作業に適したスパイラルです。
- スパイラル同士の絡み付き軽減  
TPSなどのスパイラルに比べ、30%程度細く巻くことにより多数スパイラル使用時に、スパイラル同士の絡み付きを軽減できます。
- 優れた耐油性  
工場内エア配管に最適  
\*LS000-50はWLスパイラルに当社ブローガンBG-50をセットしたスパイラルです。

### Main Features

- The dimensions are the same as Strong spiral hose. But the hardness of the hose is changed (restorability to original shape is slightly softer than strong spirals.) for easy operation.

### 特長

- 与細口径伸縮管尺寸相同，气管硬度变更后，拉伸强度变小，使用方便。

### 仕様

使用流体	圧縮空気	真空
使用温度範囲	-5~60℃	
破壊圧力	2.3MPa	
最高使用圧力	0.6MPa	-100kPa

\*上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。  
\*凍結無き事。

### Specifications

Media	Compressed Air	Vacuum
Working Temperature Range	-5~60℃ (23-140°F)	
Max. Burst Pressure	2.3MPa	
Max. Working Pressure	0.6MPa	-100kPa

\*The value at a temperature of 20℃(68°F)

### 型式表示例 / How To Order

# WL804


ライン	ホース外径	ホース長さ	使用ホース(色)
	8 : 8mm	04 : 4m 06 : 6m 08 : 8m	無記号 : ネイビーブルー(継手メッキ付) Y : イエロー(継手メッキ付) NB : ネイビーブルー(継手メッキ無)

### 規格

使用流体	圧縮空気	真空
使用温度範囲	-5~60℃	
破壊圧力	2.3MPa	
最高使用圧力	0.6MPa	-100kPa

\*上述数値は以常温時(20℃)測定的。

### 寸法図 / Dimensions

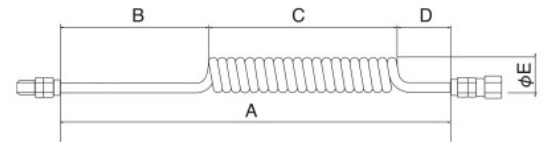

### ラインスパイラルホース

#### LINE SPIRAL HOSE



型式( )内はBG50セット型式 Model ( ) BG-50 Set Model	ホースサイズ Hose Size I.D.×O.D.	使用範囲 Service Length (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	φE (mm)	標準継手 Standard Fittings	重量(ガンセット) Weight (g)
WL804 (LS804-50)	5×8	2,450	810	300	410	100	30	G1/4	247 (258)
WL806 (LS806-50)	5×8	3,650	1,040	300	640	100	30	G1/4	321 (432)
WL808 (LS808-50)	5×8	4,750	1,280	300	880	100	30	G1/4	395 (506)

\*全て受注生産品となります。  
\*WL : 継手全て(めっき付)B側、H5-G2FU-Ni D側、H5-G2F-Ni + N-2M-2M-Ni  
\*LS : 継手全て(めっき付)B側、H5-2MU-Ni + BG-50 D側、H5-G2F-Ni

安全上のご注意  
ご使用前にP1~P33をご確認ください。